

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Abrasive Rubber Points  
**ゴム砥石(シリコンポリッシャー)**

特長 ●滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます。  
 用途 ●ステンレス、鉄材の中仕上げに。  
 製造国 ●日本

 


1本あたり目安単価  
 ¥380~¥590

発注単位1パック


発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	粒度(#)	色	形状	外径×幅×軸径×軸長(mm)	最高使用回転数(rpm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
476-6474	46011	¥3,800	¥3,800	180	ブラック	砲弾	3×7×1.6×20	30000	10	1	11	4(400)
476-6482	46012	¥3,800	¥3,800	400	ブラウン	砲弾	3×7×1.6×20	30000	10	1	11	3(150)
476-6491	46013	¥3,800	¥3,800	800	ブルー	砲弾	3×7×1.6×20	30000	10	1	11	1(30)
476-6504	46014	¥3,800	¥3,800	1000	グリーン	砲弾	3×7×1.6×20	30000	10	1	11	3(34)
829-3496	46015	¥3,800	¥3,800	1500	グリーン	砲弾	3×7×1.6×20	30000	10	1	11	7(140)
476-6661	46311	¥3,800	¥3,800	500	ダークブラウン	砲弾	5×16×2.34×50	20000	10	1	18	3(50)
476-6679	46312	¥3,800	¥3,800	220	ブラウン	砲弾	5×16×2.34×48	20000	10	1	18	0(-)
476-6687	46313	¥3,800	¥3,800	1000	グリーン	砲弾	5×16×2.34×48	20000	10	1	18	6(200)
829-3497	46314	¥3,800	¥3,800	2000	ブルー	砲弾	5×16×2.34×50	20000	10	1	19	6(100)
476-6695	46315	¥4,900	¥4,900	180	グレー	砲弾	10×22×2.34×57	15000	10	1	44	0(-)
829-3498	46316	¥5,900	¥5,900	220	ブラウン	砲弾	10×22×2.34×57	15000	10	1	49	0(-)
829-3499	46322	¥4,900	¥4,900	220	ブラウン	円筒	10×12×2.34×46	15000	10	1	30	0(-)
476-6709	46323	¥4,900	¥4,900	1000	グリーン	円筒	10×12×2.34×46	15000	10	1	33	1(34)
829-3500	46326	¥4,900	¥4,900	220	ブラウン	円筒	14×12×2.34×46	15000	10	1	50	0(-)
476-6717	46327	¥4,900	¥4,900	1000	グリーン	円筒	14×12×2.34×46	15000	10	1	49	1(100)
829-3501	46342	¥3,800	¥3,800	220	ブラウン	ソロバン	14×3×2.34×44	30000	10	1	22	2(100)
829-3502	46343	¥3,800	¥3,800	1000	グリーン	ソロバン	14×3×2.34×44	30000	10	1	22	1(-)
829-3503	46344	¥3,800	¥3,800	500	ダークブラウン	ソロバン	12×3×2.34×42	30000	10	1	26	0(-)
829-3504	46345	¥3,800	¥3,800	2000	ブルー	ソロバン	12×3×2.34×42	30000	10	1	25	0(-)
476-6733	46346	¥3,800	¥3,800	220	ブラウン	円筒	14×2×2.34×44	30000	10	1	23	2(25)
829-3505	46347	¥3,800	¥3,800	1000	グリーン	円筒	14×2×2.34×44	30000	10	1	29	0(-)
476-6741	46348	¥3,800	¥3,800	500	ダークブラウン	円筒	12×2×2.34×42	30000	10	1	23	6(300)
829-3506	46349	¥3,800	¥3,800	2000	ブルー	円筒	12×2×2.34×42	30000	10	1	27	3(150)

☎商品のお問い合わせ:0289-64-3280 http://www.nakanishi-inc.com/



Abrasive Rubber Points  
**ゴム砥石(パワーポリッシャー)**

特長 ●滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りもなく安心して作業ができます。  
 用途 ●アルミ、真ちゅう、銅の微細バリ取りに。  
 ●ステンレス、アルミ、鉄、鋳鉄、真ちゅう、銅、焼入れ鋼、ダイス鋼の中仕上げに。  
 製造国 ●日本

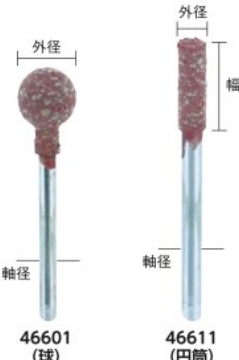

1本あたり目安単価  
 ¥320~¥420

形状:球

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	粒度(#)	外径×幅×軸径×軸長(mm)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)	実績(前年比%)
476-6750	46601	¥3,200	¥3,200	80	10×10×3×45	30000	39	48(166)
476-6768	46602	¥3,200	¥3,200	120	10×10×3×45	30000	39	20(143)
829-3550	46603	¥3,200	¥3,200	180	10×10×3×45	30000	39	26(97)
476-6776	46604	¥3,200	¥3,200	220	10×10×3×45	30000	39	19(60)
476-6784	46605	¥3,900	¥3,900	320	10×10×3×45	30000	39	7(59)
476-6792	46606	¥4,200	¥4,200	400	10×10×3×45	30000	39	14(78)

形状:円筒

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	粒度(#)	外径×幅×軸径×軸長(mm)	最高使用回転数(rpm)	質量(g)	実績(前年比%)
476-6806	46611	¥2,100	¥2,100	80	4×13×3×43	30000	23	34(170)
476-6814	46612	¥2,100	¥2,100	120	4×13×3×43	30000	23	3(150)
476-6822	46613	¥2,100	¥2,100	180	4×13×3×43	30000	23	3(300)
476-6831	46614	¥2,100	¥2,100	220	4×13×3×43	30000	23	16(100)
476-6849	46615	¥2,600	¥2,600	320	4×13×3×43	30000	23	9(225)
476-6857	46616	¥2,800	¥2,800	400	4×15×3×45	30000	23	2(34)
476-6865	46621	¥2,300	¥2,300	80	6×17×3×47	30000	31	9(113)
476-6873	46622	¥2,300	¥2,300	120	6×17×3×47	30000	31	1(50)
476-6881	46623	¥2,300	¥2,300	180	6×17×3×47	30000	31	8(48)
476-6890	46624	¥2,300	¥2,300	220	6×17×3×47	30000	31	16(146)
476-6903	46625	¥2,900	¥2,900	320	6×17×3×47	30000	31	14(100)
476-6911	46626	¥3,100	¥3,100	400	6×17×3×47	30000	31	3(34)
829-3551	46631	¥2,400	¥2,400	80	8×20×3×50	30000	46	12(400)
476-6920	46632	¥2,400	¥2,400	120	8×20×3×50	30000	46	3(-)
476-6938	46633	¥2,400	¥2,400	180	8×20×3×50	30000	46	13(650)
476-6946	46634	¥2,400	¥2,400	220	8×20×3×50	30000	46	9(113)
829-3552	46635	¥3,000	¥3,000	320	8×20×3×50	30000	46	2(50)
476-6954	46636	¥3,200	¥3,200	400	8×20×3×50	30000	46	1(-)
476-6962	46641	¥2,400	¥2,400	80	10×20×3×50	30000	63	112(82)
476-6971	46642	¥2,400	¥2,400	120	10×20×3×50	30000	63	3(7)
476-6989	46643	¥2,400	¥2,400	180	10×20×3×50	30000	63	2(200)
476-6997	46644	¥2,400	¥2,400	220	10×20×3×50	30000	63	14(74)
476-7004	46645	¥3,000	¥3,000	320	10×20×3×50	30000	63	0(-)
476-7012	46646	¥3,300	¥3,300	400	10×20×3×50	30000	63	1(50)
476-7021	46651	¥2,700	¥2,700	80	13×20×3×50	20000	76	1(20)
829-3553	46652	¥2,700	¥2,700	120	13×20×3×50	20000	76	3(100)
829-3554	46653	¥2,700	¥2,700	180	13×20×3×50	20000	76	2(-)
829-3555	46654	¥2,700	¥2,700	220	13×20×3×50	20000	76	7(100)
476-7039	46655	¥3,300	¥3,300	320	13×20×3×50	20000	76	5(39)
829-3556	46656	¥3,600	¥3,600	400	13×20×3×50	20000	76	3(300)
829-3557	46901	¥3,400	¥3,400	80	4×13×3×73	10000	39	8(115)
829-3558	46902	¥3,400	¥3,400	120	4×13×3×73	10000	39	0(-)
476-7365	46903	¥3,400	¥3,400	180	4×13×3×73	10000	39	5(-)

☎商品のお問い合わせ:0289-64-3280 http://www.nakanishi-inc.com/

研削研磨用品  
 研削砥石  
 ディスクペーパー  
 サンダー用ペーパー  
 不織布ディスク  
 フェルトディスク  
 ダイヤモンドホイール  
 グラインダー用研磨材  
 ドレッサー  
 フラップ軸付ホイール  
 ナイロン軸付ホイール  
 フェルト軸付ホイール  
 研磨バンド  
 軸付砥石  
 超硬バー  
 ダイヤモンドバー  
 CBNバー  
 ヤスリ  
 ダイヤモンドヤスリ  
 砥石  
 みがき剤  
 シート研磨材  
 ベルト研磨材  
 カップブラシ  
 軸付ブラシ  
 ハンドブラシ