
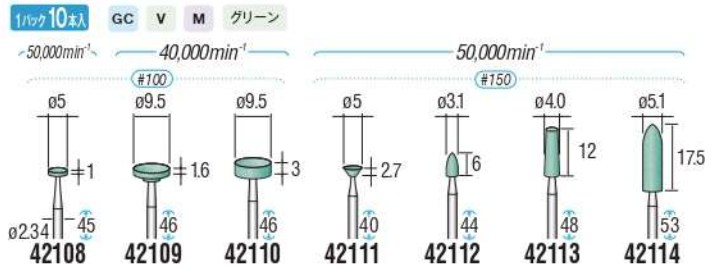


# 軸付砥石

## 軸径φ2.34

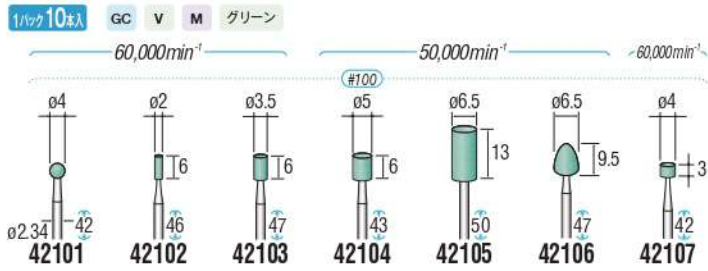


- 振れ精度を極めて小さく抑えた、振動・ピビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
- 高品質の砥粒を使用しているため、切削性に優れた使いやすい砥石です。
- 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
- 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので、安全性にも優れています。


## 軸径φ3.0




## 軸径φ3.0

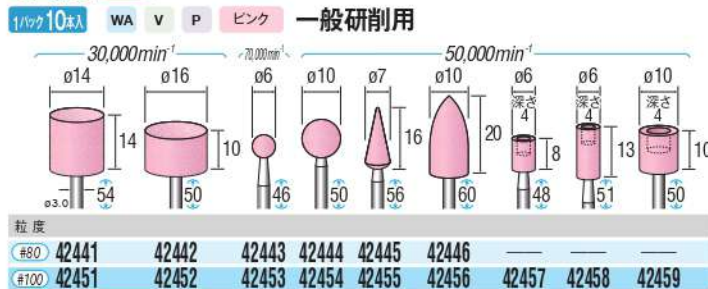


## 軸径φ3.0

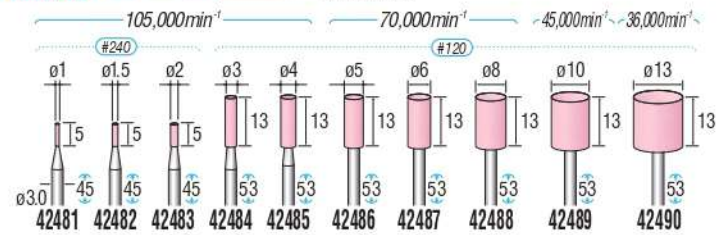


## 軸径φ3.0

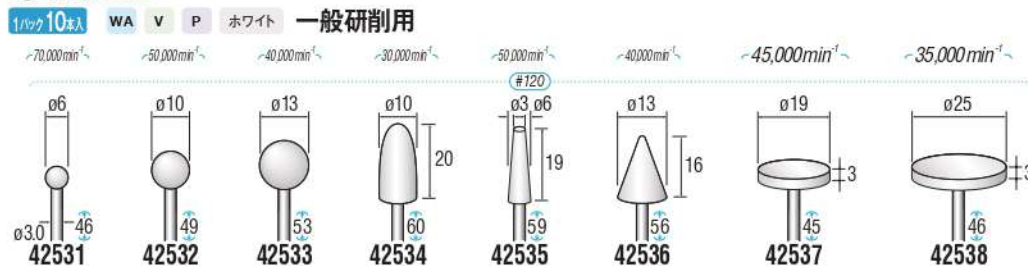


## 軸径φ3.0

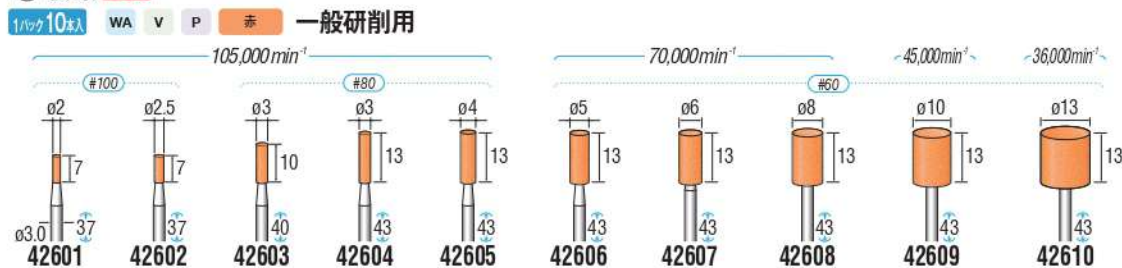

## 軸径φ3.0

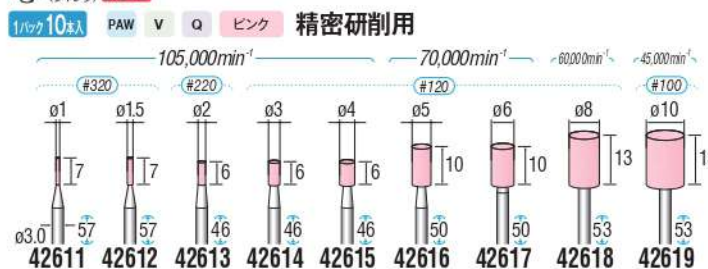

## 軸径φ3.0

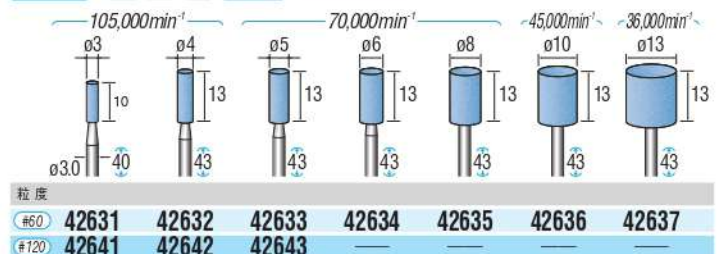

※1パック単位でご注文ください。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。