

ゴム砥石




- 滑らかな作業性に加え、加工時の跳ね返りも少なく安心して作業ができます。
- 被加工物の形状にたいへん馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらず仕上げが可能です。



- 加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さく作業環境の改善ができます。
- ゴム質が結合材のために目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削、研磨が可能です。

軸径 02.34


1パック10本入 WA GC グリーン ポリッシャー

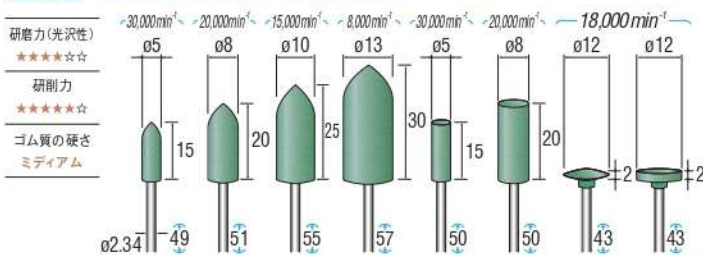

粒度	カラー	46111	46115	46121	46125	46131	46135	46151	46155
#120 (GC) グリーン		46111	46115	46121	46125	46131	46135	46151	46155
#220 (WA) グリーン		46112	46116	46122	46126	46132	46136	46152	46156
#320 (WA) グリーン		46113	46117	46123	46127	46133	46137	46153	46157

軸径 02.34

1パック10本入 WA シリコン ポリッシャー

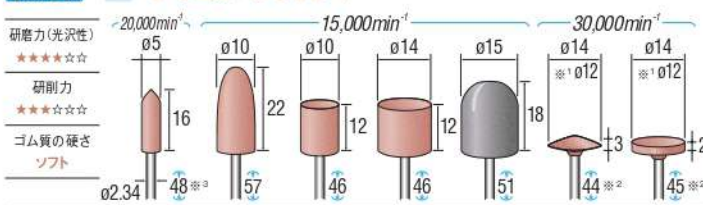

粒度	カラー	46315	46322	46326	46331	46342	46346
#180 グレー		46315	46322	46326	46331	46342	46346
#220 ブラウン		46312	46316	46322	46326	46342	46346
#500 ダークグリーン ※1		46311	—	—	—	46344	46348
#1000 グリーン		46313	—	46323	46327	—	46343
#2000 ブルー ※2		46314	—	—	—	46345	46349


※1 46344, 46345, 46348, 46349はø12となります。
 ※2 46344, 46345, 46348, 46349は42mmとなります。
 ※3 46311, 46314は50mmとなります。



- WA砥粒(白色酸化アルミナ砥粒・ホワイトアラシタム)は、一般鋼材から高速度鋼、合金鋼、工具鋼、焼入鋼、ステンレス鋼等に適します。
- GC砥粒(緑色炭化ケイ素、グリーンカーボランダム)は、超硬合金、ガラス、チタン合金、特殊鋼等に適します。


軸径 01.6

1パック10本入 WA シリコン ポリッシャー ショートタイプ

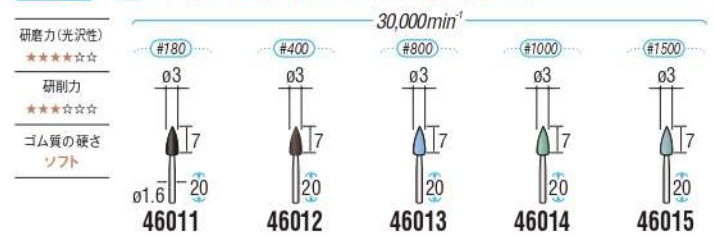


粒度	カラー	46011	46012	46013	46014	46015
#180		46011	46012	46013	46014	46015
#400		46011	46012	46013	46014	46015
#800		46011	46012	46013	46014	46015
#1000		46011	46012	46013	46014	46015
#1500		46011	46012	46013	46014	46015

1パック10本入 WA ハイシャイン ポリッシャー

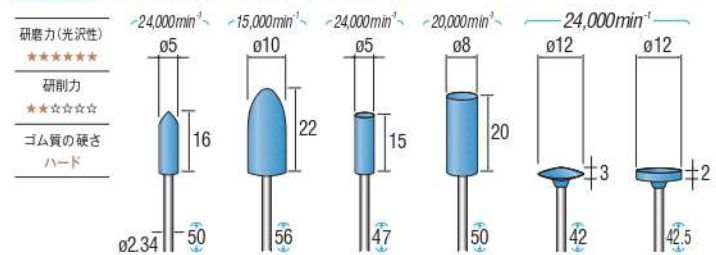

粒度	カラー	46211	46215	46221	46225	46231	46235
#120 ブルー		46211	46215	46221	46225	46231	46235
#320 バイオレット		46212	46216	46222	46226	46232	46236
#500 ブラウン		46213	46217	46223	46227	46233	46237


1パック10本入 WA シリコン ポリッシャー

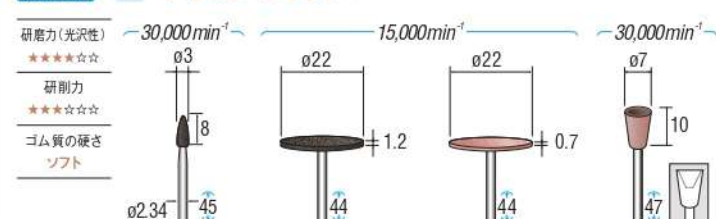

粒度	カラー	46351	46352	46362	46363	46367	46368
#180 ブラック		46351	46352	46362	46363	46367	46368
#280 バイオレット		46351	46352	46362	46363	46367	46368
#400 ブラウン		46351	46352	46362	46363	46367	46368
#1600 グリーン		46351	46352	46362	46363	46367	46368

軸径 03.0

1パック10本入 WA パワー ポリッシャー

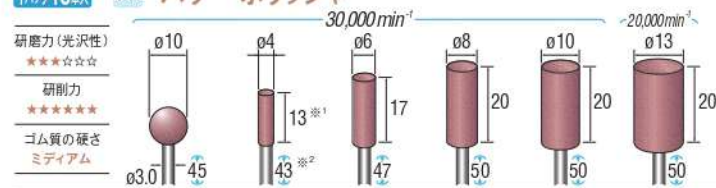

粒度	カラー	46601	46611	46621	46631	46641	46651
#80 レッド		46601	46611	46621	46631	46641	46651
#120 ダークグリーン		46602	46612	46622	46632	46642	46652
#180 オリーブ		46603	46613	46623	46633	46643	46653
#220 グリーン		46604	46614	46624	46634	46644	46654
#320 ブラウン		46605	46615	46625	46635	46645	46655
#400 ページュ		46606	46616	46626	46636	46646	46656

※1 46616は15mmとなります。 ※2 46616は45mmとなります。

▲ 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

ダイヤモンド&CBN

超硬カッター

スチールカッター

砥石

ゴム砥石

各種サンダー

ブラシ

フェルトバフ

研磨材・研磨ツール

専用工具