 


研磨剤・研磨ツール

1パック1本入 セラファイバー砥石 (全長100mm)



粒度	カラー	2mm	4mm	6mm	10mm	4mm	6mm	10mm
#180	アイボリー	55614	55624	55654	55684	55724	55744	55764
#300	ブラウン	55615	55625	55655	55685	55725	55745	55765
#400	オレンジ	55616	55626	55656	55686	55726	55746	55766
#600	ブラック	55617	55627	55657	55687	55727	55747	55767
#800	ブルー	55618	55628	55658	55688	55728	55748	55768
#1000	ホワイト	55619	55629	55659	55689	55729	55749	55769
#1200	ピンク	55620	55630	55660	55690	55730	55750	55770

1パック2本入 セラファイバー 専用ハンドホルダ




平 (ホールド可能な厚み 0.5~2mm)

寸法: W12×D7×L145mm 重量: 13g


4種組み合わせ (2, 4, 6, 10mm 幅用) 55465

d	幅用	番号
2mm	幅用	55461
4mm	幅用	55462
6mm	幅用	55463
10mm	幅用	55464

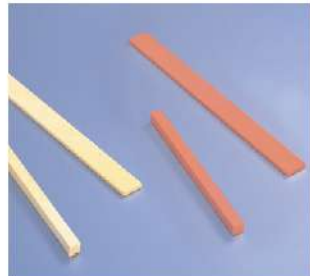

【スティック砥石 スタンダードシリーズ】
 破砕性の良いWA砥粒と特殊ボンドにより製作した、汎用性に優れた最も標準的な砥石です。
 【スティック砥石 イエロー・フィニッシュシリーズ】
 WA砥粒に硫黄処理を施し、チップポケットを少なくした砥粒集中度の高い仕上げ用砥石です。
 【スティック砥石 ブラウン・フィニッシュシリーズ】
 WA砥粒をレジン(フェノール系樹脂)ボンドにより結合した砥石です。
 【スティック砥石 グリーン・フィニッシュシリーズ】
 高純度GC(シリコンカーバイト)砥粒を用いた高硬度の砥石です。

 1パック1本入 丸ハンドホルダ (ピンバイス)




取り付け可能な軸径はφ2.7~3.0mmです。

重量: 22g


φ3mm 57631

 1パック6本入 WA スティック砥石 スタンダードシリーズ




粒度	6x6	3x6	3x13	6x13
#150	—	56156	56161	56166
#220	56122	56157	56162	56167
#320	56123	56158	56163	56168
#400	56124	56159	56164	56169
#600	56125	56160	56165	56170

 1パック6本入 WA スティック砥石 イエロー・フィニッシュシリーズ




粒度	6x6	3x6	3x13	6x13
#120	—	56231	56241	56245
#180	56217	56232	56242	56246
#220	56218	56233	56243	56247
#320	56219	56234	56244	56248

 1パック6本入 WA スティック砥石 ブラウン・フィニッシュシリーズ



粒度	6x6	3x6	3x13	6x13
#100	56341	56361	56371	56381
#120	56342	56362	56372	56382
#180	56343	56363	56373	56383
#320	56345	56365	56375	56385
#600	56346	56366	56376	56386

 
1パック6本入 GC/Sic スティック砥石 グリーン・フィニッシュシリーズ



粒度	6x6	3x6	3x13	6x13
#240	56417	56432	56437	56442
#320	56418	56433	56438	56443
#400	56419	56434	56439	56444
#600	56420	56435	56440	56445

1パック1枚入 電着ダイヤモンドシート(ドット状電着タイプ)

●ダイヤモンド電着を施したニッケル合金ペレットを、ドット(点)状に樹脂基材へ強力接着したシートです。

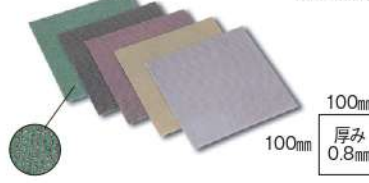


粒度	粒径	カラー	番号
#60	250 μ	グリーン	56701
#120	125 μ	ブラック	56702
#200	74 μ	レッド	56703
#400	40 μ	イエロー	56704
#800	20 μ	グレー	56705

裏面のり処理

1パック1枚入 電着ダイヤモンドシート(全面電着タイプ)

●基材には超薄銅合金を使用、シート面全体にダイヤモンド砥粒が電着されています。

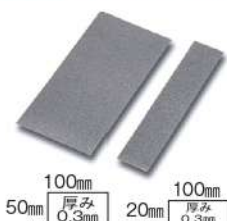

粒度	サイズ(mm)		粒度	サイズ(mm)	
	100×20	100×50		100×20	100×50
#120	56731	56741	#600	56736	56746
#150	56732	56742	#800	56737	56747
#200	56733	56743	#1,200	56738	56748
#300	56734	56744	#1,800	56739	56749
#400	56735	56745			

裏面のり処理