

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

丸ノコ本体は5-406~426ページに掲載

NANIWA
NANIWA
 同商品群 6 アイテム
 在庫数

Diamond Saw Blade

“ネジ付ドライカップ”(タイル用)

RoHS



FD-1313

- 特長** ●タイル補修工具で細かな箇所の作業に適したミニサイズの商品です。
 ●継ぎボス付で細部に対応できます。
用途 ●タイル補修時のモルタル系接着剤の除去に。
 ●細部の平面研削、下地調整に。
仕様 ●適合機種:4インチジスクグラインダー
材質 ●台金:鉄
 ●チップ:ダイヤモンド
製造国 ●日本



使用例

ナニワ研磨工業㈱[738100]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	外径×刃厚×ねじ径(mm)	最高使用回転数(rpm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
788-6063	FD-1313	¥8,271	オープン	30×4.5×M10	12000	10	150	4(200)

ホームページ <http://www.naniwa-kenma.co.jp/>

NANIWA
NANIWA
 同商品群 6 アイテム
 在庫数

Global Saw

“ネジ付ドライカッター”(タイル用)

RoHS



FC-5293

- 特長** ●タイル補修工具で細かな箇所の作業に適したミニサイズの商品です。
 ●継ぎボス付きで細部に対応できます。
用途 ●タイル補修時のタイル目地のカットに。
 ●スジ入れ・溝入れ加工に。
仕様 ●適合機種:4インチジスクグラインダー
材質 ●台金:鉄
 ●チップ:ダイヤモンド
製造国 ●日本



使用例

ナニワ研磨工業㈱[738100]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	外径×刃厚×ねじ径(mm)	最高使用回転数(rpm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
788-6021	FC-5293	¥11,014	オープン	50×2.0×M10	12000	10	150	4(67)

ホームページ <http://www.naniwa-kenma.co.jp/>

NANIWA
NANIWA
 同商品群 6 アイテム
 在庫数

Global Saw

“タイルの鉄人”

RoHS



EW-4251

- 特長** ●切断時の直進性に優れ、安全性とコストパフォーマンスのバランスの整った商品です。
 ●薄刃でスピーディーに切断します。
用途 ●磁器タイル、石器タイル、陶器タイル、石質タイルの切断。
材質 ●台金:鉄
 ●チップ:ダイヤモンド
製造国 ●日本

発注単位1枚

ナニワ研磨工業㈱[738100]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	最高使用回転数(rpm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
788-5946	EW-4251	¥6,614	オープン	105×1.0×20	14500	10	100	2(67)
788-5954	EW-4261	¥6,614	オープン	105×1.2×20	14500	10	100	3(-)
788-5962	EW-5252	¥7,814	オープン	125×1.0×22	12200	10	130	1(20)
788-5971	EW-5262	¥7,814	オープン	125×1.2×22	12200	10	130	0(-)

ホームページ <http://www.naniwa-kenma.co.jp/>

TJMデザイン
Tajima
 同商品群 15 アイテム
 在庫数

Tip Saw

充電丸ノコ用チップソー(リフォーム用)

再研磨可能



TC-RF12540

- 特長** ●消音効果をも高める弾性樹脂充填レーザースリット加工を行っています。
 ●特殊形状で釘挽きに強い、床の張替えに最適です。
 ●プリント合板、天然木化粧板、集成材も適合します。
用途 ●木材・普通合板用。
材質 ●台金:炭素工具鋼 ●チップ:超硬
製造国 ●中国

発注単位1枚

(価格改定日 21.09) ㈱TJMデザイン[558910]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	外径×刃厚×穴径(mm)	刃数	最高使用回転数(rpm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
195-2083	TC-RF12540	¥2,063	¥3,300	125×1.2×20.0	40	12200	10	90	8(-)


商品のお問い合わせ:0120-125577 <http://www.tajimatool.co.jp/>

モトユキ
GLOBAL SAW
 同商品群 165 アイテム
 在庫数

Global Saw for Fiber Cement

チップソー“グローバルソー”(窯業サイディングボード用)

再研磨可能

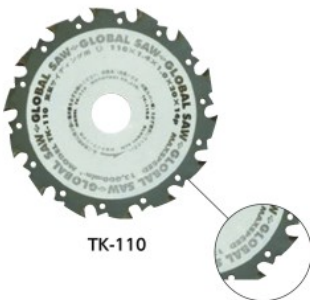

TK-110

- 特長** ●切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。●スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
用途 ●窯業サイディングボード、ケイカル板、石こうボード、ラスボード、ALC(鉄筋なし)、スレートなどの切断に。
材質 ●台金:工具鋼 ●チップ:超硬 製造国 ●日本

発注単位1枚

(価格改定日 19.04) ㈱モトユキ[926286]

発注コード	品番	税抜価格(1枚)	メーカー希望小売価格(1枚)	切断能力(mm)	外径×刃厚×穴径(mm)	刃数	最高使用回転数(rpm)	梱包数(枚)	質量(g)	実績(前年比%)
379-3583	TK-80	¥3,000	¥4,200	-	80×1.4×20	12	15000	10	50	6(23)
379-3532	TK-100	¥3,071	¥4,300	-	100×1.4×20	14	13000	10	80	798(82)
379-3541	TK-110	¥3,143	¥4,400	-	110×1.4×20	14	13000	10	90	136(77)
379-3559	TK-125	¥3,286	¥4,600	-	125×1.4×20	16	9600	10	110	1515(94)
244-5167	TK-150	¥3,571	¥5,000	-	150×1.4×20	18	6000	10	168	-
379-3567	TK-160	¥3,714	¥5,200	-	160×1.4×20	20	6000	10	180	65(88)
379-3575	TK-180	¥3,929	¥5,500	-	180×1.4×20	22	5500	10	240	40(125)

商品のお問い合わせ:0120-278-423 <http://www.motoyuki.co.jp/>

安全にご利用いただくために保護具を着用ください。