


NOK 標準オイルシール

TCZ型

材料 ニトリル(NBR)

●右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。

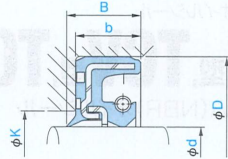


寸法					部品番号
軸径 d	外径 D	幅 b	全幅 B	押え板寸法 K	
20	40	9	10.3	24	AP 1031 E0
25	45	9	10.3	29	AP 1336 E0
30	50	9	10.3	34	AP 1706 F0
35	55	9	10.3	39	AP 2083 E0
40	62	9	10.3	44	BP 3590 E0
45	68	9	10.3	49	AP 2666 F0
50	72	9	10.3	54	AP 2861 F0
55	78	9	10.3	59	AP 3053 E0
60	82	9	10.3	64	AP 3220 E0
65	90	9	10.3	69	BP 3054 F0

NOK 標準オイルシール


TCV型, TCN型

材料 ニトリル(NBR)

●右の断面図は、このオイルシールの代表形状を示します。

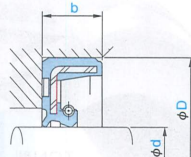

TCV型

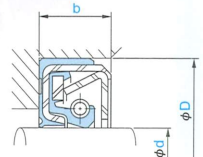

TCN型

寸法			部品番号	部品番号
軸径 d	外径 D	幅 b		
7	20	7	AP 0090 E0	—
8	18	7	AP 0145 E0	—
8	22	7	AP 0158 F0	—
10	25	7	AP 0279 E0	—
12	25	7	AP 0382 E0	—
13	28	7	AP 0478 E0	—
14	28	7	AP 0526 F0	—
15	30	7	AP 0598 A0	—
16	30	7	AP 0687 F0	—
17	35	8	AP 0760 E0	—
18	35	8	AP 0829 E0	—
19	35	8	AP 0875 E0	—
20	32	8	AP 0997 E0	—
20	40	11	AP 1033 A0	—
22	35	8	AP 1127 E0	—
22	42	11	AP 1148 E0	—
23	42	11	AP 1224 E0	—