

ニトムズ



Masking Tape



マス킹テープ(コンクリート・タイル・パネル用)

同商品群
在庫数 24 アイ
テム

J8040

1巻あたり目安単価
J8040 ¥117
J8050 ¥137

- 特長 ●特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
●巻き戻しが軽く、カット性に優れています。
●のり残りがほとんどありません。
- 用途 ●コンクリート、タイル、パネル用。
- 仕様 ●粘着力:1.67N/10mm ●引張強度:27N/10mm
- 材質 ●基材:和紙 ●粘着剤:アクリル系
- 製造国 ●日本

注意

- 電気絶縁用や人体(皮膚)に直接貼るなど用途以外に使用しないでください。

発注単位1パック

練ニトムズ[729310]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 取寄せ 価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
391-5018	J8040	¥821	オープン	ブルー	18×18	0.09	7	10	208	1237(86)
391-5026	J8050	¥821	オープン	ブルー	21×18	0.09	6	10	208	581(102)

☎商品のお問い合わせ:0570-05-2106 <http://www.nitoms.com/>

ニトムズ



Masking Tape



マス킹テープ(粗面・サイディングボード用)

同商品群
在庫数 24 アイ
テム

J8080

1巻あたり目安単価
J8080 ¥117
J8090 ¥137

- 特長 ●砂まきタイプのサイディングボードタイルへのシールマス킹用に最適です。
●特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
●巻き戻しが軽く、カット性に優れています。
- 用途 ●粗面・サイディングボード用。
- 仕様 ●粘着力:1.47N/10mm ●引張強度:25.0N/10mm
- 材質 ●基材:和紙 ●粘着剤:アクリル系
- 製造国 ●日本

注意

- 電気絶縁用や人体(皮膚)に直接貼るなど用途以外に使用しないでください。

発注単位1パック

練ニトムズ[729310]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 取寄せ 価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
391-5034	J8080	¥821	オープン	グリーン	18×18	0.1	7	10	222	468(98)
391-5042	J8090	¥821	オープン	グリーン	21×18	0.1	6	10	222	252(95)

☎商品のお問い合わせ:0570-05-2106 <http://www.nitoms.com/>

ニトムズ



Masking Tape



マス킹テープ(ガラスシーリング用)

同商品群
在庫数 24 アイ
テム

J7900

1巻あたり目安単価
J7900 ¥110
J7910 ¥132

- 特長 ●特殊粘着剤の使用により、ガラスやサッシにしっかりフィットします。
●特殊基材で直線・曲線に使用できます。
●巻き戻しが軽く、カット性に優れています。
- 用途 ●ガラス用。
- 仕様 ●粘着力:1.67N/10mm
●引張強度:30N/10mm
- 材質 ●基材:和紙 ●粘着剤:アクリル系
- 製造国 ●日本

発注単位1パック

練ニトムズ[729310]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 取寄せ 価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
391-4992	J7900	¥879	オープン	ブルー	15×18	0.1	8	10	190	43(61)
391-5000	J7910	¥926	オープン	ブルー	18×18	0.1	7	10	200	87(42)

☎商品のお問い合わせ:0570-05-2106 <http://www.nitoms.com/>

ニトムズ



Masking Tape



マス킹テープS(シーリング用)

同商品群
在庫数 24 アイ
テム

J81シリーズ

1巻あたり目安単価
J8111 ¥82
J8112 ¥98
J8113 ¥131

- 特長 ●基材強度に優れているため、躯体からサッシまで幅広く使用できます。
- 仕様 ●粘着力:1.0N/10mm
●引張強度:37.7N/10mm
- 材質 ●基材:和紙
●粘着剤:ゴム系
- 製造国 ●日本

発注単位1パック

練ニトムズ[729310]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 取寄せ 価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
486-6355	J8111	¥654	オープン	ブルー	15×18	0.11	8	10	230	79(96)
486-6363	J8112	¥686	オープン	ブルー	18×18	0.11	7	10	240	249(151)
486-6371	J8113	¥654	オープン	ブルー	24×18	0.11	5	10	230	396(102)

☎商品のお問い合わせ:0570-05-2106 <http://www.nitoms.com/>

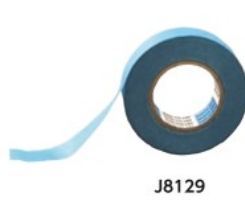
ニトムズ



Masking Tape



マス킹テープ

同商品群
在庫数 24 アイ
テム

J8129

1巻あたり目安単価
J8129 ¥95
J8130 ¥114

- 特長 ●テープのカーブ、蛇行が少なくラインがきれいに仕上がります。
●基材強度に優れ、はがす際、基材の切れがほとんどありません。
- 用途 ●浴室、サッシなどへの目地材のマス킹。
- 仕様 ●粘着力:1.23N/10mm
●引張強度:40.1N/10mm
- 材質 ●基材:和紙 ●粘着剤:ゴム系
- 製造国 ●日本

発注単位1パック

練ニトムズ[729310]

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー 取寄せ 価格 (1パック)	色	幅×長さ (mm×m)	厚さ (mm)	パック入数 (巻)	梱包数 (パック)	質量 (g)	実績 (前年比%)
137-1731	J8129	¥759	オープン	ブルー	15×18	0.1	8	10	188	75(60)
137-1732	J8130	¥796	オープン	ブルー	18×18	0.1	7	10	198	692(237)

☎商品のお問い合わせ:0570-05-2106 <http://www.nitoms.com/>