

配管保護テープ No.303(フラットタイプ)



- 特長
- 非粘着タイプなので、施工性に優れています
 - 曲折部にも簡単に施工できます
- 用途
- 配管の保温・保護、色分けに
 - 屋外配管の簡易防水用に
 - 湿気の多い地下室などの配管のさび防止に

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	包装 (フィルム包装)	内装	外装	色
J7071	0.15	50	18	1	-	100	灰
J7072	0.15	50	18	1	-	100	白
J7073	0.15	50	18	1	-	100	クリーム

構造



アイテムリストP.63・P.64



屋外配管の保護に


配管保護テープ No.303STC 非粘着タイプ・エンボス加工



- 特長
- 表面にエンボス加工を施し、巻きやすく施工性に優れます
 - 曲折部にも簡単に施工できます
- 用途
- 各種配管の保温や保護、識別に

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	包装 (フィルム包装)	内装	外装	色
J7083	0.15	50	18	1	-	100	アイボリー

構造

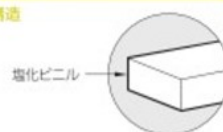

アイテムリストP.64


防食テープ No.51(クロ)(SG)



- 特長
- JIS Z1901(防食用ポリ塩化ビニル粘着テープ)適合品
 - 耐久性、防食性に優れ、ジョイント部や屈曲部にも良くなじみます
- 用途
- 各種パイプラインのさび防止、保護に
 - 水道管などの直管部、継手部のさび防止に

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	包装 (フィルム包装)	内装	外装	色
J3330	0.4	50	10	1	-	50	黒
J3340	0.4	75	10	1	-	40	
J3360	0.4	50	10	1	-	50	灰
J3370	0.4	75	10	1	-	40	

構造

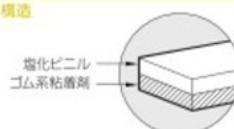

アイテムリストP.64

