


ユニット

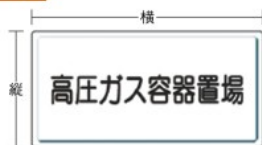

Warning Sign for Dangerous Object

高圧ガス関係標識

同商品群
在庫数 323 アイテム827-20
(スチールタイプ)827-42
(プラスチックタイプ)827-45
(プラスチックタイプ)

高圧ガス

827-11
(マグネットタイプ)

高圧ガス

826-81
(マグネットタイプ)

高圧ガス

827-12
(ステッカータイプ)

高圧ガス

826-82
(ステッカータイプ)特 長 ●高圧ガスに関する標識です。
製造国 ●日本

【ビス止めタイプ】材 質 ●鉄板

発注単位1枚

(価格改定日 20.04) ユニット株[959628]

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
371-7445	827-20	¥1,714	¥2,000	高圧ガス容器置場	穴4ヵ所(4mm)	300×600	1	700	114(78)

【ビス止めタイプ】材 質 ●再生ポリプロピレン(再生材50%)

発注単位1枚

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
371-7488	827-42	¥1,200	¥1,400	酸素	穴4ヵ所(2.5mm)	450×300	1	120	67(66)
371-7496	827-45	¥1,200	¥1,400	アセチレン	穴4ヵ所(2.5mm)	450×300	1	120	51(55)

【マグネットタイプ】材 質 ●ゴムマグネット

発注単位1枚

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
371-7429	827-11	¥1,843	¥2,150	高圧ガス(蛍光色文字)	マグネット	110×510	1	162	2056(92)
371-7402	826-81	¥1,971	¥2,300	高圧ガス(蛍光色文字)	マグネット	120×600	1	207	632(78)

【ステッカータイプ】材 質 ●ポリ塩化ビニル(PVC)

発注単位1枚

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
371-7437	827-12	¥857	¥1,000	高圧ガス(蛍光色文字)	粘着シール	110×510	1	31	1381(67)
371-7411	826-82	¥1,029	¥1,200	高圧ガス(蛍光色文字)	粘着シール	120×600	1	45	702(110)

☎商品のお問い合わせ:03-5248-7302 <https://www.unit-signs.co.jp/>

緑十字



Sign(Hazardous Material)

日本緑十字社

車輦警戒標識

同商品群
在庫数 672 アイテム

043006



043012



043017



043020



044008



044007



044005



044004

特 長 ●一般高圧ガス保安規則および危険物の規制に関する規則に基づく標識です。
製造国 ●日本

【マグネットタイプ】材 質 ●塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)

発注単位1枚

株日本緑十字社[740538]

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
371-8913	043006	¥2,100	¥2,100	高圧ガス(蛍光文字)	マグネット	110×510	1	170	3442(91)
371-8905	043004	¥2,500	¥2,500	高圧ガス(蛍光文字)	マグネット	120×600	1	230	1027(94)
371-8891	043001	¥4,000	¥4,000	高圧ガス(蛍光文字)	マグネット	150×750	1	350	148(85)
371-8930	043012	¥3,500	¥3,500	危(反射文字)	マグネット	300×300	1	280	411(126)
371-8921	043009	¥6,500	¥6,500	危(反射文字)	マグネット	400×400	1	500	11(184)
371-8948	043017	¥3,800	¥3,800	高圧ガス(蛍光文字)	マグネット	300×300	1	280	30(158)
371-8956	043020	¥3,500	¥3,500	指定可燃物(反射文字)	マグネット	300×300	1	280	12(110)



使用例

【ステッカータイプ(蛍光文字)】材 質 ●基材:軟質塩化ビニール ●粘着剤:アクリル系

発注単位1枚

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-3566	044002	¥1,200	¥1,200	高圧ガス(蛍光文字)	粘着シール	120×600	1	25	1024(120)
403-3574	044003	¥1,700	¥1,700	高圧ガス(蛍光文字)	粘着シール	150×750	1	40	633(129)
814-8522	044008	¥1,500	¥1,500	高圧ガス(蛍光文字)	粘着シール	300×300	1	34	235(207)
403-3591	044007	¥1,000	¥1,000	高圧ガス(蛍光文字)	粘着シール	110×510	1	20	2077(91)

【ステッカータイプ(反射文字)】材 質 ●基材:ポリエステル系 ●粘着剤:アクリル系

発注単位1枚

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
403-3582	044005	¥1,500	¥1,500	危(反射文字)	粘着シール	300×300	1	35	357(144)
814-8520	044004	¥2,600	¥2,600	危(反射文字)	粘着シール	400×400	1	56	31(135)

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 <http://www.jgc-inc.co.jp/>