

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ねじ・ボルト・ナットは2-685～874ページに掲載

緑十字



Glow-in-the-Dark Emergency Exit Guide Sticker for Door

日本緑十字社

蓄光式避難誘導ステッカー標識

New RoHS

同商品群
在庫数 69 アイテム069003
(ドア用)069005
(ドア用)069001
(床用)069002
(床用)仕 様 ●取付方法:貼付タイプ
材 質 ●本体:蓄光性軟質塩化ビニール 製造国 ●日本【ドア用】特 長 ●暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのドア用ステッカー標識です。
●消灯後も数分間発光します。

発注単位1枚

株日本緑十字社 [740538]

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
814-8732	069003	¥1,700	¥1,700	非常口	粘着シール	150×400	1	28	-
814-8734	069005	¥5,200	¥5,200	非常口マーク	粘着シール	480×480	1	118	-

【床用】特 長 ●標識本体より一回り大きい透明保護フィルムが付いており、フラットな床に設置が可能です。
●暗闇での視認性に優れた蓄光タイプで、消灯後も数分間発光します。

発注単位1枚

発注コード	品 番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
814-8730	069001	¥3,400	¥3,400	非常口↑(上矢印)	粘着シール	300×300	1	58	-
814-8731	069002	¥3,400	¥3,400	↑(矢印マーク)	粘着シール	300×300	1	58	-

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 <https://jgc-inc.co.jp/>

東芝

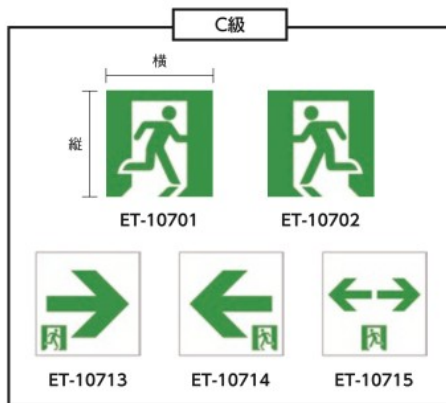
TOSHIBA



Emergency Exit Guidance Sign Passageway

非常用誘導灯

New

特 長 ●取付金具不要で省施工です。双方向リモコンでメンテナンスも容易です。
仕 様 ●周辺温度:5℃～35℃ ●定格電圧:100V ●内蔵電池:ニッケル水素蓄電池
●非常時点灯20分間 ●リモコン自己点検機能付
製造国 ●日本

等級	表示面の縦寸法
B級 (BL形)	0.2m以上0.4m未満
C級	0.1m以上0.2m未満

注意
●両面仕様は、意図する進行方向に向かえるように
表示板を2枚選定してください。【誘導灯(C級・B級/BL形)】特 長 ●片面仕様では表示板は1枚、両面仕様では2枚必要となります。
仕 様 ●天井・壁直付形のLED照明(屋内専用)
●取付方法:木ねじφ3.8mm(別売)
材 質 ●本体:樹脂

発注単位1個

株東芝 [204316]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	表示内容	縦×横×厚さ (mm)	取付仕様	等級	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★251-2511	FBK-10701-LS17	¥25,244	¥28,850	片面	164×143×45	木ねじφ3.8(別売)	C級	1	560	-
★251-2492	FBK-10702-LS17	¥26,425	¥30,200	両面	164×143×59	木ねじφ3.8(別売)	C級	1	820	-
★251-2508	FBK-20701-LS17	¥37,013	¥42,300	片面	234×213×45	木ねじφ3.8(別売)	B級/BL形	1	760	-
★251-2519	FBK-20702-LS17	¥38,150	¥43,600	両面	234×213×59	木ねじφ3.8(別売)	B級/BL形	1	1620	-

【適合表示板(C級用)】仕 様 ●C級高輝度避難口表示板
材 質 ●アクリル樹脂

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	表示内容	縦×横 (mm)	取付仕様	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★251-2525	ET-10701	¥1,750	¥2,000	避難口右	144×139	はめ込み型	1	40	-
★251-2523	ET-10702	¥1,750	¥2,000	避難口左	144×139	はめ込み型	1	40	-
★251-2524	ET-10713	¥1,750	¥2,000	通路右	144×139	はめ込み型	1	40	-
★251-2518	ET-10714	¥1,750	¥2,000	通路左	144×139	はめ込み型	1	40	-
★251-2521	ET-10715	¥1,750	¥2,000	通路両	144×139	はめ込み型	1	40	-

【適合表示板(B級/BL形用)】仕 様 ●B級高輝度避難口表示板
材 質 ●アクリル樹脂

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	表示内容	縦×横 (mm)	取付仕様	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★251-2503	ET-20701	¥3,063	¥3,500	避難口右	214×209	はめ込み型	1	90	-
★251-2499	ET-20702	¥3,063	¥3,500	避難口左	214×209	はめ込み型	1	90	-
★251-2505	ET-20703	¥3,063	¥3,500	避難口右矢印	214×209	はめ込み型	1	90	-
★251-2495	ET-20704	¥3,063	¥3,500	避難口左矢印	214×209	はめ込み型	1	90	-
★251-2494	ET-20705	¥3,063	¥3,500	避難口両矢印	214×209	はめ込み型	1	90	-
★251-2502	ET-20713	¥3,063	¥3,500	通路右	214×209	はめ込み型	1	90	-
★251-2501	ET-20714	¥3,063	¥3,500	通路左	214×209	はめ込み型	1	90	-
★251-2507	ET-20715	¥3,063	¥3,500	通路両	214×209	はめ込み型	1	90	-

【リモコン】仕 様 ●単4形電池×2本(付属)
●自己点検機能対応双方向リモコン

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	縦×横 (mm)	電源	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
★251-2498	FRC-1833T	¥21,963	¥25,100	179×48	単4乾電池×2本付属	1	200	-

ホームページ <http://www.tles.co.jp/>