

ミラー(天井用・壁用・L字路用・壁掛け用)

索引

安全標識

蓄光用品

避難誘導

配管識別

指示板

幕・旗

テープ

路面表示

コーン・区画

保安用品

交通安全用品

安全クッション

ミラー

バスターミラー

身に着ける

事務用品

清掃用品

環境美化

安全機器

セキスイハイ

取付具

資料




索引

あらゆる角度を一望に。見通しのきかないところも超広角で鮮明に映し出します。

簡易丸ミラー

室内専用

超軽量で「天井・壁」いずれも簡単に取り付け可能

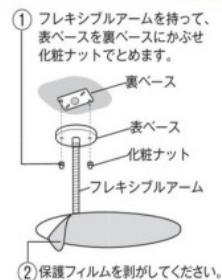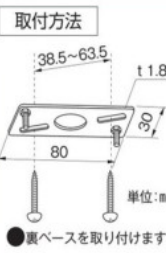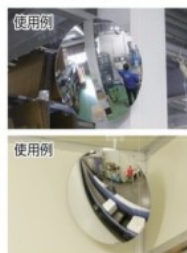



●フチなしミラーのフレキシブルアームで角度調節は自由自在。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高いです。
△オイルミスト等の発生場所ではご使用できません。
【ミラー材質】●アクリル 【付属品】●フレキシブルアーム・裏ベースセット

注文コード	品番	サイズ	アーム長さ	総質量	曲率半径	価格
276230	丸280	径280mm	200mm	510g	270R	¥20,000
276231	丸440	径440mm	250mm	880g	600R	¥35,000
276232	丸600	径600mm		1.3kg	1500R	¥42,000

ラミコーナー(L字路用)

室内専用 納期要

L字路に!コーナーの死角がよく見える

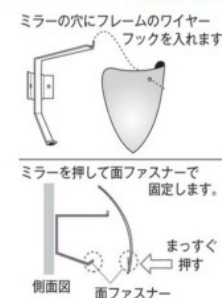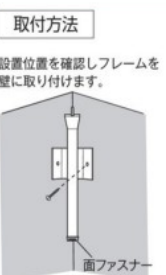


△オイルミスト等の発生場所ではご使用できません。
【ミラー材質】●アクリル 【付属品】●フレーム・ビス2本

注文コード	品番	サイズ	総質量	曲率半径	価格
280033	LMC-7	328×279mm	330g	359R	¥45,000

ラミ(T字路用)

壁掛け専用 室内専用 納期要

T字路の衝突防止に。フレームに引っかけるだけの壁掛けミラー

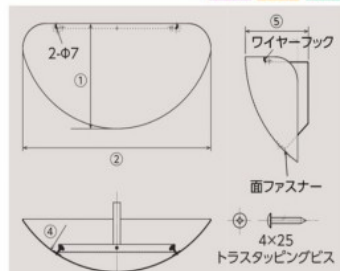

●あらゆるスペースに溶け込む室内用ミラー。人の出入り等左右、正面をクリアに見ることができます。
△オイルミスト等の発生場所ではご使用できません。
【ミラー材質】●アクリル 【付属品】●フレーム・ビス1本

注文コード	品番	①	②	④	⑤	質量	価格
280031	LM-5	247mm	480mm	R301mm	160mm	360g	¥39,000
280032	LM-7	340mm	665mm	R414mm	235mm	640g	¥57,000

