


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ねじ・ボルト・ナットは2-685～874ページに掲載

緑十字
日本緑十字社
同商品群
在庫数 115 アイテムFire Sign
日本

中輝度蓄光消火器標識(ステッカータイプ)


New

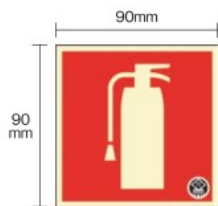

066025

特長 ●消灯後も数分間発光し、停電時も消火器の設置場所を明示することができます。
仕様 ●中輝度蓄光タイプ ●日本消防標識工業会推奨品(合格証付)
●JIS Z 8210適合品
●取付方法:貼付タイプ
材質 ●基材:PET、蓄光材
製造国 ●日本

使用例

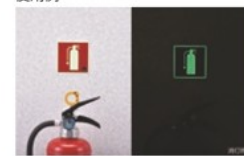

発注単位1枚


発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
166-8914	066025	¥800	¥800	消火器マーク	粘着シール	90×90	1	4	-

※日本緑十字社[740538]


☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 https://jgc-inc.co.jp/

緑十字
日本緑十字社
同商品群
在庫数 115 アイテムFire Sign
日本

消火器具標識

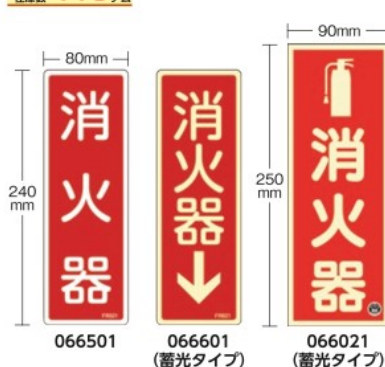

066501

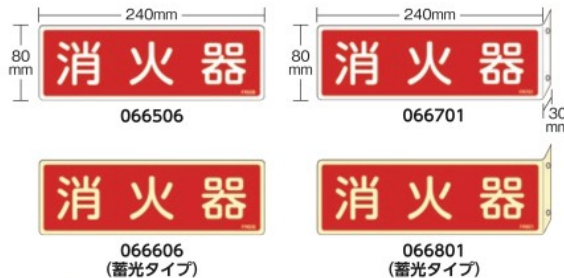066601
(蓄光タイプ)066021
(蓄光タイプ)

066506

066701

066606
(蓄光タイプ)066801
(蓄光タイプ)

標準タイプ 仕様 ●取付方法:ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープは別売)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
480-2225	066501	¥400	¥400	消火器(タテ書)	穴ナシ(加工フリー)	240×80	1	28	3601(86)
480-2233	066506	¥400	¥400	消火器(ヨコ書)	穴ナシ(加工フリー)	80×240	1	28	1240(98)
480-2241	066601	¥600	¥600	消火器(蓄光文字・タテ書)	穴ナシ(加工フリー)	240×80	1	28	758(64)
480-2250	066606	¥600	¥600	消火器(蓄光文字・ヨコ書)	穴ナシ(加工フリー)	80×240	1	28	146(188)
166-7421	066021	¥2,000	¥2,000	消火器(蓄光文字・タテ書)	穴ナシ(加工フリー)	250×90	1	42	-

※日本緑十字社[740538]

突き出しタイプ 仕様 ●取付方法:ビス止めまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ付)

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
480-2276	066705	¥700	¥700	消火器(タテ書)	穴3カ所(3mm)	240×80	1	32	412(133)
480-2268	066701	¥700	¥700	消火器(ヨコ書)	穴2カ所(3mm)	80×240	1	32	756(121)
480-2292	066804	¥900	¥900	消火器(蓄光文字・タテ書)	穴3カ所(3mm)	240×80	1	32	512(80)
480-2284	066801	¥900	¥900	消火器(蓄光文字・ヨコ書)	穴2カ所(3mm)	80×240	1	32	472(84)

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 https://jgc-inc.co.jp/

緑十字
日本緑十字社
同商品群
在庫数 115 アイテムFire Sign
日本

消防標識



066101

066102

066109

特長 ●各種消防設備の設置場所などを明示するための標識です。
仕様 ●表印刷
材質 ●硬質塩化ビニール
製造国 ●日本



066201



066203



066202



066204



066401



066402



066403



066405



066406

発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	表示内容	取付仕様	縦×横 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
824-8113	066101	¥400	¥400	放水口(消防隊専用)	穴ナシ(加工フリー)	100×300	1	42	549(87)
824-8114	066102	¥400	¥400	送水口(消防隊専用)	穴ナシ(加工フリー)	100×300	1	42	118(130)
824-8115	066109	¥400	¥400	火気厳禁	穴ナシ(加工フリー)	100×300	1	42	100(71)
824-8116	066201	¥450	¥450	消火栓	穴ナシ(加工フリー)	120×360	1	60	459(109)
824-8117	066203	¥450	¥450	ホース格納箱(屋外消火栓)	穴ナシ(加工フリー)	120×360	1	60	374(137)
114-0204	066202	¥450	¥450	ホース格納箱(屋内消火栓)	穴ナシ(加工フリー)	120×360	1	60	-
824-8118	066204	¥450	¥450	屋外消火栓	穴ナシ(加工フリー)	120×360	1	60	177(94)
824-8119	066401	¥450	¥450	避難口	穴ナシ(加工フリー)	120×360	1	60	68(63)
824-8120	066402	¥450	¥450	避難器具	穴ナシ(加工フリー)	120×360	1	60	208(62)
824-8121	066403	¥450	¥450	避難はしご	穴ナシ(加工フリー)	120×360	1	60	425(98)
824-8122	066405	¥450	¥450	避難器具設置場所	穴ナシ(加工フリー)	120×360	1	60	228(84)
824-8123	066406	¥450	¥450	避難器具設置室	穴ナシ(加工フリー)	120×360	1	60	123(66)

※日本緑十字社[740538]

☎商品のお問い合わせ:0120-66-7971 https://jgc-inc.co.jp/