


A 円筒

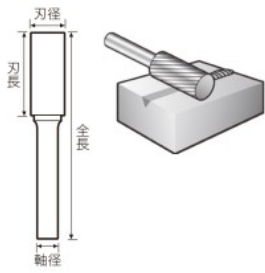

図面は原寸サイズです。

刃径(mm)	2.4	2.4	1.5	3	3	6	4	4	4	6	6	6	8
刃長(mm)	13	13	6	13	13	13	13	13	16	19	19	25	19
軸径(mm)	2.4	2.4	3	3	3	3	4	4	6	6	6	6	6
全長(mm)	38	63	38	38	63	45	50	63	50	50	75	50	65
sカット	TCBT1100	—	TCBT1050	TCBT1200	—	TCBT1240	TCBT1300	—	TCBT1300-6	TCBT1400	TCBT1400L	—	TCBT1500
kカット	—	—	—	TCBT1200K	—	—	—	—	—	TCBT1400K	—	—	TCBT1500K
dカット	TCBT1100D	TCBT1100DL	TCBT1050D	TCBT1200D	TCBT1200DL	TCBT1240D	TCBT1300D	TCBT1300DL	TCBT1300D-6	TCBT1400D	TCBT1400DL	TCBT1400D-1	TCBT1500D
cカット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TCBT1400C	—	—	—
aluカット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TCBTA240	—	—	—
s-inoxカット	—	—	—	TCBINX1200	—	TCBINX1240	—	—	—	TCBINX1400	—	—	TCBINX1500
d-steelカット	—	—	—	—	—	—	—	—	—	TCBSTL1400	—	—	TCBSTL1500
タイプ	超硬	超硬	超硬	超硬	超硬	ロウ付け	超硬	超硬	超硬	超硬	超硬	超硬	ロウ付け

刃径(mm)	10	10	11	12	12	16	12	16	
刃長(mm)	19	25	25	19	25	25	25	25	
軸径(mm)	6	6	6	6	6	6	8	8	
全長(mm)	65	70	70	65	70	70	70	70	
sカット	TCBT1600	—	—	TCBT1700	TCBT1700-1	TCBT1800-6	TCBT1700-1-8	TCBT1800	
kカット	TCBT1600K	—	—	TCBT1700K	TCBT1700K-1	—	—	—	
dカット	TCBT1600D	TCBT1600D-1	TCBT1650D	TCBT1700D	TCBT1700D-1	TCBT1800D-6	TCBT1700D-1-8	TCBT1800D	
d-maxカット	TCBTDX160	—	—	—	TCBTDX170-1	—	—	—	
cカット	TCBT1600C	—	—	TCBT1700C	—	—	—	—	
aluカット	TCBTA260	—	—	—	TCBTA270	—	—	TCBTA280	
s-inoxカット	TCBINX1600	—	—	—	TCBINX1700-1	—	—	—	
d-steelカット	TCBSTL1600	—	—	—	TCBSTL1700-1	—	—	—	
タイプ	ロウ付け	ロウ付け	ロウ付け	ロウ付け	ロウ付け	ロウ付け	ロウ付け	ロウ付け	

図面カラー: 軸径 2.4mm 軸径 3mm 軸径 4mm 軸径 6mm 軸径 8mm