 


**特長**

ツライチ

**面一切断ができるオフセット型!!**

オフセット型なら締付ナットが砥石に隠れて、より根元から水平に切断可能です。




より根元からの水平切断が可能!

**最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味!!**

厚さ **1mm**


薄型1mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。

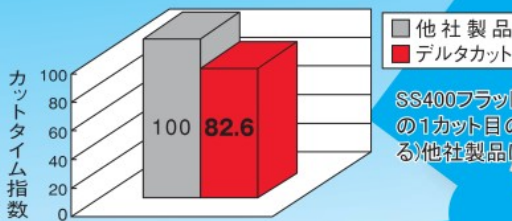

**薄型1mmタイプなのに優れた耐久性!!**

他社同等品と比較して、抜群の切れ味はもちろん優れた耐久性を兼ね備えております。

オフセット型

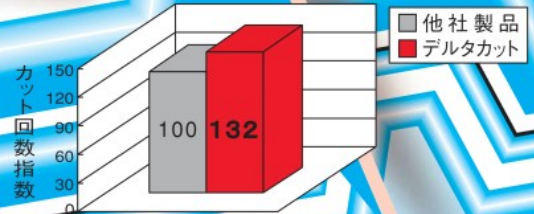

# デルタカット

**主な用途**

金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断

<仕様梱包>

製品記号：DCT

| 品番             | サイズ (mm)<br>外径×厚み×孔径 | 粒硬度   | 最高使用周速度           | 梱包<br>外装(内装×入数) |
|----------------|----------------------|-------|-------------------|-----------------|
| DCT1071NX60S   | 107×1×15             | NX60S | 80m/s(4,800m/min) | 200枚(10枚×20)    |
| DCT1071NX60S25 |                      |       |                   | 25枚(25枚×4)      |



内装10枚入

内装25枚入

**警告** 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して死亡または重傷をまねくおそれがあります。作業前に警告文(安全の手引き)をよく読んでご使用ください。

姉妹品として、ストレート型“シートカット”もございます。詳しくは裏面をご覧ください。



優れた技術と理想を常に追求する

「切る・削る・磨く」製品を探すなら  
砥石コンシェルジュ



## ニューレジストン株式会社

統括本部 〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野2丁目1番1号  
TEL. (0725) 51-2292 FAX. (0725) 51-2392  
ホームページ <https://www.newregiston.co.jp/>

ご用命は信用ある当店へ

お客様相談窓口 研削砥石のご相談窓口です。お気軽に何でもどうぞ!  
☎ 0120-466-300

No.130201-B32-7