

静電作業靴/食品用作業靴

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

安全靴・作業靴

安全靴

静電安全靴

プロテクティブスニーカー

静電プロテクティブスニーカー

作業靴

静電作業靴

食品用作業靴

タフティカルブーツ

安全長靴

長靴

胴付長靴

スリッパ

中敷

靴ひも

靴下

甲プロテクター

靴関連用品

靴底洗浄機

ADCLEAN Adclean Shoes
ADCLEAN 日本
 同商品群在庫数 **24** アイテム



特長 ●足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。
仕様 ●電気抵抗値:10⁵⁻⁸Ω
 ●色:ホワイト
材質 ●甲被:人工皮革/ポリエステル静電布
 ●靴底:ポリウレタン
製造国 ●日本

注意
 ●クリーンパックではありません。

発注単位1足 関ガードナー [300948]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
361-4433	G7720-1-24.0	¥9,900	¥9,900	24.0	EEE	3	560	13(434)
361-4441	G7720-1-24.5	¥9,900	¥9,900	24.5	EEE	3	600	10(200)
361-4450	G7720-1-25.0	¥9,900	¥9,900	25.0	EEE	3	620	17(284)
361-4468	G7720-1-25.5	¥9,900	¥9,900	25.5	EEE	3	660	9(53)
361-4476	G7720-1-26.0	¥9,900	¥9,900	26.0	EEE	3	680	43(135)
361-4484	G7720-1-26.5	¥9,900	¥9,900	26.5	EEE	3	700	52(158)
361-4492	G7720-1-27.0	¥9,900	¥9,900	27.0	EEE	3	720	62(127)
361-4506	G7720-1-28.0	¥9,900	¥9,900	28.0	EEE	3	760	55(118)

☎商品のお問い合わせ:0480-62-7700 <http://www.guardner.co.jp/>

SFC Men's Slip-Resistant Shoes Casual Andy
SHOES FOR CREWS アメリカ
 同商品群在庫数 **7** アイテム



特長 ●水や油などで滑りやすい床面でも滑りにくい靴底を使用しています。
 ●つま先部分にはつまづき転倒を防ぐトリップガード™技術が使用され滑りやすい環境下での危険を減らします。
 ●かかと襟部分にはパッドが入っており快適です。
 ●アッパーは通気性の良い布地で作られています。

材質 ●メッシュ
製造国 ●ベトナム

発注単位1足 Shoes For Crews社 [597741]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
207-3171	32002-07	¥6,857	¥9,600	25.0	1	1	290.87	0(-)
207-3175	32002-7.5	¥6,857	¥9,600	25.5	1	1	290.00	4(-)
207-3172	32002-08	¥6,857	¥9,600	26.0	1	1	290.00	0(-)
207-3176	32002-8.5	¥6,857	¥9,600	26.5	1	1	290.00	2(-)
207-3173	32002-09	¥6,857	¥9,600	27.0	1	1	290.00	0(-)
207-3177	32002-9.5	¥6,857	¥9,600	27.5	1	1	290.00	0(-)
207-3174	32002-10	¥6,857	¥9,600	28.0	1	1	290.00	0(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.shoesforcrews.com/>

ノサックス Cook Shoes
Nosacks 日本
 同商品群在庫数 **30** アイテム



特長 ●当社独自開発特許のソールパターンとゴムの特殊配合によりあらゆる方向に対して抜群のすべりにくさを発揮します。
仕様 ●耐油底 ●耐滑性区分[5]
材質 ●甲革:人工皮革 ●靴底:ラバー+EVA
製造国 ●中国

発注単位1足 関ノサックス [752565]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
829-0938	GKW-W-22.0	¥3,429	¥6,000	22.0	EEE	10	360	8(200)
829-0939	GKW-W-22.5	¥3,429	¥6,000	22.5	EEE	10	370	6(67)
829-0940	GKW-W-23.0	¥3,429	¥6,000	23.0	EEE	10	400	18(52)
829-0941	GKW-W-23.5	¥3,429	¥6,000	23.5	EEE	10	410	28(66)
829-0942	GKW-W-24.0	¥3,429	¥6,000	24.0	EEE	10	420	33(110)
829-0943	GKW-W-24.5	¥3,429	¥6,000	24.5	EEE	10	430	39(112)
829-0944	GKW-W-25.0	¥3,429	¥6,000	25.0	EEE	10	450	8(25)
829-0945	GKW-W-25.5	¥3,429	¥6,000	25.5	EEE	10	460	33(107)
829-0946	GKW-W-26.0	¥3,429	¥6,000	26.0	EEE	10	490	38(93)
829-0947	GKW-W-26.5	¥3,429	¥6,000	26.5	EEE	10	500	23(53)
829-0948	GKW-W-27.0	¥3,429	¥6,000	27.0	EEE	10	510	71(187)
829-0949	GKW-W-27.5	¥3,429	¥6,000	27.5	EEE	10	530	8(73)
829-0950	GKW-W-28.0	¥3,429	¥6,000	28.0	EEE	10	540	22(32)
829-0951	GKW-W-29.0	¥3,429	¥6,000	29.0	EEE	10	580	2(50)
829-0952	GKW-W-30.0	¥3,429	¥6,000	30.0	EEE	10	620	5(500)

☎商品のお問い合わせ:082-425-3241 <http://www.nosacks.co.jp/>

発注単位1足


発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
829-0953	GKW-B-22.0	¥3,429	¥6,000	22.0	EEE	10	360	5(125)
829-0954	GKW-B-22.5	¥3,429	¥6,000	22.5	EEE	10	370	6(67)
829-0955	GKW-B-23.0	¥3,429	¥6,000	23.0	EEE	10	400	6(50)
829-0956	GKW-B-23.5	¥3,429	¥6,000	23.5	EEE	10	410	18(113)
829-0957	GKW-B-24.0	¥3,429	¥6,000	24.0	EEE	10	420	8(58)
829-0958	GKW-B-24.5	¥3,429	¥6,000	24.5	EEE	10	430	12(93)
829-0959	GKW-B-25.0	¥3,429	¥6,000	25.0	EEE	10	450	7(70)
829-0960	GKW-B-25.5	¥3,429	¥6,000	25.5	EEE	10	460	11(69)
829-0961	GKW-B-26.0	¥3,429	¥6,000	26.0	EEE	10	490	7(88)
829-0962	GKW-B-26.5	¥3,429	¥6,000	26.5	EEE	10	500	14(108)
829-0963	GKW-B-27.0	¥3,429	¥6,000	27.0	EEE	10	510	11(85)
829-0964	GKW-B-27.5	¥3,429	¥6,000	27.5	EEE	10	530	8(200)
829-0965	GKW-B-28.0	¥3,429	¥6,000	28.0	EEE	10	540	8(100)
829-0966	GKW-B-29.0	¥3,429	¥6,000	29.0	EEE	10	580	7(140)
829-0967	GKW-B-30.0	¥3,429	¥6,000	30.0	EEE	10	620	0(-)

☎商品のお問い合わせ:082-425-3241 <http://www.nosacks.co.jp/>

アイトス Kitchen Shoes
AITOS Corporation 日本
 同商品群在庫数 **38** アイテム



特長 ●日本人の足形に合わせて設計された履きやすい靴です。(オプリーク型)
 ●耐油底で滑りにくいです。
材質 ●甲被:合成皮革 ●底:EVA+合成ゴム
製造国 ●中国

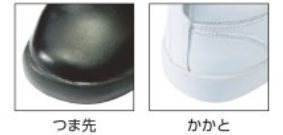

発注単位1足 (価格改定日 20.04) アイトス [193001]

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
118-5122	AZ-4436-010-22.0	¥3,429	¥5,100	22.0	EEE	10	220	8(-)
118-6704	AZ-4436-010-22.5	¥3,429	¥5,100	22.5	EEE	10	220	44(489)
449-1106	AZ-4436-010-23.0	¥3,429	¥5,100	23.0	EEE	10	440	109(115)
449-1114	AZ-4436-010-23.5	¥3,429	¥5,100	23.5	EEE	10	440	162(97)
449-1122	AZ-4436-010-24.0	¥3,429	¥5,100	24.0	EEE	10	440	114(110)
449-1131	AZ-4436-010-24.5	¥3,429	¥5,100	24.5	EEE	10	440	104(108)
449-1149	AZ-4436-010-25.0	¥3,429	¥5,100	25.0	EEE	10	440	60(99)
449-1157	AZ-4436-010-25.5	¥3,429	¥5,100	25.5	EEE	10	440	99(107)
449-1165	AZ-4436-010-26.0	¥3,429	¥5,100	26.0	EEE	10	440	139(95)
449-1173	AZ-4436-010-26.5	¥3,429	¥5,100	26.5	EEE	10	440	199(106)
449-1181	AZ-4436-010-27.0	¥3,429	¥5,100	27.0	EEE	10	440	144(105)
449-1190	AZ-4436-010-27.5	¥3,429	¥5,100	27.5	EEE	10	440	95(110)
449-1203	AZ-4436-010-28.0	¥3,429	¥5,100	28.0	EEE	10	440	99(91)
449-1211	AZ-4436-010-29.0	¥3,429	¥5,100	29.0	EEE	10	440	34(90)

発注単位1足 (価格改定日 20.04)

発注コード	品番	税抜価格(1足)	メーカー希望小売価格(1足)	寸法(cm)	足幅サイズ	梱包数(足)	質量(g)	実績(前年比%)
118-8246	AZ-4436-001-22.0	¥3,429	¥5,100	22.0	EEE	10	220	1(-)
118-5104	AZ-4436-001-22.5	¥3,429	¥5,100	22.5	EEE	10	220	10(250)
449-0983	AZ-4436-001-23.0	¥3,429	¥5,100	23.0	EEE	10	440	13(100)
449-0991	AZ-4436-001-23.5	¥3,429	¥5,100	23.5	EEE	10	440	18(120)
449-1009	AZ-4436-001-24.0	¥3,429	¥5,100	24.0	EEE	10	440	11(44)
449-1017	AZ-4436-001-24.5	¥3,429	¥5,100	24.5	EEE	10	440	17(95)
449-1025	AZ-4436-001-25.0	¥3,429	¥5,100	25.0	EEE	10	440	8(40)
449-1033	AZ-4436-001-25.5	¥3,429	¥5,100	25.5	EEE	10	440	19(159)
449-1041	AZ-4436-001-26.0	¥3,429	¥5,100	26.0	EEE	10	440	24(42)
449-1050	AZ-4436-001-26.5	¥3,429	¥5,100	26.5	EEE	10	440	20(65)
449-1068	AZ-4436-001-27.0	¥3,429	¥5,100	27.0	EEE	10	440	26(43)
449-1076	AZ-4436-001-27.5	¥3,429	¥5,100	27.5	EEE	10	440	16(115)
449-1084	AZ-4436-001-28.0	¥3,429	¥5,100	28.0	EEE	10	440	3(9)
449-1092	AZ-4436-001-29.0	¥3,429	¥5,100	29.0	EEE	10	440	5(39)

☎商品のお問い合わせ:03-5835-2100 <http://www.aitos.co.jp/>