


NHR-2X

Xコーティング 2枚刃ロングネックエンドミル (深リブ用)
X-COATING 2-Flute Long Neck End Mill (Deep Rib Use)

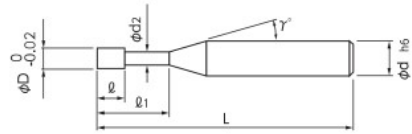

- ■の規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせください。
- ■: Semi-standard item, please inquire for price and delivery.



被削材 Work Material

炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミニウム合金 Aluminum Alloy	銅 Copper	樹脂 Resin
			~55HRC	55HRC~					
○	○	○			○		○	○	○

単位 [寸法: mm / 価格: 円]
Unit [Size: mm / Retail Price: JPY]

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(ℓ)有効長 Effective Length	(L)刃長 Length of Cut	(d)首下径 Neck Dia.	(γ)首角 Nose Angle	(d)シャン径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00413-00502	0.5	2	0.7	0.46	12°	3	35	11,400 ■
01-00413-00504		4	0.7	0.46	12°	3	35	11,400 ■
01-00413-00506		6	0.7	0.46	12°	3	35	11,400 ■
01-00413-00602	0.6	2	0.9	0.56	12°	3	35	10,500 ■
01-00413-00604		4	0.9	0.56	12°	3	35	10,500 ■
01-00413-00606		6	0.9	0.56	12°	3	35	10,500 ■
01-00413-00702	0.7	2	1	0.66	12°	4	45	10,500 ■
01-00413-00704		4	1	0.66	12°	4	45	10,500 ■
01-00413-00706		6	1	0.66	12°	4	45	10,500 ■
01-00413-00804	0.8	4	1.2	0.76	12°	4	45	7,000 ■
01-00413-00806		6	1.2	0.76	12°	4	45	7,000 ■
01-00413-00808		8	1.2	0.76	12°	4	45	7,000 ■
01-00413-00906	0.9	6	1.35	0.86	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-00908		8	1.35	0.86	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-00910		10	1.35	0.86	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01006	1	6	1.5	0.95	12°	4	45	6,400 ■
01-00413-01008		8	1.5	0.95	12°	4	45	6,400 ■
01-00413-01010		10	1.5	0.95	12°	4	45	6,400 ■
01-00413-01012	1.2	12	1.5	0.95	12°	4	45	6,400 ■
01-00413-01206		6	1.8	1.15	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01208		8	1.8	1.15	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01210	1.4	10	1.8	1.15	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01212		12	1.8	1.15	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01406		6	2.1	1.35	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01408	1.4	8	2.1	1.35	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01410		10	2.1	1.35	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01412		12	2.1	1.35	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01414		14	2.1	1.35	12°	4	50	8,800 ■
01-00413-01416		16	2.1	1.35	12°	4	50	8,800 ■

コードNo. Code No.	(D)刃径 Dia.	(ℓ)有効長 Effective Length	(L)刃長 Length of Cut	(d)首下径 Neck Dia.	(γ)首角 Nose Angle	(d)シャン径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
01-00413-01506	1.5	6	2.3	1.45	12°	4	45	6,600 ■
01-00413-01508		8	2.3	1.45	12°	4	45	6,600 ■
01-00413-01510		10	2.3	1.45	12°	4	45	6,600 ■
01-00413-01512		12	2.3	1.45	12°	4	45	6,600 ■
01-00413-01514		14	2.3	1.45	12°	4	50	6,600 ■
01-00413-01516		16	2.3	1.45	12°	4	50	6,600 ■
01-00413-01518		18	2.3	1.45	12°	4	55	6,800 ■
01-00413-01520		20	2.3	1.45	12°	4	55	6,800 ■
01-00413-01606	1.6	6	2.4	1.55	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01608		8	2.4	1.55	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01610		10	2.4	1.55	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01612		12	2.4	1.55	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01614		14	2.4	1.55	12°	4	50	8,800 ■
01-00413-01616		16	2.4	1.55	12°	4	50	8,800 ■
01-00413-01618		18	2.4	1.55	12°	4	55	8,800 ■
01-00413-01620		20	2.4	1.55	12°	4	55	8,800 ■
01-00413-01806	1.8	6	2.7	1.75	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01808		8	2.7	1.75	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01810		10	2.7	1.75	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01812		12	2.7	1.75	12°	4	45	8,800 ■
01-00413-01814		14	2.7	1.75	12°	4	50	8,800 ■
01-00413-01816		16	2.7	1.75	12°	4	50	8,800 ■
01-00413-01818		18	2.7	1.75	12°	4	55	8,800 ■
01-00413-01820		20	2.7	1.75	12°	4	55	8,800 ■
01-00413-02006	2	6	3	1.94	12°	4	45	6,600 ■
01-00413-02008		8	3	1.94	12°	4	45	6,600 ■
01-00413-02010		10	3	1.94	12°	4	45	6,600 ■
01-00413-02012		12	3	1.94	12°	4	45	6,600 ■
01-00413-02014		14	3	1.94	12°	4	50	6,600 ■

オーダー方法 NHR-2X 刃径(D) × 有効長(ℓ)を指示してください。
When you order, indicate NHR-2X (D) × (ℓ).

- 切削条件表はD-096に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page D-096.

※(γ)は参考値です。
※(γ) is reference value.