


## コネクタ

### ● ミリサイズ

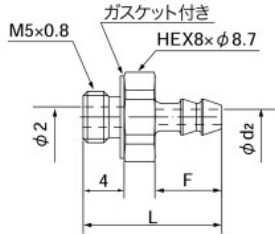



| 品番       | 通用チューブサイズ<br>外径×内径<br>(mm) | ねじサイズ<br>(M) | L<br>(mm) | F<br>チューブ<br>挿入長さ<br>(mm) | d <sub>2</sub><br>(mm) | 最小内径<br>(mm) | 質量<br>(g) |
|----------|----------------------------|--------------|-----------|---------------------------|------------------------|--------------|-----------|
| BN3.5-M5 | 3.5×2                      | M5×0.8       | 13.5      | 6.5                       | 1.0                    | 1.0          | 2.0       |
| BN4-M5   | 4×2.5                      | M5×0.8       | 13.5      | 6.5                       | 1.5                    | 1.5          | 2.0       |
| BN6-M5   | 6×4                        | M5×0.8       | 15.0      | 8.0                       | 3.0                    | 2.0          | 2.5       |



## バーブタイプ パーツ


### エルボブロック 品番:BL-M5

 質量 5.5g

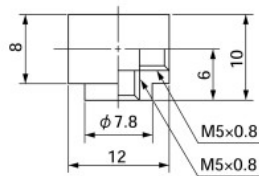



### アダプタニップル 品番:BAN-M5

質量 2.0g

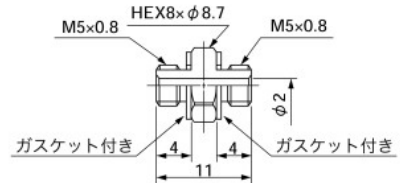


### ティーブロック 品番:BT-M5

 質量 5.0g

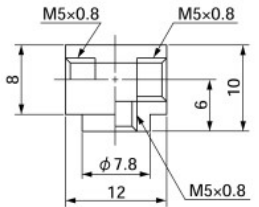



### アダプタブッシュ 品番:BAB-M5-PT1/8

質量 6.0g

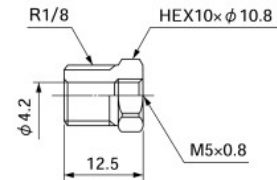


### ユニバーサルエルボブロック 品番:BUVL-M5

質量 7.5g

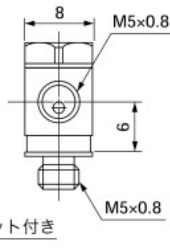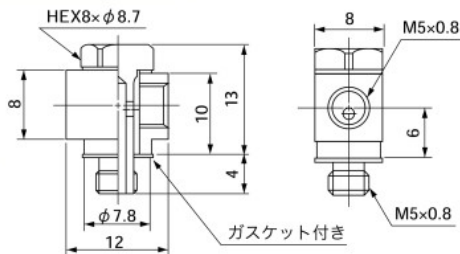


### プラグ 品番:BBP-M5

質量 1.5g

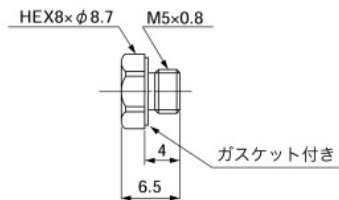


### ユニバーサルティーブロック 品番:BUVT-M5

質量 7.0g

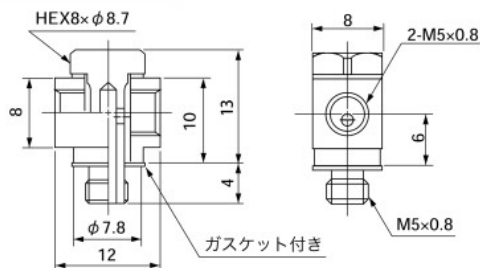

### ガスケット 品番:MRG-5-01

 厚さ 0.5mm



チューブ

チューブ

加工チューブ

ブッシュ

クイックシール

クリーン継手

竹のこ継手

制御・切替・着脱シリーズ

治具・工具・付属品

技術資料

参考資料