


## ■ インラインタイプ

### ● ミリサイズ

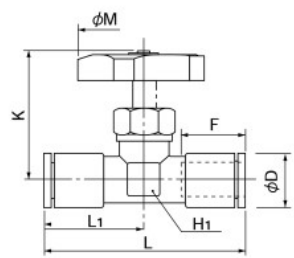

品番	適用 チューブ 外径 (mm)	L (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	K		M (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H <sub>1</sub> 二面幅 (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm <sup>2</sup> )
				全開 (mm)	全閉 (mm)						
EMVA6	6	50.6	25.3	39.0	35.9	40.0	15	15.0	15.0	—	—
EMVA8	8	53.8	26.9	39.0	35.9	40.0	16	15.0	15.0	86.0	2.5




## ■ ストレートタイプ

### ● ミリサイズ



品番	適用 チューブ 外径 (mm)	T ねじ サイズ (R)	L (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	A (mm)	K		M (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H <sub>1</sub> 二面幅 (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm <sup>2</sup> )
							全開 (mm)	全閉 (mm)							
EMVB6-PT1/8	6	R1/8	46.8	25.3	21.5	10.0	39.0	35.9	40.0	15	15.0	5.0	15.0	81.0	3.5
EMVB6-PT1/4	6	R1/4	49.8	25.3	24.5	13.0	39.0	35.9	40.0	15	15.0	7.0	15.0	84.5	3.5
EMVB8-PT1/4	8	R1/4	51.4	26.9	24.5	13.0	39.0	35.9	40.0	16	15.0	7.0	15.0	—	—

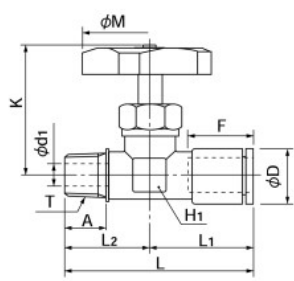

## ■ アングルタイプ

### ● ミリサイズ



品番	適用 チューブ 外径 (mm)	T ねじ サイズ (R)	L <sub>1</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	A (mm)	K		M (mm)	F チューブ 挿入長さ (mm)	H <sub>1</sub> 二面幅 (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	D (mm)	質量 (g)	有効 断面積 (mm <sup>2</sup> )
						全開 (mm)	全閉 (mm)							
EMVC6-PT1/8	6	R1/8	25.3	23.0	12.0	58.0	53.9	40.0	15	15.0	5.0	15.0	76.5	7.0
EMVC6-PT1/4	6	R1/4	25.3	23.0	12.0	58.0	53.9	40.0	15	15.0	7.0	15.0	—	—
EMVC8-PT1/4	8	R1/4	25.9	23.0	12.0	58.0	53.9	40.0	16	15.0	7.0	15.0	78.0	7.0

