
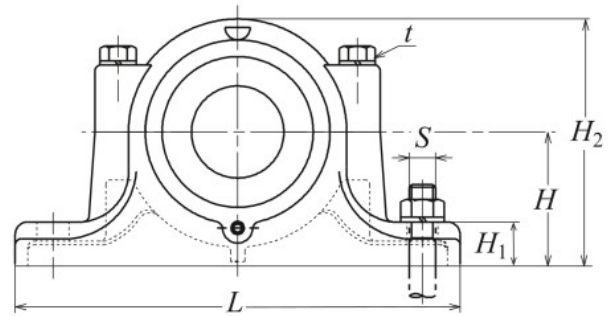


● プランマブロック

プランマブロック系列 SN5 標準形／アダプタ付き軸受用

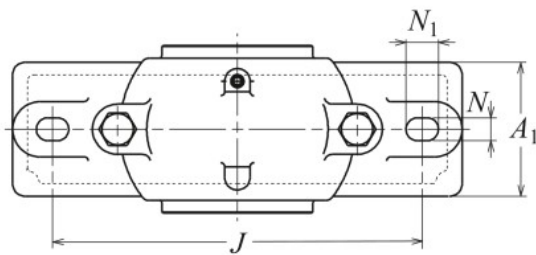

d_1 25~140 mm

軸径 mm	呼び番号	寸 法											注排油栓 サイズ	参考 寸法	質量 kg	
d_1		D	H	J	N	N_1	A	L	A_1	H_1	H_2	g	t 呼び	S 呼び	(参考)	
25	SN506	62	50	150	15	20	77	185	52	22	90	30	M 8	R1/8	M12	1.7
30	SN507	72	50	150	15	20	82	185	52	22	95	33	M10	R1/8	M12	2.2
35	SN508	80	60	170	15	20	85	205	60	25	110	33	M10	R1/8	M12	2.6
40	SN509	85	60	170	15	20	85	205	60	25	112	31	M10	R1/8	M12	2.8
45	SN510	90	60	170	15	20	90	205	60	25	115	33	M10	R1/8	M12	3
50	SN511	100	70	210	18	23	95	255	70	28	130	33	M12	R1/8	M16	4
55	SN512	110	70	210	18	23	105	255	70	30	135	38	M12	R1/8	M16	4.5
60	SN513	120	80	230	18	23	110	275	80	30	150	43	M12	R1/8	M16	5.6
65	SN515	130	80	230	18	23	115	280	80	30	155	41	M12	R1/8	M16	6
70	SN516	140	95	260	22	27	120	315	90	32	175	43	M16	R1/8	M20	9
75	SN517	150	95	260	22	27	125	320	90	32	185	46	M16	R1/8	M20	9.3
80	SN518	160	100	290	22	27	145	345	100	35	195	62.4	M16	R1/8	M20	12
85	SN519	170	112	290	22	27	140	345	100	35	210	53	M16	R1/8	M20	14
90	SN520	180	112	320	26	32	160	380	110	40	218	70.3	M20	R1/8	M24	17
100	SN522	200	125	350	26	32	175	410	120	45	240	80	M20	R1/4	M24	20
110	SN524	215	140	350	26	32	185	410	120	45	275	86	M20	R1/4	M24	23
115	SN526	230	150	380	28	36	190	445	130	50	292	90	M24	R1/4	M24	29
125	SN528	250	150	420	33	42	205	500	150	50	305	98	M24	R1/4	M30	37
135	SN530	270	160	450	33	42	220	530	160	60	325	106	M24	R1/4	M30	42
140	SN532	290	170	470	33	42	235	550	160	60	345	114	M24	R1/4	M30	48

注 1) 位置決め輪の呼び番号の数値は外径と幅寸法を示す。

2) Y寸法は、軸端形にした場合の軸受中心から軸端までの参考寸法を示す。

備考 1 SN524 以上には、つり上げ用アイボルトが付く。