


3 標準品 [寸法表]

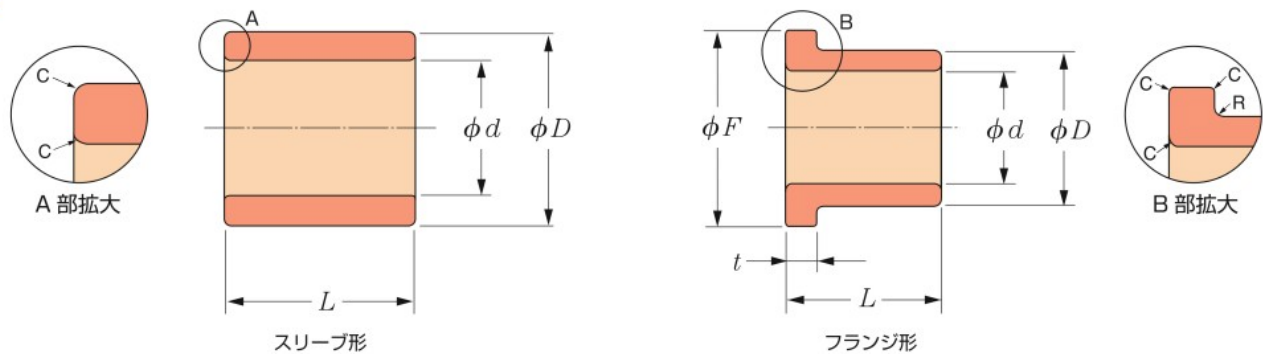

①スリーブタイプ品番：B-BRS□□□□□□

下表の内径、外径、長さから品番を選定してください。

(例) 内径 8mm、外径 12mm、長さ 10mm の場合、**B-BRS081210**

単位：mm

内 径		外 径		長さ L 公差／品 番											角 部	圧入後 内径寸法 (参考値)	推 奨 すきま
				±0.10					±0.15					±0.20			
φd	公差	φD	公差	2	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25			
3	+0.010 /0	5	+0.031 /+0.019	030502	030504	030505									C0.3	2.977~3.005	+0.004~+0.016
4		6			040604	040605	040606								C0.3	3.976~4.007	+0.005~+0.017
5	+0.012 /0	8	+0.038 /+0.023		050804		050806	050808							C0.3	4.973~5.006	+0.006~+0.019
6		10					061006	061008	061010	061012					C0.3	5.975~6.007	+0.006~+0.020
8	+0.015 /0	12					081206	081208	081210	081212					C0.3	7.969~8.008	+0.008~+0.022
10		14	+0.046 /+0.028					101408	101410	101412	101415	101418			C0.3	9.968~10.008	+0.009~+0.024
12		18						121808	121810	121812	121815	121818	121820		C0.3	11.972~12.012	+0.010~+0.026
14	+0.018 /0	20							142010	142012	142015	142018	142020		C0.3	13.965~14.009	+0.012~+0.028
16		22	+0.056 /+0.035						162210		162215		162220	162225	C0.3	15.965~16.009	+0.013~+0.031
18		24							182410		182415		182420	182425	C0.3	17.964~18.009	+0.015~+0.033
20	+0.021 /0	26	+0.062 /+0.041								202615	202618	202620	202625	C0.3	19.960~20.008	+0.016~+0.035
25	+0.033 /0	30									253015		253020	253025	C0.3	24.957~25.019	+0.020~+0.041

(注) 圧入後内径寸法範囲はハウジング材質 軟銅、内径公差 H7、肉厚 3mm を想定した参考値です。
ハウジング・肉厚等により変わりますので詳しくは **NTN** へお問合せください。

②フランジタイプ品番：B-BRF□□□□□□

下表の内径、外径、長さ、フランジ外径、フランジ幅から品番を選定してください。

(例) 内径 8mm、外径 12mm、長さ 10mm、フランジ外径 16mm、フランジ幅 2mm の場合、**B-BRF081210**

単位：mm

内 径		外 径		長 さ		フランジ		フランジ幅		品 番	角 部	隅 部	圧入後 内径寸法 (参考値)	推 奨 すきま
φd	公差	φD	公差	L	公差	φF	公差	t	公差					
3	+0.010 /0	6	+0.031 /+0.019	3		7		1		030603	C0.2	R0.2 以下	2.981~3.006	+0.004~+0.016
4		6		5	±0.10	8		1		040605	C0.2	R0.2 以下	3.976~4.007	+0.005~+0.017
5	+0.012 /0	8	+0.038 /+0.023	6		10		1		050806	C0.3	R0.3 以下	4.973~5.006	+0.006~+0.019
6		10		8		12		1		061008	C0.3	R0.3 以下	5.975~6.007	+0.006~+0.020
8	+0.015 /0	12		10		16		2		081210	C0.3	R0.3 以下	7.969~8.008	+0.008~+0.022
10		14	+0.046 /+0.028	12		18		2		101412	C0.5	R0.3 以下	9.968~10.008	+0.009~+0.024
12		18		14	±0.15	20	±0.10	2	±0.20	121814	C0.5	R0.3 以下	11.972~12.012	+0.010~+0.026
14	+0.018 /0	20		16		24		2		142016	C0.5	R0.3 以下	13.965~14.009	+0.012~+0.028
16		22	+0.056 /+0.035	18		26		3		162218	C0.5	R0.3 以下	15.965~16.009	+0.013~+0.031
18		24		20		28		3		182420	C0.5	R0.3 以下	17.964~18.009	+0.015~+0.033
20	+0.021 /0	26	+0.062 /+0.041	22		32		4		202622	C0.5	R0.5 以下	19.960~20.008	+0.016~+0.035
25	+0.033 /0	30		25	±0.20	35		4		253025	C0.5	R0.5 以下	24.957~25.019	+0.020~+0.041

(注) 圧入後内径寸法範囲はハウジング材質 軟銅、内径公差 H7、肉厚 3mm を想定した参考値です。
ハウジング・肉厚等により変わりますので詳しくは **NTN** へお問合せください。