

THD-BF HUB収納キャビネット (壁掛け・ボデーファン付タイプ)

HUB収納キャビネット (壁掛け自立・ボデーファン付タイプ)



グリーン購入法適合製品

左側面にファンを取付け、熱対策を重視した19インチ機器収納用キャビネット!

- 左側面に換気扇 (PF-121CLと同等品*)が1コ取付けてあります。(排気用)
 - ※ THD16-□-BF (フカサ160タイプ) は換気扇が PF-085CA になります。
- 換気扇のプラグコードは便利な差込コンセント付で、コードの長さは1mです。
- 19インチ機器の取付けが可能です。



塗装色: ベールホワイト塗装 (10YR8.5/0.5) (日塗工K19-85A)

キャビネットの仕様は、THD (208・209頁) と同様です。



THD16-565-BF

THD25-6511-BF

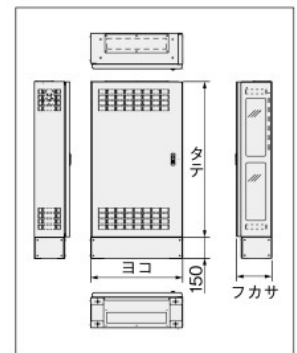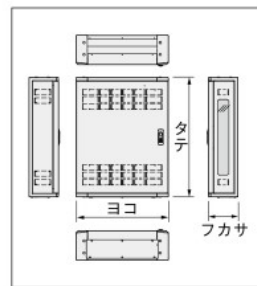

〈盤用換気扇仕様〉

品名記号	定格電圧 V (単相)	定格周波数 Hz	寸法 mm			最大風量 m ³ /min	最大静圧 Pa	入力 W	使用温度 °C	騒音 dB (A)
			ヨコ	タテ	フカサ					
PF-085CA	AC100	50/60	80	80	25	0.57/0.67	39/53	7/6	-10 ~+70	約30/33
PF-121CL同等品			119	119	〃	1.4/1.7	32/31	10.5/9.0	-10 ~+60	約33/37

19インチ対応



●壁掛け・ボデーファン付タイプ

新発売

屋内用

ベールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工K19-85A

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			取付可能 ユニット	製品 質量 kg	摘要	従来商品 相当品
			ヨコ	タテ	フカサ				
③	THD16-565-BF	64,000	500	650	160	2U	12.5	換気扇 (PF-085CA) 1コ付 (排気用)	THD16-565AC-BF
③	THD16-6565-BF	69,000	650	〃	〃	〃	14.5	〃	THD16-6565AC-BF
③	THD21-565-BF	68,500	500	〃	210	3U	13.5	換気扇 (PF-121CL同等品) 1コ付 (排気用)	THD21-565AC-BF
③	THD21-6565-BF	73,500	650	〃	〃	〃	16.0	〃	THD21-6565AC-BF
③	THD25-565-BF	73,500	500	〃	250	4U	14.5	〃	THD25-565AC-BF
③	THD25-6565-BF	80,000	650	〃	〃	〃	17.0	〃	THD25-6565AC-BF
③	THD30-565-BF	80,000	500	〃	300	5U	15.5	〃	THD30-565AC-BF
③	THD30-6565-BF	86,500	650	〃	〃	〃	18.0	〃	THD30-6565AC-BF
③	THD34-565-BF	86,500	500	〃	340	6U	16.5	〃	THD34-565AC-BF
③	THD34-6565-BF	91,500	650	〃	〃	〃	19.0	〃	THD34-6565AC-BF

●壁掛け自立・ボデーファン付タイプ

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			取付可能 ユニット	製品 質量 kg	摘要	従来商品 相当品
			ヨコ	タテ	フカサ				
③	THD25-6511-BF	132,000	650	1,100	250	4U+木板	38.0	換気扇 (PF-121CL同等品) 1コ付 (排気用)	THD25-6511AC-BF
③	THD25-6513-BF	142,000	〃	1,300	〃	4U+4U	42.5	〃	THD25-6513AC-BF
③	THD34-6511-BF	139,000	〃	1,100	340	6U+木板	42.0	〃	THD34-6511AC-BF
③	THD34-6513-BF	150,000	〃	1,300	〃	6U+6U	47.5	〃	THD34-6513AC-BF

ご注意 壁掛け自立タイプは必ず床面および壁面へ固定してください。

U=44.45

■各種オプションもございますので、詳細は214頁をご覧ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コンパクト用 (小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

パーティネット

技術資料