


RD86-N 背面出カタイプ(NEMAコンセント出力)

19インチ EIA 100V 単相2線
NEMA 1系統

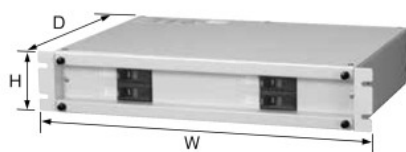


RD86-2E2-T6B4-N131


材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)



 (前面) RD86-1E2-S2-N124 (背面)



(前面) RD86-2E2-T6B4-N131 (背面)

 


(前面) RD86-3E2-N6B6-N131 (背面)


納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格円	外形寸法 mm			入力 端子台	主幹 ブレーカ	分岐 NX52A	出力 NEMA	呼称	製品質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-1E2-S2-N124	55,000	482.5	44	346	3P 20A	NX52A 2P 20A	なし	L5-20×4	1U	5
⑤	RD86-1E2-T3B2-N122	58,500	〃	〃	〃	3P 30A	なし	2P 20A×2	〃	〃	〃
⑤	RD86-2E2-T6B2-N131	53,000	〃	88	351	3P 60A	〃	2P 30A×2	L5-30×2	〃	6
⑤	RD86-2E2-T6B4-N131	73,500	〃	〃	〃	〃	〃	2P 30A×4	L5-30×4	2U	〃
⑤	RD86-2E2-N6B2-N131	58,000	〃	〃	〃	〃	NE62C 2P 60A	2P 30A×2	L5-30×2	〃	7
⑤	RD86-3E2-N6B6-N131	108,000	〃	132	〃	〃	〃	2P 30A×6	L5-30×6	3U	11
⑤	RD86-3E2-T6B6-N131	102,000	〃	〃	〃	〃	なし	〃	〃	〃	〃

U=44.45 □

 19インチ EIA 200V 単相2線
NEMA 1系統



(前面) RD86-1E2-S2-N224 (背面)

 

(前面) RD86-2E2-T6B4-N231 (背面)



(前面) RD86-3E2-N6B6-N231 (背面)

材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格円	外形寸法 mm			入力 端子台	主幹 ブレーカ	分岐 NX52A	出力 NEMA	呼称	製品質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-1E2-S2-N224	55,500	482.5	44	346	3P 20A	NX52A 2P 20A	なし	L6-20×4	1U	5
⑤	RD86-1E2-T3B2-N222	59,000	〃	〃	〃	3P 30A	なし	2P 20A×2	〃	〃	〃
⑤	RD86-2E2-T6B2-N231	54,000	〃	88	351	3P 60A	〃	2P 30A×2	L6-30×2	〃	6
⑤	RD86-2E2-T6B4-N231	75,500	〃	〃	〃	〃	〃	2P 30A×4	L6-30×4	2U	〃
⑤	RD86-2E2-N6B2-N231	59,000	〃	〃	〃	〃	NE62C 2P 60A	2P 30A×2	L6-30×2	〃	7
⑤	RD86-3E2-N6B6-N231	111,000	〃	132	〃	〃	〃	2P 30A×6	L6-30×6	3U	11
⑤	RD86-3E2-T6B6-N231	106,000	〃	〃	〃	〃	なし	〃	〃	〃	〃

U=44.45 □

19インチ EIA 100/200V 単相3線
NEMA 1系統



(前面) RD86-3E3-N6B6-N131 (背面)

材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)

出力コンセント:100V仕様

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格円	外形寸法 mm			入力 端子台	主幹 ブレーカ	分岐 NX52A 2P 30A	出力 NEMA	呼称	製品質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-3E3-N6B6-N131	120,000	482.5	132	351	4P 60A	NK68N 3P 60A	6	L5-30×6	3U	11

U=44.45 □

出力コンセント:200V仕様

納期区分	品名記号 パールホワイト塗装	標準価格円	外形寸法 mm			入力 端子台	主幹 ブレーカ	分岐 NX52A 2P 30A	出力 NEMA	呼称	製品質量 kg
			W	H	D						
⑤	RD86-3E3-N6B6-N231	124,000	482.5	132	351	4P 60A	NK68N 3P 60A	6	L6-30×6	3U	11

U=44.45 □

注意 本製品はラック専用です。必ずラックに固定してご使用ください。

システムラック

Fシリーズ

AHシリーズ

FCシリーズ

データセンター向け

FVシリーズ (小型)

アルミニウム 屋外オープン

機器収納パネル (オプション)

熱対策レール (オプション)

設置・配線 (オプション)

電源 (オプション)

ケース