


# ORZ ORZB ORZ形屋外用キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用 保護等級 片扉IP55<sup>※</sup> (カテゴリー-2)
屋外用 保護等級 両扉IP54 (カテゴリー-2)
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h
塗装性能 (塩水噴霧) 120h
RoHS
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基材タイプ
粉体塗装

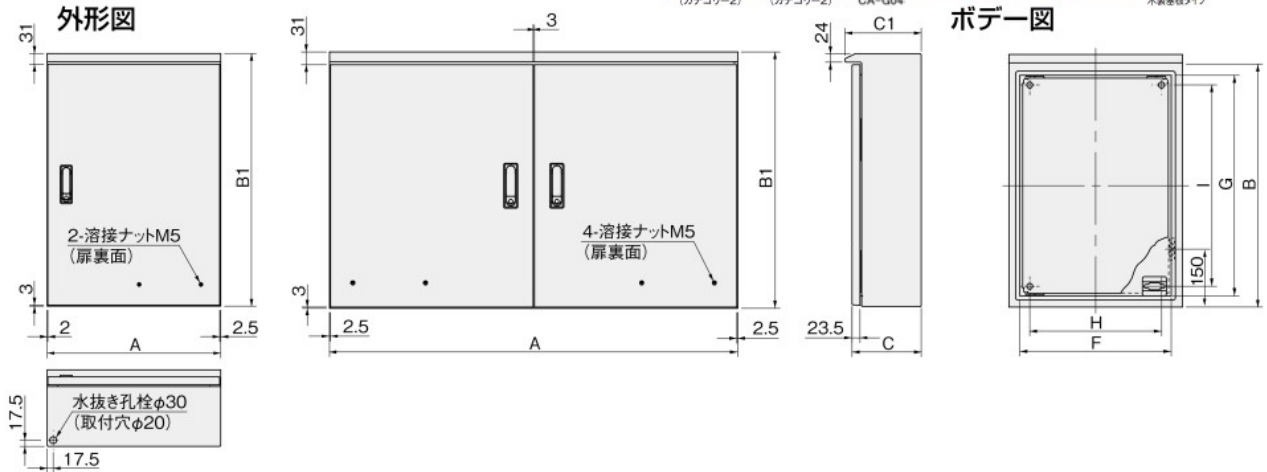

## ●屋根付 フカサ 120mm

納期区分	鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法				
	品名記号	納期区分	品名記号	納期区分			A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)	B1	C1
⑤	ORZ12-33	⑤	ORZB12-33	⑤	17,000	片扉	300	300	120	328	140
⑤	ORZ12-34	⑤	ORZB12-34	⑤	17,500	//	//	400	//	428	//
⑤	ORZ12-35	⑤	ORZB12-35	⑤	20,000	//	//	500	//	528	//
⑤	ORZ12-36	⑤	ORZB12-36	⑤	23,500	//	//	600	//	628	//
⑤	ORZ12-43	⑤	ORZB12-43	⑤	17,500	片扉	400	300	120	328	140
⑤	ORZ12-44	⑤	ORZB12-44	⑤	21,000	//	//	400	//	428	//
⑤	ORZ12-45	⑤	ORZB12-45	⑤	23,500	//	//	500	//	528	//
⑤	ORZ12-46	⑤	ORZB12-46	⑤	25,500	//	//	600	//	628	//
⑤	ORZ12-47	⑤	ORZB12-47	⑤	30,500	//	//	700	//	728	//
⑤	ORZ12-48	⑤	ORZB12-48	⑤	35,000	//	//	800	//	828	//
⑤	ORZ12-49	⑤	ORZB12-49	⑤	44,500	//	//	900	//	928	//
⑤	ORZ12-53	⑤	ORZB12-53	⑤	22,000	片扉	500	300	120	328	140
⑤	ORZ12-54	⑤	ORZB12-54	⑤	25,500	//	//	400	//	428	//
⑤	ORZ12-55	⑤	ORZB12-55	⑤	33,000	//	//	500	//	528	//
⑤	ORZ12-56	⑤	ORZB12-56	⑤	38,500	//	//	600	//	628	//
⑤	ORZ12-57	⑤	ORZB12-57	⑤	43,000	//	//	700	//	728	//
⑤	ORZ12-58	⑤	ORZB12-58	⑤	48,000	//	//	800	//	828	//
⑤	ORZ12-64	⑤	ORZB12-64	⑤	33,000	片扉	600	400	120	428	140
⑤	ORZ12-65	⑤	ORZB12-65	⑤	38,500	//	//	500	//	528	//
⑤	ORZ12-66	⑤	ORZB12-66	⑤	46,500	//	//	600	//	628	//
⑤	ORZ12-67	⑤	ORZB12-67	⑤	49,000	//	//	700	//	728	//
⑤	ORZ12-68	⑤	ORZB12-68	⑤	51,500	//	//	800	//	828	//
⑤	ORZ12-610	⑤	ORZB12-610	⑤	60,500	//	//	1,000	//	1,028	//
⑤	ORZ12-612	⑤	ORZB12-612	⑤	67,000	//	//	1,200	//	1,228	//
⑤	ORZ12-78-1	⑤	ORZB12-78-1	⑤	53,500	片扉	700	800	120	828	140
⑤	ORZ12-710-1	⑤	ORZB12-710-1	⑤	58,000	//	//	1,000	//	1,028	//

## フカサ 160mm

⑤	ORZ16-34	⑤	ORZB16-34	⑤	21,000	片扉	300	400	160	428	180
⑤	ORZ16-35	⑤	ORZB16-35	⑤	23,500	//	//	500	//	528	//
⑤	ORZ16-43	⑤	ORZB16-43	⑤	21,000	片扉	400	300	160	328	180
⑤	ORZ16-44	⑤	ORZB16-44	⑤	23,500	//	//	400	//	428	//
⑤	ORZ16-45	⑤	ORZB16-45	⑤	28,000	//	//	500	//	528	//
⑤	ORZ16-46	⑤	ORZB16-46	⑤	36,500	//	//	600	//	628	//
⑤	ORZ16-47	⑤	ORZB16-47	⑤	41,000	//	//	700	//	728	//
⑤	ORZ16-48	⑤	ORZB16-48	⑤	45,500	//	//	800	//	828	//

◎ 代理店様在庫品 ◎ 物流センター在庫品 ①③⑤⑦ 標準品(納期別) ◎ 受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご注文ください。  
 価格は同価格です。[例]ORZ12-33→ORZ12-33Cとなります。

**注意** 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。