


● 協約形ブレーカ用 (NE-Cタイプ・GE-Cタイプ)

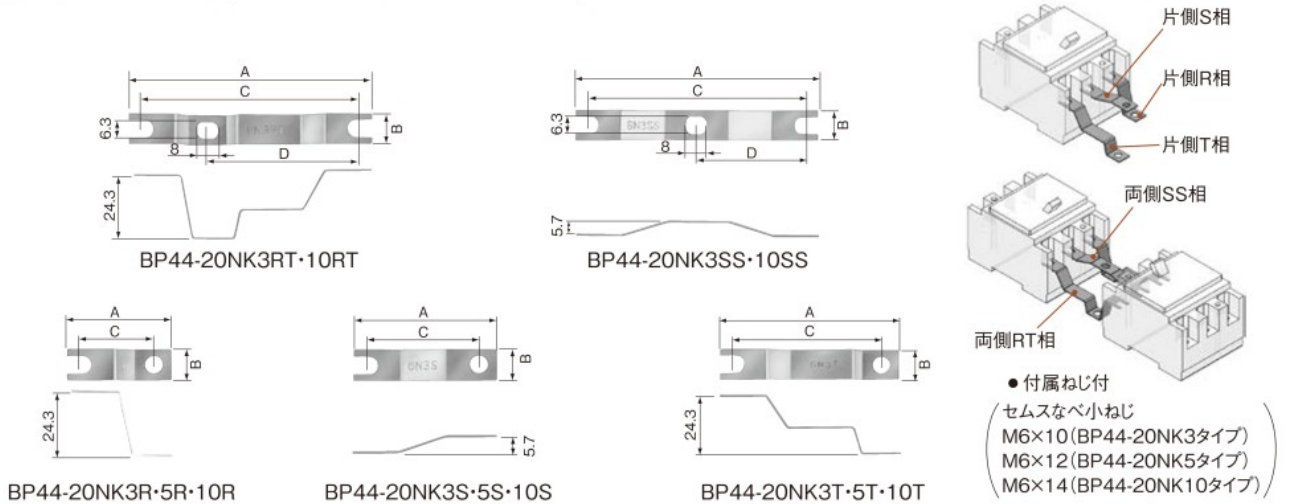

■ 協約形50AF・60AF分岐 (断面積12mm²)

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm					摘要	定格電流	刻印
				A	B	C	D	板厚			
◎	BP44-20NK3R	1,650	10コ入	39.5	12	26.5	—	1	協約形 50, 60AF	60A※1 (断面積12mm ²) 36A※2	6N3R
◎	BP44-20NK3S	2,100	〃	55	〃	42	—	〃			6N3S
◎	BP44-20NK3T	2,750	〃	70.5	〃	57.5	—	〃			6N3T
◎	BP44-20NK3RT	1,250	5コ入	96	12	84	57.5	1			6N3RT
◎	BP44-20NK3RT-P	10,000	50コ入	〃	〃	〃	〃	〃			6N3RT
◎	BP44-20NK3SS	1,250	5コ入	〃	〃	〃	42	〃			6N3SS
◎	BP44-20NK3SS-P	10,000	50コ入	〃	〃	〃	〃	〃			6N3SS



■ 協約形50AF・60AF分岐 (断面積24mm²)

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm					摘要	定格電流	刻印
				A	B	C	D	板厚			
◎	BP44-20NK5R	3,150	10コ入	39.5	12	26.5	—	2	協約形 50, 60AF	60A (断面積24mm ²) 72A※2	6N5R
◎	BP44-20NK5S	3,750	〃	55	〃	42	—	〃			6N5S
◎	BP44-20NK5T	4,600	〃	70.5	〃	57.5	—	〃			6N5T

■ 協約形100AF分岐 (断面積42mm²)

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	寸法 mm					摘要	定格電流	刻印
				A	B	C	D	板厚			
◎	BP44-20NK10RT	3,350	5コ入	99	14	84	57.5	3	協約形 100AF	100A (断面積42mm ²) 125A※2	6N10RT
◎	BP44-20NK10SS	3,350	〃	〃	〃	〃	42	〃			6N10SS
◎	BP44-20NK10R	3,750	10コ入	41	14	26.5	—	3			6N10R
◎	BP44-20NK10S	4,400	〃	56.5	〃	42	—	〃			6N10S
◎	BP44-20NK10T	5,050	〃	72	〃	57.5	—	〃			6N10T

● スリム3Pブレーカ用 (NXタイプ・GXタイプ)

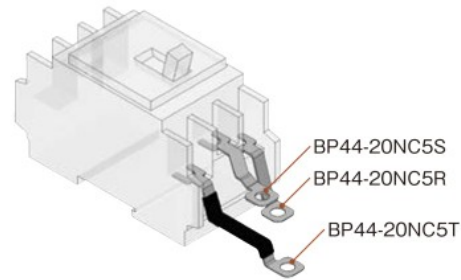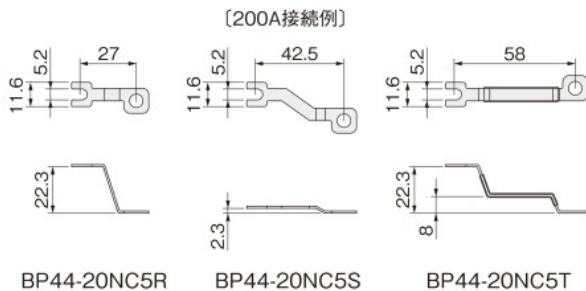

● 付属ねじ付 (セムスなべ小ねじM6×12) 単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容	板厚 mm	摘要	定格電流	刻印
◎	BP44-20NC5R	2,100	10コ入	1	スリム3Pブレーカ	50A※1 (断面積6mm ²) 18A※2	6BR
◎	BP44-20NC5S	2,500					6BS
◎	BP44-20NC5T	3,750					6BT

※1. 弊社試験結果による。
 ※2. JISC8480「電流密度」による。

盤用パーツ
 盤外装用
 盤取付用
 盤内装用
 配線用
 配線補助用
 高圧用
 各種パーツ
 機械周辺用
 EMC関連