

# GX スリム漏電ブレーカ

ブレーカ・端子台

ブレーキット

漏電ブレーカ

感震ブレーカー

プラグインブレーカー

開閉器

付属装置

オートリセット


ブレーカケース

スイッチ

端子台

電力計測ユニット

放電検出ユニット

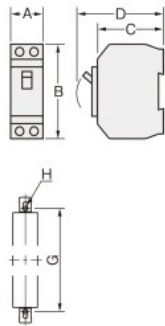

GX52A

アンペアフレーム	50AF			
形式番号	GX52A			
保護機能	漏電・過負荷・短絡保護兼用			
相線式	1φ2W			
極数・素子数	2P2E			
定格使用電圧 V	AC 100-100/200(単3)-200共用	200-240両用		
定格電流 A (基準周囲温度40℃)	15 20 30			
高速形	定格感度電流 mA	15 30 100      30		
	動作時間 sec	0.1以内		
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2 JIS C 8222 Ann2	AC	200V	2.5	2.5(200-240V)
		100/200V (単3用)	5	—
		100V	5	—
過電流引外し方式	熱動-電磁			
端子構造	線押え端子 M5			
接続可能電線 mm (適合圧着端子)	φ1.6mm~φ2.6mm 2~8 ※1 (R2-5~R5.5-5) ※2 (8-5NS(JST), R8-5S(NTM))			
逆接続	不可			
適合規格	JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2			
標準付属品	取付金具			

■IECレールへ取付けの場合はレールホルダセット (NA7050X) (905頁) をご用命ください。

■雷サージ、高調波対応形です。詳細は、924頁「選定と取付の(4) 不要動作の防止(漏電ブレーカ)」をご参照ください。

※1. 14~22mmの圧着端子を使用する場合、端子アダプタ(905頁)をご用命ください。

※2. 8mm電線の適合圧着端子は8~5NS(JST)、R8-5S(NTM)をご使用ください。

## ●協約サイズ

納期区分	品名記号				標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴寸法 mm	
	形式番号	極数	定格電流	定格感度電流 mA		A	B	C	D	G	H
○	GX52A	2P	15A 20A 30A	F15	7,150	25	95	60	78	104	M4
				F30							
				F100							
◎		2P	15A 20A 30A	F30H	7,150						

### ■20コ入り1セット(省梱包仕様品)

大量使用時に便利な20コ入り1セット販売の省梱包仕様品も承りますのでご用命ください。(取付金具は付属されておりません。)

・GX52A-P 2P 20A F30のみです。

協約形漏電ブレーカは(860頁)をご参照ください。  
漏電ブレーカ(協約形)



GE52C



GE53C



GE62C



GE63C



GE102CA



GE103CA