

豊富な機種により幅広いニーズに対応する
盤用キャビネット！


- ハンドル部の機能・デザインに優れています。
- 配線支持レールの取付けが可能です。
(フカサ寸法160mm以上かつタテ寸法1,000mm以上に
取付可能。ただし、フカサ寸法180mmは除く)
- 扉の取外しなど施工性が優れています。
- 接地端子が左右にあり、接地作業に容易です。
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)



B12-46



S12-84-2

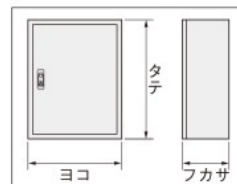

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取付基板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,800mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハンドル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1口)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

オプション

- BP21 基板用レール (724頁)
(取付けの際には、扉上下面にサラ穴加工が必要となります。)
- BP21 パネル用レール (723頁)
- BX-R 配線支持レール (741頁)
- 扉への機器取付可能質量一覧表 (724頁)


関連商品

- STB-N・STS-N ステンレス盤用キャビネット (292頁)

オプション

BP15-C・S エッジガード
P.706

コーナー部の安全対策に！

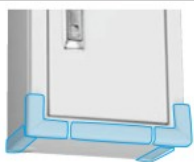

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位：mm

フカサ 100mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	品名記号		品名記号	品名記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
◎◎	B10-23	◎◎	S10-23			8,800	片扉	200	300	100	120	220	70	81	4.7	5.0
◎◎	B10-2535	◎◎	S10-2535			9,700	片扉	250	350	100	170	270	70	81	6.1	6.6
◎◎	B10-255	◎③	S10-255			10,500	”	”	500	”	”	420	”	”	8.0	8.8
◎◎	B10-256	◎③	S10-256			12,500	”	”	600	”	”	520	”	”	9.3	10.2
◎◎	B10-33	◎◎	S10-33			9,700	片扉	300	300	100	220	220	68	81	6.2	6.7
◎◎	B10-35	◎◎	S10-35			13,500	”	”	500	”	”	420	”	”	9.1	10.1
◎◎	B10-43	◎◎	S10-43			11,500	片扉	400	300	100	320	220	68	81	7.7	8.4
◎◎	B10-44	◎◎	S10-44			13,500	”	”	400	”	”	320	”	”	9.5	10.5
◎◎	B10-45	◎◎	S10-45			15,500	”	”	500	”	”	420	”	”	11.3	12.6
◎◎	B10-46	◎③	S10-46			17,500	”	”	600	”	”	520	”	”	13.2	14.8
◎◎	B10-55	◎③	S10-55			22,500	片扉	500	500	100	420	420	68	81	13.5	15.2
◎◎	B10-57	◎③	S10-57			29,000	”	”	700	”	”	620	”	”	17.9	20.3

フカサ 120mm

◎◎	B12-23	◎◎	S12-23			9,700	片扉	200	300	120	120	220	90	101	4.9	5.2
◎◎	B12-253	◎◎	S12-253			9,700	片扉	250	300	120	170	220	90	101	5.7	6.1
◎◎	B12-2535	◎◎	S12-2535			10,500	”	”	350	”	”	270	”	”	6.4	6.9
◎◎	B12-33	◎◎	S12-33			10,500	片扉	300	300	120	220	220	88	101	6.5	7.0
◎◎	B12-34	◎◎	S12-34			12,500	”	”	400	”	”	320	”	”	8.0	8.7
◎◎	B12-35	◎◎	S12-35			14,500	”	”	500	”	”	420	”	”	9.5	10.5
◎◎	B12-36	◎◎	S12-36			18,500	”	”	600	”	”	520	”	”	11.1	12.2
◎◎	B12-38	◎③	S12-38			22,500	”	”	800	”	”	720	”	”	14.1	15.7
◎◎	B12-310	③③	S12-310			28,000	”	”	1,000	”	”	920	”	95	17.3	19.3
◎◎	B12-357	③③	S12-357			21,500	片扉	350	700	120	270	620	88	101	14.1	15.7
◎◎	B12-358	③③	S12-358			23,500	”	”	800	”	”	720	”	”	15.8	17.7
◎◎	B12-359	③③	S12-359			26,000	”	”	900	”	”	820	”	”	17.5	19.6
◎◎	B12-3510	③③	S12-3510			30,000	”	”	1,000	”	”	920	”	95	19.3	21.7
③③	B12-3511	③③	S12-3511			34,000	”	”	1,100	”	”	1,020	”	”	21.0	23.7
③③	B12-3512	③③	S12-3512			39,000	”	”	1,200	”	”	1,120	”	”	22.8	25.6
③③	B12-3513	③③	S12-3513			42,500	”	”	1,300	”	”	1,220	”	”	24.5	27.6

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B10-23→B10-23Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。