


塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	Bタイプ[木製基板15mm] Sタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm(タテ1,600mm以下)・2.3mm(タテ1,800mm以上) ボデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

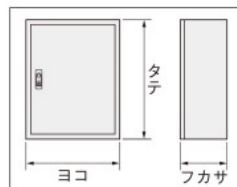

屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位: mm

フカサ 200mm

納期区分	木製基板付	納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
LB色 C色	品 名 記 号	LB色 C色	品 名 記 号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	Bタイプ	Sタイプ	Bタイプ	Sタイプ
③ 〇	B20-1410-2	〇 〇	S20-1410-2		97,000	両扉	1,400	1,000	200	1,320	920	168	175	72.6	83.9
③ 〇	B20-1412-2	〇 ③	S20-1412-2		111,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	84.1	97.7
③ ③	B20-1414-2	〇 〇	S20-1414-2		129,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	101.5	113.7
③ ③	B20-1416-2	〇 〇	S20-1416-2		144,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	160	〃	119.1	129.2
〇 ③	B20-1610-2	③ ③	S20-1610-2		131,000	両扉	1,600	1,000	200	1,520	920	168	175	81.4	94.4
③ ③	B20-1612-2	③ ③	S20-1612-2		146,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	94.3	109.9
③ ③	B20-1614-2	〇 ③	S20-1614-2		159,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	109.5	127.7

フカサ 250mm

〇 〇	B25-33	〇 〇	S25-33		17,500	片扉	300	300	250	220	220	218	231	8.5	9.1
〇 〇	B25-34	〇 〇	S25-34		20,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	10.4	11.1
〇 ③	B25-345	〇 〇	S25-345		21,500	〃	〃	450	〃	〃	370	〃	〃	11.3	12.2
〇 〇	B25-43	〇 〇	S25-43		21,500	片扉	400	300	250	320	220	218	231	10.4	11.1
〇 〇	B25-44	〇 〇	S25-44		24,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	12.6	13.6
〇 〇	B25-45	〇 〇	S25-45		28,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	14.8	16.1
〇 〇	B25-46	〇 〇	S25-46		30,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	17.0	18.6
〇 〇	B25-54	〇 〇	S25-54		28,000	片扉	500	400	250	420	320	218	231	14.9	16.2
〇 〇	B25-55	〇 〇	S25-55		31,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	17.4	19.1
〇 〇	B25-56	〇 〇	S25-56		33,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	20.0	22.0
〇 〇	B25-57	〇 〇	S25-57		37,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	22.5	25.0
〇 〇	B25-58	〇 〇	S25-58		40,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	25.1	27.9
〇 ③	B25-59	〇 〇	S25-59		42,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	27.6	30.8
〇 〇	B25-510	〇 〇	S25-510		48,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	225	30.3	33.9
〇 〇	B25-64	〇 〇	S25-64		31,000	片扉	600	400	250	520	320	218	231	17.1	18.7
〇 〇	B25-65	〇 〇	S25-65		33,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	20.0	22.0
〇 〇	B25-66	〇 〇	S25-66		37,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	22.9	25.4
〇 〇	B25-67	〇 〇	S25-67		39,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	25.8	28.8
〇 〇	B25-68	〇 〇	S25-68		42,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	28.7	32.1
〇 〇	B25-69	〇 〇	S25-69		44,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	31.6	35.5
〇 〇	B25-610	〇 〇	S25-610		48,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	225	34.6	39.0
〇 〇	B25-612	〇 〇	S25-612		58,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	40.5	45.7
〇 〇	B25-614	〇 〇	S25-614		71,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	49.2	55.4
〇 〇	B25-616	〇 〇	S25-616		82,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	55.3	62.4
③ ③	B25-74-1	〇 〇	S25-74-1		37,000	片扉	700	400	250	620	320	218	231	19.3	21.2
〇 〇	B25-75-1	〇 〇	S25-75-1		39,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	22.6	25.0
〇 ③	B25-76-1	〇 〇	S25-76-1		42,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	25.8	28.8
〇 ③	B25-76-2	〇 〇	S25-76-2		46,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	27.1	30.0
〇 ③	B25-77-1	〇 〇	S25-77-1		44,500	片扉	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	29.1	32.6
〇 ③	B25-78-1	〇 〇	S25-78-1		47,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	32.3	36.4
③ ③	B25-78-2	〇 〇	S25-78-2		51,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	33.7	37.8
〇 ③	B25-79-1	〇 〇	S25-79-1		51,500	片扉	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	35.6	40.2
〇 〇	B25-710-1	〇 〇	S25-710-1		55,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	225	39.0	44.1
③ ③	B25-710-2	〇 〇	S25-710-2		58,500	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	40.7	45.8
〇 〇	B25-712-1	〇 〇	S25-712-1		63,000	片扉	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	45.5	51.7
〇 〇	B25-714-1	〇 〇	S25-714-1		78,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	〃	55.0	62.3
〇 〇	B25-716-1	〇 〇	S25-716-1		90,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	〃	63.9	72.3

㊦代理店様在庫品 ㊦物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別)

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に㊦を付けてご用命ください。価格は同価格です。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

■上記一部商品は、納期区分の変更(㊦→③)をさせていただきますのでご了承ください。