


豊富な機種により幅広いニーズに対応する  
盤用キャビネット！

- ハンドル部の機能・デザインに優れています。
- 配線支持レールの取付けが可能です。  
(フカサ寸法160mm以上かつタテ寸法1,000mm以上に  
取付可能。ただし、フカサ寸法180mmは除く)
- 扉の取外しなど施工性に優れています。
- 接地端子が左右にあり、接地作業が容易です。  
(ヨコ寸法800mm以上かつタテ寸法1,000mm以上を対象)

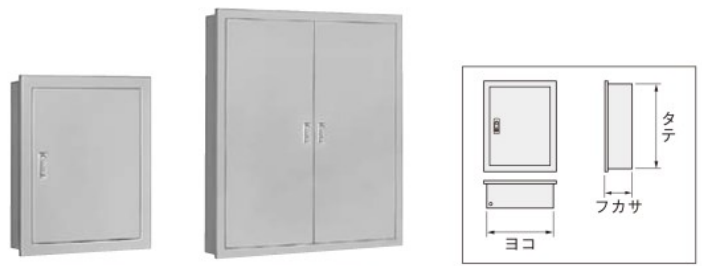

BF12-45

BF16-1010-2

オプション

- BP21 基板用レール (724頁)  
(取付けの際には、扉上下面にサラ穴加工が必要となります。)
- BP21 パネル用レール (723頁)
- BX-R 配線支持レール (741頁)
- 扉への機器取付可能質量一覧表 (724頁)

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工J25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	BFタイプ [木製基板15mm] SFタイプ [鉄製基板2.3mm] クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小) H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中) H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

屋内用  
片扉 IP2XD  
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工J25-70B

クリーム塗装  
クリーム色 (2.5Y9/1)  
日塗工J22-90B

フカサ 100mm

単位: mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	LB色	C色		品名	記号			LB色	C色	品名	記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ
◎◎	◎◎	BF10-23	◎◎	◎◎	SF10-23	9,700	片扉	200	300	100	120	220	70	81	4.9	5.2
◎◎	◎◎	BF10-2535	③③	③③	SF10-2535	10,500	片扉	250	350	100	170	270	70	81	6.3	6.8
◎◎	◎◎	BF10-255	◎◎	③③	SF10-255	11,500	"	"	500	"	"	420	"	"	8.3	9.1
◎◎	◎◎	BF10-256	③③	③③	SF10-256	13,500	"	"	600	"	"	520	"	"	9.7	12.1
◎◎	◎◎	BF10-33	◎◎	◎◎	SF10-33	10,500	片扉	300	300	100	220	220	68	81	6.4	6.9
◎◎	◎◎	BF10-35	③③	③③	SF10-35	14,500	"	"	500	"	"	420	"	"	9.5	10.4
◎◎	◎◎	BF10-43	③③	③③	SF10-43	12,500	片扉	400	300	100	320	220	68	81	8.0	8.7
◎◎	◎◎	BF10-44	③③	③③	SF10-44	15,500	"	"	400	"	"	320	"	"	9.8	10.8
◎◎	◎◎	BF10-45	③③	◎◎	SF10-45	17,500	"	"	500	"	"	420	"	"	11.7	13.0
◎◎	◎◎	BF10-46	③③	③③	SF10-46	19,500	"	"	600	"	"	520	"	"	13.6	15.2
◎◎	◎◎	BF10-55	③③	③③	SF10-55	24,000	片扉	500	500	100	420	420	68	81	13.9	15.6
◎◎	◎◎	BF10-57	③③	◎◎	SF10-57	31,000	"	"	700	"	"	620	"	"	18.4	20.8

フカサ 120mm

納期区分	木製基板付		納期区分	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	LB色	C色		品名	記号			LB色	C色	品名	記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ
◎◎	◎◎	BF12-23	◎◎	◎◎	SF12-23	10,500	片扉	200	300	120	120	220	90	101	5.1	5.4
③③	③③	BF12-253	③③	③③	SF12-253	10,500	片扉	250	300	120	170	220	90	101	5.9	6.3
◎◎	◎◎	BF12-2535	③◎	◎◎	SF12-2535	11,500	"	"	350	"	"	270	"	"	6.6	7.1
◎◎	◎◎	BF12-33	◎◎	③③	SF12-33	11,500	片扉	300	300	120	220	220	88	101	6.7	7.2
◎◎	◎◎	BF12-34	③③	③③	SF12-34	13,500	"	"	400	"	"	320	"	"	8.3	9.0
◎◎	◎◎	BF12-35	③③	③③	SF12-35	16,500	"	"	500	"	"	420	"	"	9.9	10.8
◎◎	◎◎	BF12-36	③③	③③	SF12-36	20,500	"	"	600	"	"	520	"	"	11.5	12.6
◎◎	◎◎	BF12-38	③③	③③	SF12-38	24,000	"	"	800	"	"	720	"	"	14.6	16.1
◎◎	③③	BF12-310	③③	③③	SF12-310	30,000	"	"	1,000	"	"	920	"	95	17.9	19.8
◎◎	◎◎	BF12-357	③③	③③	SF12-357	23,500	片扉	350	700	120	270	620	88	101	14.5	16.1
③◎	◎◎	BF12-358	③③	③③	SF12-358	25,500	"	"	800	"	"	720	"	"	16.3	18.1
③③	③③	BF12-359	③③	③③	SF12-359	28,000	"	"	900	"	"	820	"	"	18.0	20.1
③③	③③	BF12-3510	③③	③③	SF12-3510	32,000	"	"	1,000	"	"	920	"	95	19.9	22.2
③③	③③	BF12-3511	③③	③③	SF12-3511	36,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	21.6	24.2
③③	③③	BF12-3512	③③	③③	SF12-3512	41,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	23.4	26.2
③③	③③	BF12-3513	③③	③③	SF12-3513	44,500	"	"	1,300	"	"	1,220	"	"	25.1	28.2

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご利用ください。  
価格は同価格です。【例】BF10-23→BF10-23Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

■上記一部商品は、納期区分の変更(◎→③)をさせていただきますのでご了承ください。