


BF SF 盤用キャビネット 埋込形

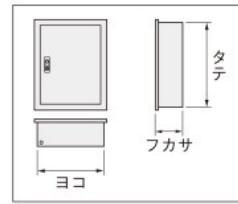

塗装色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材質	鉄	
取付基板	BFタイプ[木製基板15mm] SFタイプ[鉄製基板2.3mm] クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボーダー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハンドル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ)(中)H-12AN タテ寸法1,000mm以上	
扉形式	片扉または両扉	



フカサ 160mm

屋内用
片扉IP2XD
両扉IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位:mm

納期区分	木製基板付		納期区分		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg		
	LB色	C色	品名記号	LB色	C色		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ	SFタイプ	
◎ ◎	BF16-33	◎ ◎	SF16-33			12,500	片扉	300	300	160	220	220	128	141	7.4	7.9
◎ ◎	BF16-34	◎ ◎	SF16-34			15,500	" "	400	" "	"	320	" "	"	"	9.0	9.8
◎ ③	BF16-345	③ ③	SF16-345			15,500	" "	450	" "	"	370	" "	"	"	9.9	10.7
◎ ③	BF16-35	③ ③	SF16-35			19,500	" "	500	" "	"	420	" "	"	"	10.7	11.6
③ ◎	BF16-36	③ ③	SF16-36			21,500	" "	600	" "	"	520	" "	"	"	12.4	13.5
③ ③	BF16-3510	③ ③	SF16-3510			39,000	片扉	350	1,000	160	270	920	128	135	21.3	23.6
③ ③	BF16-3511	③ ③	SF16-3511			41,000	" "	1,100	" "	"	1,020	" "	"	"	23.1	25.7
③ ③	BF16-3512	③ ③	SF16-3512			42,500	" "	1,200	" "	"	1,120	" "	"	"	25.0	27.8
③ ③	BF16-3513	③ ③	SF16-3513			44,500	" "	1,300	" "	"	1,220	" "	"	"	26.8	29.9
③ ③	BF16-3514	③ ③	SF16-3514			48,500	" "	1,400	" "	"	1,320	" "	"	"	31.6	34.9
③ ③	BF16-3516	③ ③	SF16-3516			52,500	" "	1,600	" "	"	1,520	" "	"	"	35.6	39.5
◎ ③	BF16-43	◎ ◎	SF16-43			15,500	片扉	400	300	160	320	220	128	141	9.1	9.8
◎ ◎	BF16-44	◎ ◎	SF16-44			20,500	" "	400	" "	"	320	" "	"	"	11.1	12.1
◎ ◎	BF16-45	◎ ③	SF16-45			23,500	" "	500	" "	"	420	" "	"	"	13.1	14.4
◎ ◎	BF16-46	③ ③	SF16-46			28,000	" "	600	" "	"	520	" "	"	"	15.1	16.7
③ ③	BF16-47	③ ③	SF16-47			32,000	" "	700	" "	"	620	" "	"	"	17.1	19.0
③ ③	BF16-48	③ ③	SF16-48			37,000	" "	800	" "	"	720	" "	"	"	19.2	21.3
③ ③	BF16-410	③ ③	SF16-410			42,500	" "	1,000	" "	"	920	" "	135	23.3	26.1	
③ ③	BF16-412	③ ③	SF16-412			46,500	" "	1,200	" "	"	1,120	" "	"	"	27.4	30.7
③ ③	BF16-53	◎ ③	SF16-53			21,500	片扉	500	300	160	420	220	128	141	10.8	11.7
③ ◎	BF16-54	◎ ◎	SF16-54			23,500	" "	400	" "	"	320	" "	"	"	13.1	14.4
◎ ◎	BF16-55	◎ ◎	SF16-55			28,000	" "	500	" "	"	420	" "	"	"	15.5	17.2
◎ ◎	BF16-56	③ ③	SF16-56			30,000	" "	600	" "	"	520	" "	"	"	17.9	19.9
◎ ◎	BF16-57	③ ③	SF16-57			34,000	" "	700	" "	"	620	" "	"	"	20.2	22.7
◎ ◎	BF16-58	③ ③	SF16-58			39,000	" "	800	" "	"	720	" "	"	"	22.6	25.4
③ ◎	BF16-59	③ ③	SF16-59			42,500	" "	900	" "	"	820	" "	"	"	25.0	28.1
③ ◎	BF16-510	③ ③	SF16-510			46,500	" "	1,000	" "	"	920	" "	135	27.5	31.0	
③ ◎	BF16-511	③ ③	SF16-511			48,500	" "	1,100	" "	"	1,020	" "	"	"	29.8	33.8
◎ ◎	BF16-512	③ ③	SF16-512			50,500	" "	1,200	" "	"	1,120	" "	"	"	32.2	36.5
③ ◎	BF16-513	③ ③	SF16-513			52,500	" "	1,300	" "	"	1,220	" "	"	"	34.6	39.2
③ ◎	BF16-514	③ ③	SF16-514			56,500	" "	1,400	" "	"	1,320	" "	"	"	40.1	45.1
③ ◎	BF16-515	③ ③	SF16-515			59,500	" "	1,500	" "	"	1,420	" "	"	"	42.6	48.0
③ ◎	BF16-516	③ ③	SF16-516			63,000	" "	1,600	" "	"	1,520	" "	"	"	45.2	50.9
③ ③	BF16-63	◎ ③	SF16-63			25,500	片扉	600	300	160	520	220	128	141	12.4	13.6
③ ③	BF16-64	◎ ③	SF16-64			30,000	" "	400	" "	"	320	" "	"	"	15.2	16.8
③ ③	BF16-65	◎ ③	SF16-65			32,000	" "	500	" "	"	420	" "	"	"	17.9	19.9
◎ ◎	BF16-66	③ ③	SF16-66			35,000	" "	600	" "	"	520	" "	"	"	20.6	23.1
③ ③	BF16-67	③ ③	SF16-67			38,000	" "	700	" "	"	620	" "	"	"	23.3	26.3
◎ ◎	BF16-68	③ ③	SF16-68			42,000	" "	800	" "	"	720	" "	"	"	26.0	29.5
◎ ◎	BF16-69	③ ◎	SF16-69			44,500	" "	900	" "	"	820	" "	"	"	28.8	32.6
◎ ◎	BF16-610	③ ③	SF16-610			48,500	" "	1,000	" "	"	920	" "	135	31.6	35.9	
③ ③	BF16-611	③ ③	SF16-611			53,500	" "	1,100	" "	"	1,020	" "	"	"	34.3	39.1
③ ◎	BF16-612	③ ③	SF16-612			55,500	" "	1,200	" "	"	1,120	" "	"	"	37.0	42.3
③ ◎	BF16-614	③ ◎	SF16-614			63,000	" "	1,400	" "	"	1,320	" "	"	"	45.7	51.9
③ ◎	BF16-616	③ ◎	SF16-616			70,000	" "	1,600	" "	"	1,520	" "	"	"	51.5	58.6

⑥代理店様在庫品 ⑦物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ⑨受注品

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

■上記一部商品は、納期区分の変更(①→③)をさせていただきますのでご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。

クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。価格は同価格です。

本文の価格には消費税は含まれていません。

キャビネット

盤用
防塵・防水形

コントロール
用

熱対策用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

技術資料