

CH-A CH形ボックス (防塵パッキン付)

屋内用
保護等級
IP4X

CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(塩水噴霧)
120h

RoHS

低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

レーザー
穴加工
(35頁)


粉体塗装

施工性の向上と豊富なバリエーションで
使い易さを追求！

- スッキリとしたデザインで操作性の良いスナップラッチを採用しています。
- 内螺番の採用によりスッキリとした外観です。
- 接地端子を手前に配置し、接地配線作業が容易です。
- キャビネット背面は取付穴の加工スペースが広くとれます。
- 基板の固定には突出が少ないねじを採用しています。



CH16-33A

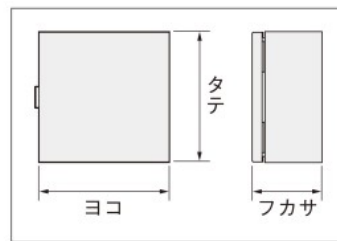

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	CH-Aタイプ(鉄製基板1.6mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) CHB-Aタイプ(木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.2mm	
ハ ン ド ル	スナップラッチ(ステンレス製)	
扉 形 式	片扉	

オプション

H-99K キー付スナップラッチ (83頁)

関連商品

CL CL形ボックス (91・92頁)

CF CF形ボックス (93・94頁)

CN CN形ボックス (95頁)

SCL ステンレス SCL形ボックス (303・304頁)

SCF ステンレス SCF形ボックス (304・305頁)



CH-A タイプ (鉄製基板付)

屋内用 IP4X

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

フカサ 120mm

単位: mm

納期 区分	鉄製基板付 品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	CH12-152A	5,650	150	200	120	100	150	103	2.1
○	CH12-1525A	5,850	"	250	"	"	200	"	2.5
○	CH12-153A	6,450	"	300	"	"	250	"	2.9
○	CH12-215A	5,650	200	150	"	150	100	"	2.1
○	CH12-22A	5,850	"	200	"	"	150	"	2.6
○	CH12-225A	6,850	"	250	"	"	200	"	3.1
○	CH12-23A	7,200	"	300	"	"	250	"	3.6
○	CH12-24A	9,000	"	400	"	"	350	"	4.5
○	CH12-252A	6,850	250	200	"	200	150	"	3.0
○	CH12-2525A	7,550	"	250	"	"	200	"	3.6
○	CH12-253A	8,100	"	300	"	"	250	"	4.2
○	CH12-32A	7,200	300	200	"	250	150	"	3.5
○	CH12-325A	8,100	"	250	"	"	200	"	4.2
○	CH12-33A	9,000	"	300	"	"	250	"	4.9
○	CH12-34A	10,500	"	400	"	"	350	"	6.2
○	CH12-43A	10,500	400	300	"	350	250	"	6.2
○	CH12-44A	12,500	"	400	"	"	350	"	7.8
○	CH12-53A	12,500	500	300	"	450	250	"	7.4

フカサ 160mm

○	CH16-152A	6,000	150	200	160	100	150	143	2.4
○	CH16-1525A	6,400	"	250	"	"	200	"	2.8
○	CH16-153A	6,650	"	300	"	"	250	"	3.3
○	CH16-215A	6,000	200	150	"	150	100	"	2.4
○	CH16-22A	6,450	"	200	"	"	150	"	2.9
○	CH16-225A	6,850	"	250	"	"	200	"	3.4
○	CH16-23A	7,200	"	300	"	"	250	"	4.0
○	CH16-24A	9,000	"	400	"	"	350	"	5.0
○	CH16-25A	11,000	"	500	"	"	450	"	6.0
○	CH16-252A	6,850	250	200	"	200	150	"	3.4
○	CH16-2525A	7,550	"	250	"	"	200	"	4.0
○	CH16-253A	8,100	"	300	"	"	250	"	4.7
○	CH16-2535A	9,000	"	350	"	"	300	"	5.3
○	CH16-32A	7,200	300	200	"	250	150	"	3.9
○	CH16-325A	8,100	"	250	"	"	200	"	4.6
○	CH16-33A	9,000	"	300	"	"	250	"	5.3
○	CH16-335A	10,000	"	350	"	"	300	"	6.0

㊞代理店様在庫品 ㊞物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊞受注品

■鍵付をご用命の際は、オプション・キー付スナップラッチ (H-99K(-Z)) (83頁)をご利用ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]CH12-152A→CH12-152ACとなります。