


CHB-A CH形ボックス (防塵パッキン付)



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工J25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	CH-Aタイプ (鉄製基板1.6mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2) CHB-Aタイプ (木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.2mm	
ハ ン ド ル	スナップラッチ (ステンレス製)	
扉 形 式	片扉	

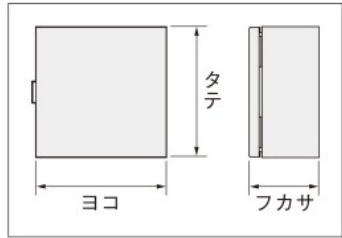

CHB-A タイプ (木製基板付)

屋内用 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

フカサ 120mm

単位: mm

納期区分	木製基板付 品名記号	標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	CHB12-152A	5,650	150	200	120	100	150	90	2.0
○	CHB12-1525A	5,850	〃	250	〃	〃	200	〃	2.4
○	CHB12-153A	6,450	〃	300	〃	〃	250	〃	2.8
○	CHB12-22A	5,850	200	200	〃	150	150	〃	2.5
○	CHB12-23A	7,200	〃	300	〃	〃	250	〃	3.4
○	CHB12-24A	9,000	〃	400	〃	〃	350	〃	4.3
○	CHB12-2525A	7,550	250	250	〃	200	200	〃	3.4
○	CHB12-32A	7,200	300	200	〃	250	150	〃	3.3
○	CHB12-325A	8,100	〃	250	〃	〃	200	〃	3.9
○	CHB12-33A	9,000	〃	300	〃	〃	250	〃	4.6
○	CHB12-34A	10,500	〃	400	〃	〃	350	〃	5.8
○	CHB12-43A	10,500	400	300	〃	350	250	〃	5.8
○	CHB12-44A	12,500	〃	400	〃	〃	350	〃	7.3

フカサ 160mm

納期区分	木製基板付 品名記号	標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	CHB16-23A	7,200	200	300	160	150	250	130	3.8
○	CHB16-24A	9,000	〃	400	〃	〃	350	〃	4.8
○	CHB16-33A	9,000	300	300	〃	250	250	〃	5.1
○	CHB16-34A	10,500	〃	400	〃	〃	350	〃	6.3
○	CHB16-35A	12,500	〃	500	〃	〃	450	〃	7.6
○	CHB16-44A	13,000	400	400	〃	350	350	〃	7.9
○	CHB16-45A	14,500	〃	500	〃	〃	450	〃	9.5

フカサ 200mm

納期区分	木製基板付 品名記号	標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	CHB20-23A	9,000	200	300	200	150	250	170	4.2
○	CHB20-33A	10,500	300	〃	〃	250	〃	〃	5.5
○	CHB20-34A	12,000	〃	400	〃	〃	350	〃	6.9
○	CHB20-35A	14,500	〃	500	〃	〃	450	〃	8.2

㊤代理店様在庫品 ㊤物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊤受注品

■鍵付をご用命の際は、オプション・キー付スナップラッチ (H-99K(-Z)) (83頁)をご利用ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **㊤** を付けてご用命ください。
 価格は同価格です。[例] **CHB12-152A** → **CHB12-152A㊤** となります。