

CH-YA CH形ボックス・横長タイプ(防塵パッキン付)

屋内用
保護等級
IP4X

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(塩水噴霧)
120h

RoHS

レーザー
穴加工
(35頁)


粉体塗装

オープンフィールドネットワーク向けの 小型キャビネット！

- 限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
- リモートI/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。
- ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
- 扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
(CH12-315YAを除く)



CH12-62YA

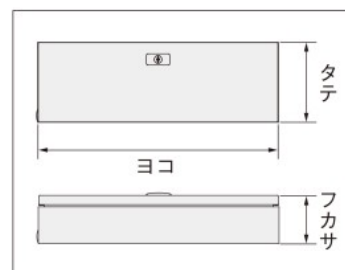


塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.2mm
ハ ン ド ル	小型ハンドル
扉 形 式	片扉(下開き)

オプション

- BP46-5AC2 増設アースバー (792頁)
- BP14-CE ケーブルエントリー (704頁)
- BP12-M 検針窓(丸形) (699頁)

関連商品

- RA-Y RA形制御盤キャビネット・横長タイプ (65頁)

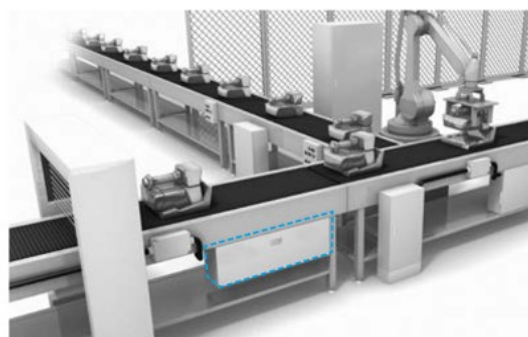

ご注意

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 本製品を扉が上開きになるようには使用しないでください。手を挟みケガの原因となる可能性があります。



- キャビネットを縦長(扉を右開き)に使用する場合は、ハンドル内側にあるピンの位置変更が必要になります。



屋内用 IP4X

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

単位: mm

フカサ 120mm

納期区分	鉄製基板付 品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CH12-315YA	7,550	300	150	120	250	100	103	3.0
◎	CH12-42YA	10,000	400	200	〃	350	150	〃	4.6
◎	CH12-425YA	11,000	〃	250	〃	〃	200	〃	5.4
◎	CH12-52YA	11,000	500	200	〃	450	150	〃	5.6
◎	CH12-525YA	12,500	〃	250	〃	〃	200	〃	6.6
◎	CH12-53YA	14,000	〃	300	〃	〃	250	〃	7.6
◎	CH12-62YA	12,000	600	200	〃	550	150	〃	6.5
◎	CH12-625YA	14,000	〃	250	〃	〃	200	〃	7.7
◎	CH12-63YA	15,500	〃	300	〃	〃	250	〃	8.9

フカサ 160mm

納期区分	鉄製基板付 品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CH16-42YA	10,500	400	200	160	350	150	143	5.1
◎	CH16-425YA	12,000	〃	250	〃	〃	200	〃	5.9
◎	CH16-52YA	12,000	500	200	〃	450	150	〃	6.1
◎	CH16-525YA	13,000	〃	250	〃	〃	200	〃	7.1
◎	CH16-53YA	14,500	〃	300	〃	〃	250	〃	8.2
◎	CH16-62YA	12,500	600	200	〃	550	150	〃	7.1
◎	CH16-625YA	14,500	〃	250	〃	〃	200	〃	8.3
◎	CH16-63YA	16,000	〃	300	〃	〃	250	〃	9.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

本文の価格には消費税は含まれていません。