

# CD-A CD形コントロールボックス (防塵・防水構造)

屋内用  
保護等級  
**IP54**  
(カテゴリ-2)

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(塩害対応)  
**1000h**

塗装性能  
(紫外線対応)  
**120h**

RoHS


レーザー  
穴加工  
(35頁)※

粉体塗装

※ テーブル面のみです。

## 操作がしやすいように傾斜を付けたキャビネット！


- 機械などへの直付けが可能です。(図-1参照)
- テーブル面には14°の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。
- テーブルステー開閉角度が約70°・100°の2段階で片側操作が可能です。
- スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉は操作が容易です。(施錠可能)

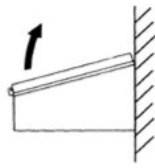

(図-1)



CD16-33A

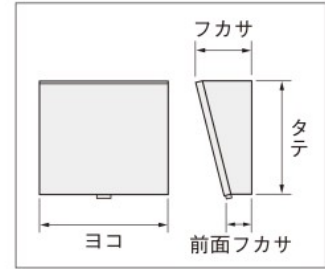

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工J25-70B)		
材 質	鉄		
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)		
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm		
ハ ン ド ル	スナップラッチ (ステンレス製) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上		
扉 形 式	片扉		

### 関連商品

SCD ステンレス SCD形コントロールボックス (306頁)

屋内用 **IP54**  
(カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装  
LB色 (5Y7/1)  
日塗工J25-70B

単位: mm

### フカサ 160mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			前面フカサ	鉄製基板寸法		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	
◎	<b>CD16-33A</b>	23,500	300	300	160	85	220	220	6.7
◎	<b>CD16-43A</b>	24,500	400	〃	〃	〃	320	〃	8.2
◎	<b>CD16-53A</b>	25,500	500	〃	〃	〃	420	〃	9.8
◎	<b>CD16-63A</b>	29,500	600	〃	〃	〃	520	〃	11.7

### フカサ 200mm

◎	<b>CD20-43A</b>	25,500	400	300	200	125	320	220	8.9
◎	<b>CD20-44A</b>	26,500	〃	400	〃	100	〃	320	11.0
◎	<b>CD20-53A</b>	27,500	500	300	〃	125	420	220	10.6
◎	<b>CD20-54A</b>	28,000	〃	400	〃	100	〃	320	13.1
◎	<b>CD20-64A</b>	30,500	600	〃	〃	〃	520	〃	15.5
◎	<b>CD20-74A</b>	32,500	700	〃	〃	〃	620	〃	17.7

### フカサ 250mm

◎	<b>CD25-43A</b>	27,000	400	300	250	175	320	220	9.8
◎	<b>CD25-44A</b>	27,500	〃	400	〃	150	〃	320	12.0
◎	<b>CD25-54A</b>	29,500	500	〃	〃	〃	420	〃	14.3
◎	<b>CD25-55A</b>	32,500	〃	500	〃	125	〃	420	16.9
◎	<b>CD25-64A</b>	31,500	600	400	〃	150	520	320	16.8
◎	<b>CD25-65A</b>	34,500	〃	500	〃	125	〃	420	19.8
◎	<b>CD25-74A</b>	34,000	700	400	〃	150	620	320	19.0
◎	<b>CD25-75A</b>	37,000	〃	500	〃	125	〃	420	22.3

### フカサ 300mm

◎	<b>CD30-44A</b>	28,500	400	400	300	200	320	320	13.0
◎	<b>CD30-54A</b>	31,000	500	〃	〃	〃	420	〃	15.4
◎	<b>CD30-55A</b>	33,000	〃	500	〃	175	〃	420	18.1
◎	<b>CD30-64A</b>	33,000	600	400	〃	200	520	320	18.0
◎	<b>CD30-65A</b>	36,000	〃	500	〃	175	〃	420	21.2
◎	<b>CD30-74A</b>	35,500	700	400	〃	200	620	320	20.4
◎	<b>CD30-75A</b>	38,500	〃	500	〃	175	〃	420	23.8

### フカサ 350mm

◎	<b>CD35-55A</b>	35,000	500	500	350	225	420	420	19.4
◎	<b>CD35-65A</b>	37,500	600	〃	〃	〃	520	〃	22.6
◎	<b>CD35-75A</b>	40,500	700	〃	〃	〃	620	〃	25.3

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

本文の価格には消費税は含まれていません。