


4点ねじ止めタイプの高気密キャビネット！

- IP66の高気密性能です。
- カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広がっています。
- カバー面にねじ頭の突出がなく、すっきりしたデザインです。
- カバー止めねじは脱落防止構造です。
- 継ぎ目がなく剥がれにくい発泡ウレタンパッキンの採用により、高気密性を安定して維持します。
- パッキンをマスキング (96頁) することにより、剥がさずに焼付け塗装での色塗替えが可能です。



CF16-33

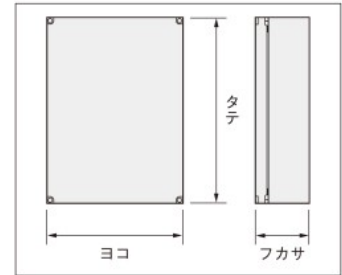

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	カバー 1.6mm	ボデー 1.6mm
扉 形 式	カバー：4点ねじ止めタイプ	

オプション

- BP46-5AC1 増設アースバー (96頁)
- BP11-23MT パッキン用マスキングテープ (96頁)
- CX-1M 取付金具 (96頁)

関連商品

- SCF ステンレス SCF形ボックス (304・305頁)

屋内用 IP66

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工J25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工J22-90B

フカサ 80mm

単位：mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CF8-1515	7,000	150	150	80	100	100	63	1.6
◎	CF8-152	7,350	〃	200	〃	〃	150	〃	2.0
◎	CF8-1525	7,750	〃	250	〃	〃	200	〃	2.4
◎	CF8-153	7,900	〃	300	〃	〃	250	〃	2.8
◎	CF8-22	7,750	200	200	〃	150	150	〃	2.5
◎	CF8-225	8,100	〃	250	〃	〃	200	〃	3.0
◎	CF8-23	8,450	〃	300	〃	〃	250	〃	3.5
◎	CF8-24	9,700	〃	400	〃	〃	350	〃	4.5
◎	CF8-2525	8,450	250	250	〃	200	200	〃	3.6
◎	CF8-253	9,150	〃	300	〃	〃	250	〃	4.2
◎	CF8-315	7,900	300	150	〃	250	100	〃	2.8
◎	CF8-32	8,450	〃	200	〃	〃	150	〃	3.5
◎	CF8-33	9,700	〃	300	〃	〃	250	〃	4.9

フカサ 120mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	CF12-1515	7,550	150	150	120	100	100	103	1.9
◎	CF12-152	7,900	〃	200	〃	〃	150	〃	2.4
◎	CF12-1525	8,250	〃	250	〃	〃	200	〃	2.8
◎	CF12-153	8,450	〃	300	〃	〃	250	〃	3.3
◎	CF12-154	8,650	〃	400	〃	〃	350	〃	4.2
◎	CF12-22	8,250	200	200	〃	150	150	〃	2.9
◎	CF12-225	8,650	〃	250	〃	〃	200	〃	3.5
◎	CF12-23	9,000	〃	300	〃	〃	250	〃	4.0
◎	CF12-24	10,000	〃	400	〃	〃	350	〃	5.1
◎	CF12-25	11,000	〃	500	〃	〃	450	〃	6.2
◎	CF12-252	8,650	250	200	〃	200	150	〃	3.5
◎	CF12-2525	9,000	〃	250	〃	〃	200	〃	4.1
◎	CF12-253	9,550	〃	300	〃	〃	250	〃	4.7

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

◎注意 壁掛け専用キャビネットです。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。  
価格は同価格です。【例】CF8-1515→CF8-1515Cとなります。