

E-A 自立制御盤キャビネット

屋内用
保護等級
片扉 IP5X
(カテゴリ-2)

屋内用
保護等級
両扉 IP4X

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩害・汚染)
1000h

塗装性能
(塩害・汚染)
120h

RoHS


ハンドル
鍵違い
対応
(323頁)

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装

機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット！

- **E-A** 基台付、**E-A-N** 基台なし (119～121頁) **E-A-F** **E-A-N-F** 鉄製基台なし (122～125頁) を取り揃えています。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)
- 天面はオプション・照明パネル (142頁) の取付けが可能です。
- ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。(フカサ250mmを除く)
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

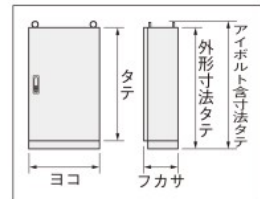

関連商品

SE ステンレス自立制御盤キャビネット (309頁) もございますのでご用命ください。

屋内用
片扉 **IP5X** (カテゴリ-2)
両扉 **IP4X**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7.1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9.1)
日塗工J22-90B

単位: mm

フカサ 250mm 基台付 鉄製基板付

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
○ ○	E25-716A	104,000	片扉	700	1,600	250	1,650	1,701	580	1,480	224	95
○ ○	E25-719A	122,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	111
○ ○	E25-816A	120,000	〃	800	1,600	〃	1,650	1,710	680	1,480	〃	106
○ ○	E25-819A	137,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	123
○ ○	E25-821A	178,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215	135
○ ○	E25-823A	199,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	146
○ ○	E25-1016A	167,000	両扉	1,000	1,600	〃	1,650	1,710	880	1,480	224	136
○ ○	E25-1019A	201,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	156
○ ○	E25-1021A	240,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215	171
○ ○	E25-1023A	252,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	185
○ ○	E25-1216A	204,000	〃	1,200	1,600	〃	1,650	1,710	1,080	1,480	224	155
○ ○	E25-1219A	240,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,010	〃	1,780	〃	179
○ ○	E25-1221A	275,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215	197
○ ○	E25-1223A	286,000	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	2,180	〃	213
○ ○	E25-1419A	261,000	〃	1,400	1,900	〃	1,950	2,010	1,280	1,780	224	204
○ ○	E25-1421A	302,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	1,980	215	230
○ ○	E25-1619A	302,000	〃	1,600	1,900	〃	1,950	2,010	1,480	1,780	212	236

フカサ 350mm 基台付 鉄製基板付

納期区分 LB色 C色	品名記号	標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
○ ○	E35-57A	53,000	片扉	500	700	350	750	801	420	620	330	44
○ ○	E35-68A	68,500	〃	600	800	〃	850	901	520	720	〃	55
○ ○	E35-79A	84,500	〃	700	900	〃	950	1,001	620	820	〃	65
○ ○	E35-710A	91,500	〃	〃	1,000	〃	1,050	1,101	〃	920	324	73
○ ○	E35-712A	101,000	〃	〃	1,200	〃	1,250	1,301	〃	1,120	〃	82
○ ○	E35-714A	110,000	〃	〃	1,400	〃	1,450	1,501	580	1,280	〃	96
○ ○	E35-716A	138,000	〃	〃	1,600	〃	1,650	1,701	〃	1,480	〃	106
○ ○	E35-718A	162,000	〃	〃	1,800	〃	1,850	1,901	〃	1,680	〃	117
○ ○	E35-719A	173,000	〃	〃	1,900	〃	1,950	2,001	〃	1,780	〃	122

㊤代理店様在庫品 ㊶物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊷受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。

クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **C** を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] **E25-716A** → **E25-716AC** となります。

ご注意 1. フカサの浅いキャビネット (E25 シリーズ) については、アンカーボルト以外に、別途耐震対策を施してください。

2. 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。

所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。[関連オプション: L型固定金具、基台安定板 (135・136頁)]

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。

◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。