

自立制御盤キャビネット・オプション


EX-1Z 自立用基台 (E-A(-N)(-F)(-N-F)、E-LA・LSA、EL-ROA・LOA・BOA、EM-A、LE用)



粉体塗装

- タテ寸法100mmの自立用基台です。
 - 配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
- ※LE形自立キャビネットにはEX35-□□ZSをご使用ください。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工J25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
板 厚	基台フカサ250mmは3.2mm 基台フカサ350・400・500mmは3.2mm・4.5mm	

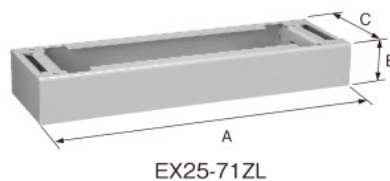

EX25-71ZL



[取付例]

タテ 100mm

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位: mm

フカサ 250mm用

納期区分		品名記号	標準価格 円	外形寸法			製品質量 kg	適用キャビネット	
LB色	C色			A(ヨコ)	B(タテ)	C(フカサ)		E-A(-N)(-F)(-N-F)、E-LA・LSA EL-ROA・LOA・BOA	LE
◎	③(注)	EX25-71ZL	12,500	700	100	215	8.6	ヨコ幅 700mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	◎	EX25-81ZL	13,500	800	〃	〃	9.4	ヨコ幅 800mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	◎	EX25-101ZL	16,500	1,000	〃	〃	11.0	ヨコ幅 1,000mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	◎	EX25-121ZL	18,000	1,200	〃	〃	12.6	ヨコ幅 1,200mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX25-141ZL	20,500	1,400	〃	〃	14.2	ヨコ幅 1,400mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX25-161ZL	23,000	1,600	〃	〃	15.8	ヨコ幅 1,600mm (タテ1,250mm以上※)	—

フカサ 350mm用

◎	③(注)	EX35-71ZS	14,500	700	100	321	11.0	ヨコ幅 700mm (タテ1,200mm以下)	ヨコ幅700mm用
◎	◎	EX35-71ZL	14,500	〃	〃	315	〃	ヨコ幅 700mm (タテ1,250mm以上)	—
◎	③(注)	EX35-81ZS	16,000	800	〃	321	11.8	ヨコ幅 800mm (タテ1,200mm以下)	ヨコ幅800mm用
◎	◎	EX35-81ZL	16,000	〃	〃	315	〃	ヨコ幅 800mm (タテ1,250mm以上)	—
◎	◎	EX35-91ZL	17,000	900	〃	〃	12.5	ヨコ幅 900mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	◎	EX35-101ZL	19,500	1,000	〃	〃	13.3	ヨコ幅 1,000mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	◎	EX35-121ZL	21,000	1,200	〃	〃	14.9	ヨコ幅 1,200mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	◎	EX35-141ZL	23,500	1,400	〃	〃	16.5	ヨコ幅 1,400mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	◎	EX35-161ZL	26,000	1,600	〃	〃	18.1	ヨコ幅 1,600mm (タテ1,250mm以上※)	—

フカサ 400mm用

◎	③(注)	EX40-71ZL	15,500	700	100	365	11.7	ヨコ幅 700mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX40-81ZL	16,500	800	〃	〃	12.5	ヨコ幅 800mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX40-91ZL	17,500	900	〃	〃	13.3	ヨコ幅 900mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX40-101ZL	20,000	1,000	〃	〃	14.1	ヨコ幅 1,000mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX40-121ZL	22,000	1,200	〃	〃	15.7	ヨコ幅 1,200mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX40-141ZL	24,000	1,400	〃	〃	17.4	ヨコ幅 1,400mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX40-161ZL	26,500	1,600	〃	〃	19.0	ヨコ幅 1,600mm (タテ1,250mm以上※)	—

フカサ 500mm用

◎	③(注)	EX50-71ZS	18,000	700	100	471	13.5	ヨコ幅 700mm (タテ1,200mm以下)	—
◎	◎	EX50-71ZL	18,000	〃	〃	465	〃	ヨコ幅 700mm (タテ1,250mm以上)	—
◎	③(注)	EX50-81ZS	19,500	800	〃	471	14.3	ヨコ幅 800mm (タテ1,200mm以下)	—
◎	◎	EX50-81ZL	19,500	〃	〃	465	〃	ヨコ幅 800mm (タテ1,250mm以上)	—
◎	③(注)	EX50-91ZL	21,000	900	〃	〃	15.0	ヨコ幅 900mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX50-101ZL	23,000	1,000	〃	〃	15.8	ヨコ幅 1,000mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX50-121ZL	25,000	1,200	〃	〃	17.4	ヨコ幅 1,200mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	③(注)	EX50-141ZL	28,000	1,400	〃	〃	19.0	ヨコ幅 1,400mm (タテ1,250mm以上※)	—
◎	◎	EX50-161ZL	30,000	1,600	〃	〃	20.6	ヨコ幅 1,600mm (タテ1,250mm以上※)	—

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] EX25-71ZL → EX25-71ZLC となります。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合がございますのでご了承ください。

※キャビスタ対応における自立制御盤セミアオーダー(E)タテ1,200mm以下の製品につきまして一部製品サイズで上記商品が使用できない場合がございます。詳細につきましては別途お問合わせください。

ご注意

1. フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。また、自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。
2. キャビネット取付用のねじは付属していません。取付けにはキャビネットに付いているねじを使用してください。