


TÜV・UL認証取得、CEマーキング適合の 機械安全を考慮したFA機械向キャビネット！

- 鍵付ハンドルおよび扉固定ねじ(M5,上下)により部外者の安易な開錠を防ぎます。
- 溶融めっき銅板の基板を使用することで、取付機器との接触により導通性が確保できるため、塗装剥離が不要で、等電位ボンディング接続が容易です。
- 鉄製基板はボデーとの導通構造を標準で採用しています。
- 24個(M4～M10)の接地端子を設けているため、入力電源が多数ある場合も接続が可能です。
- オプションの鉄製基板により、さまざまなレイアウトに対応し大幅な省スペースを実現します。
- ハンドル部をボデー開口より外側に配置したことで、盤面の利用範囲が広がっています。

国際規格認証取得

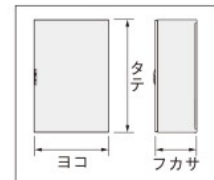

FUL50-913

〈機器取付可能質量〉

● キャビネットへの機器取付総質量は150kg以下としてください。

鉄製基板への機器取付可能質量

		製品ヨコ寸法 mm			
製品タテ寸法 mm	600	600	700	800	900
	800	130			
	1000				
	1300				

扉への機器取付可能質量 単位: kg

		製品ヨコ寸法 mm			
製品タテ寸法 mm	600	11	9		
	800	12	10	8	6
	1000	14	12	10	8
	1300	16	14	12	10

(注) 取付可能質量は、均一な分布質量を想定しています。極端に偏って取付ける場合にはお問合わせください。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板(溶融めっき銅板製)(方眼目盛なし)(2.3mm)
キャビネット板厚	ボデー2.3mm 下面開口プレート1.6mm 扉1.6mm(ヨコ寸法700mm以下) 扉2.3mm(ヨコ寸法800mm以上)
ハ ン ド ル	IPハンドル(キーNo.N200:2コ)
扉 形 式	片扉

フカサ 350mm

屋内用 IP53 (カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑦	FUL35-66	72,000	600	600	350	520	520	324	36
⑦	FUL35-68	81,000	"	800	"	"	720	"	45
⑦	FUL35-610	90,000	"	1,000	"	"	920	"	54
⑦	FUL35-613	105,000	"	1,300	"	"	1,220	"	67
⑦	FUL35-76	76,500	700	600	"	620	520	"	41
⑦	FUL35-78	85,500	"	800	"	"	720	"	51
⑦	FUL35-710	96,000	"	1,000	"	"	920	"	61
⑦	FUL35-713	112,000	"	1,300	"	"	1,220	"	76
⑦	FUL35-88	92,500	800	800	"	720	720	323	56
⑦	FUL35-810	104,000	"	1,000	"	"	920	"	67
⑦	FUL35-813	122,000	"	1,300	"	"	1,220	"	83
⑦	FUL35-98	98,000	900	800	"	820	720	"	62
⑦	FUL35-910	111,000	"	1,000	"	"	920	"	73
⑦	FUL35-913	129,000	"	1,300	"	"	1,220	"	91

フカサ 500mm

⑦	FUL50-68	91,000	600	800	500	520	720	474	53
⑦	FUL50-610	103,000	"	1,000	"	"	920	"	63
⑦	FUL50-613	117,000	"	1,300	"	"	1,220	"	78
⑦	FUL50-78	96,000	700	800	"	620	720	"	59
⑦	FUL50-710	109,000	"	1,000	"	"	920	"	70
⑦	FUL50-713	124,000	"	1,300	"	"	1,220	"	86
⑦	FUL50-88	104,000	800	800	"	720	720	473	65
⑦	FUL50-810	118,000	"	1,000	"	"	920	"	76
⑦	FUL50-813	135,000	"	1,300	"	"	1,220	"	95
⑦	FUL50-98	110,000	900	800	"	820	720	"	71
⑦	FUL50-910	124,000	"	1,000	"	"	920	"	84
⑦	FUL50-913	143,000	"	1,300	"	"	1,220	"	103

㊤代理店様在庫品 ㊶物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊷受注品