


発熱機器の収納に適した放熱用換気口付！

- 両側面、扉面の3面に換気口を設け放熱効果を高めています。
- 安定器400W・1,000Wをそれぞれ12コまで収納できます。(198頁)
- ボデー・扉に換気扇取付金具(198頁)の取付けが可能です。



B20-45L

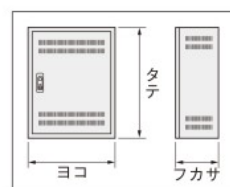

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	B-Lタイプ(木製基板15mm) S-Lタイプ(鉄製基板2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル 小(H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) 中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

関連商品

B-LS S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ(199-200頁)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位: mm

フカサ 120mm

屋内用 IP2XC

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外 形 寸 法			取付基板寸法		有効フカサ◆		収納個数例 ※		製品質量kg	
LB色	C色	品 名 記 号		LB色	C色	品 名 記 号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	木製 基板付	鉄製 基板付	増幅器	分配置 置台数	分配置 置台数	木製 基板付
◎	◎	B12-34L		◎	⑤	S12-34L		13,500	片扉	300	400	120	220	320	88	101	—	—	7.8	8.5
◎	◎	B12-43L		◎	⑤	S12-43L		13,500	〃	400	300	〃	320	220	〃	〃	—	—	7.9	8.6
◎	◎	B12-44L		◎	◎	S12-44L		15,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	1コ用	—	9.6	10.6
◎	◎	B12-45L		◎	◎	S12-45L		17,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	—	—	11.5	12.8
◎	◎	B12-46L		⑤	⑤	S12-46L		21,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	1コ用	1コ用	13.2	14.8
◎	◎	B12-55L		⑤	◎	S12-55L		25,500	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	—	—	13.7	15.4
◎	◎	B12-56L		⑤	⑤	S12-56L		28,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	—	—	15.8	17.8
◎	◎	B12-57L		⑤	⑤	S12-57L		32,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	2コ用	1・2コ用	18.0	20.4
◎	◎	B12-64L		⑤	⑤	S12-64L		25,500	〃	600	400	〃	520	320	〃	〃	2コ用	—	13.3	14.9
◎	◎	B12-66L		⑤	⑤	S12-66L		33,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	1コ用 2コ用 3コ用 4コ用	2・3コ用 1・2コ用 1コ用 —	18.2	20.7
◎	◎	B12-67L		⑤	⑤	S12-67L		36,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	—	—	20.8	23.8
◎	◎	B12-68L		⑤	⑤	S12-68L		38,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	1コ用 2コ用	4・5コ用 3・4コ用	23.4	26.8
◎	◎	B12-69L		⑤	⑤	S12-69L		42,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	2コ用 3コ用 4コ用	5・6コ用 2・3コ用 1・2コ用	26.0	29.8
⑤	⑤	B12-105-2L		⑤	⑤	S12-105-2L		47,000	両扉	1,000	500	〃	920	420	〃	95	—	—	25.9	29.4

フカサ 140mm

◎ ◎	B14-34L	◎ ◎	S14-34L		14,500	片扉	300	400	140	220	320	108	121	8.1 8.8
◎ ◎	B14-44L	◎ ⑤	S14-44L		17,500	〃	400	400	〃	320	320	〃	〃	10.0 11.0
◎ ◎	B14-45L	◎ ◎	S14-45L		21,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	11.9 13.2
◎ ◎	B14-46L	◎ ⑤	S14-46L		27,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.7 15.3
◎ ◎	B14-55L	◎ ⑤	S14-55L		26,000	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	14.2 15.9
◎ ◎	B14-57L	◎ ⑤	S14-57L		33,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	18.6 21.0
◎ ◎	B14-65L	⑤ ⑤	S14-65L		32,000	〃	600	500	〃	520	420	〃	〃	16.4 18.4
◎ ◎	B14-67L	⑤ ⑤	S14-67L		38,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	21.4 24.4
◎ ◎	B14-69L	⑤ ⑤	S14-69L		44,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	26.7 30.6
◎ ◎	B14-86-2L	⑤ ⑤	S14-86-2L		47,000	両扉	800	600	〃	720	520	〃	〃	25.2 28.6
◎ ⑤	B14-88-2L	⑤ ⑤	S14-88-2L		50,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	32.0 36.7
◎ ⑤	B14-89-2L	⑤ ⑤	S14-89-2L		56,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	35.4 40.7
⑤ ⑤	B14-911-2L	⑤ ⑤	S14-911-2L		70,000	〃	900	1,100	〃	820	1,020	〃	115	46.5 53.9

フカサ 160mm

◎ ◎	B16-44L	◎ ⑤	S16-44L		19,500	片扉	400	400	160	320	320	128	141	10.4 11.4
◎ ◎	B16-46L	◎ ⑤	S16-46L		28,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.2 15.8
◎ ◎	B16-55L	◎ ⑤	S16-55L		28,000	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	14.7 16.4
◎ ◎	B16-57L	◎ ◎	S16-57L		34,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	19.2 21.6
◎ ◎	B16-66L	◎ ⑤	S16-66L		35,000	〃	600	600	〃	520	520	〃	〃	19.4 21.9
◎ ◎	B16-67L	⑤ ⑤	S16-67L		39,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	22.1 25.1
◎ ◎	B16-68L	⑤ ⑤	S16-68L		42,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	24.8 28.2
◎ ◎	B16-610L	⑤ ⑤	S16-610L		49,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	135	30.0 34.3
◎ ◎	B16-75-1L	⑤ ⑤	S16-75-1L		37,500	〃	700	500	〃	620	420	〃	141	19.3 22.1
◎ ◎	B16-76-1L	⑤ ⑤	S16-76-1L		40,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	22.1 25.1
◎ ◎	B16-77-1L	⑤ ⑤	S16-77-1L		42,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	25.1 28.6
◎ ◎	B16-88-2L	⑤ ⑤	S16-88-2L		53,000	両扉	800	800	〃	720	720	〃	141	32.8 37.5
◎ ⑤	B16-105-2L	⑤ ⑤	S16-105-2L		56,000	〃	1,000	500	〃	920	420	〃	135	27.4 30.9

◎ 代理店様在庫品 ◎ 物流センター在庫品 ①③⑤⑦ 標準品(納期別) (受) 受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] B12-34L→B12-34LCとなります。

- ◆ 有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。
- ★ 両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。
- ※ 収納個数例は198頁をご参照ください。
- 上記一部商品は、納期区分の変更(◎→⑤)をさせていただきますのでご了承ください。