

B-LS S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ

屋内用
保護等級
IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(酢酸アモルシ)
120h


RoHS

低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(323頁)

粉体塗装

- 扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
- ボデーに換気扇取付金具（オプション198頁）の取付けが可能です。

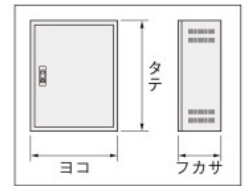

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工 J25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工 J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	B-LSタイプ(木製基板15mm) S-LSタイプ(鉄製基板2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル 小 (H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) 中 (H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

関連商品

B S 換気口のない盤用キャビネット (42~52頁)

屋内用 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工 J25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工 J22-90B

フカサ 120mm

単位: mm

木製基板付				鉄製基板付				標準価格 円	扉形式	外 形 寸 法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
納期区分		品名記号	納期区分		品名記号	ヨコ	タテ			フカサ	ヨコ	タテ	木製 基板付	鉄製 基板付	木製 基板付	鉄製 基板付		
LB色	C色		LB色	C色														
◎	⑤	B12-34LS	⑤	⑤	S12-34LS		13,000	片扉	300	400	120	220	320	88	101	7.9	8.6	
◎	⑤	B12-43LS	⑤	⑤	S12-43LS		13,000	〃	400	300	〃	320	220	〃	〃	8.0	8.7	
⑤	⑤	B12-44LS	⑤	⑤	S12-44LS		15,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8	10.8	
◎	⑤	B12-45LS	⑤	⑤	S12-45LS		17,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	11.7	13.0	
⑤	⑤	B12-46LS	⑤	⑤	S12-46LS		20,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.6	15.1	
◎	⑤	B12-55LS	⑤	⑤	S12-55LS		24,000	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	14.0	15.6	
⑤	⑤	B12-56LS	⑤	⑤	S12-56LS		27,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	16.1	18.2	
⑤	⑤	B12-57LS	⑤	⑤	S12-57LS		31,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	18.4	20.8	
⑤	⑤	B12-64LS	⑤	⑤	S12-64LS		24,000	〃	600	400	〃	520	320	〃	〃	13.6	15.2	
⑤	⑤	B12-66LS	⑤	⑤	S12-66LS		32,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	18.7	21.3	
⑤	⑤	B12-67LS	⑤	⑤	S12-67LS		34,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	21.3	24.3	
⑤	⑤	B12-68LS	⑤	⑤	S12-68LS		36,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	23.9	27.3	
⑤	⑤	B12-69LS	⑤	⑤	S12-69LS		40,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	26.5	30.4	
⑤	⑤	B12-105-2LS	⑤	⑤	S12-105-2LS		46,000	両扉	1,000	500	〃	920	420	〃 [★]	95 [★]	26.4	30.0	

フカサ 140mm

◎ (5)	B14-34LS	(5) (5)	S14-34LS	14,000	片扉	300	400	140	220	320	108	121	8.3	9.0
(5) (5)	B14-44LS	(5) (5)	S14-44LS	17,000	"	400	400	"	320	320	"	"	10.2	11.2
◎ (5)	B14-45LS	(5) (5)	S14-45LS	21,000	"	"	500	"	"	420	"	"	12.1	13.4
(5) (5)	B14-46LS	(5) (5)	S14-46LS	26,000	"	"	600	"	"	520	"	"	14.0	15.6
(5) (5)	B14-55LS	(5) (5)	S14-55LS	25,500	"	500	500	"	420	420	"	"	14.4	16.1
(5) (5)	B14-57LS	(5) (5)	S14-57LS	32,000	"	"	700	"	"	620	"	"	18.9	21.4
(5) (5)	B14-65LS	(5) (5)	S14-65LS	31,000	"	600	500	"	520	420	"	"	16.7	18.8
(5) (5)	B14-67LS	(5) (5)	S14-67LS	36,500	"	"	700	"	"	620	"	"	21.9	24.9
(5) (5)	B14-69LS	(5) (5)	S14-69LS	43,500	"	"	900	"	"	820	"	"	27.2	31.1
(5) (5)	B14-86-2LS	(5) (5)	S14-86-2LS	46,000	両扉	800	600	"	720	520	"	"	25.9	29.3
(5) (5)	B14-88-2LS	(5) (5)	S14-88-2LS	48,500	"	"	800	"	"	720	"	"	32.6	37.3
(5) (5)	B14-89-2LS	(5) (5)	S14-89-2LS	54,000	"	"	900	"	"	820	"	"	36.0	41.3
(5) (5)	B14-911-2LS	(5) (5)	S14-911-2LS	68,500	"	900	1,100	"	820	1,020	"	115	47.5	54.9

フカサ 160mm

(5) (5)	B16-44LS	◎ (5)	S16-44LS	19,000	片扉	400	400	160	320	320	128	141	10.6	11.6
(5) (5)	B16-46LS	(5) (5)	S16-46LS	27,500	"	"	600	"	"	520	"	"	14.5	16.1
(5) (5)	B16-55LS	(5) (5)	S16-55LS	27,500	"	500	500	"	420	420	"	"	15.0	16.6
(5) ◎	B16-57LS	(5) (5)	S16-57LS	33,000	"	"	700	"	"	620	"	"	19.6	22.0
◎ ◎	B16-66LS	(5) (5)	S16-66LS	34,000	"	600	600	"	520	520	"	"	19.9	22.4
◎ ◎	B16-68LS	(5) (5)	S16-68LS	41,500	"	"	800	"	"	720	"	"	25.3	28.7
(5) (5)	B16-610LS	(5) (5)	S16-610LS	48,000	"	"	1,000	"	"	920	"	135	30.7	35.0
(5) (5)	B16-88-2LS	(5) (5)	S16-88-2LS	51,000	両扉	800	800	"	720	720	"	141	33.5	38.1
(5) (5)	B16-105-2LS	(5) (5)	S16-105-2LS	54,000	"	1,000	500	"	920	420	"	135	27.9	31.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B12-34LS→B12-34LSCとなります。

◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。