

RA-LDB 屋外用熱対策制御盤キャビネット・ルーバー・遮光板付タイプ

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(熱・90℃/2h)
120h

RoHS

ハンドル
鍵違い
対応
(323頁)

粉体塗装


背面遮光板付も承りますのでご用命ください。

両側面、扉面、天面の遮光板で
屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制！

- 両側面、扉面の3面に樹脂ルーバーを設け、放熱効果を高めています。
- 樹脂ルーバーは防虫網付です。
- ハンドルは引き上げるだけの容易な開閉操作で締付保持力が強く施錠可能なアウトサイド平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
- ハンドル部をボデー間口より外側に配置したため収納スペースに影響を与えません。



RA20-45LDBC

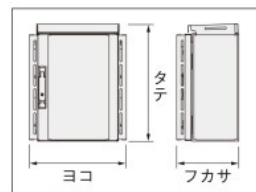

塗 装 色	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工J22-90B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm 遮光板0.8mm
ハ ン ド ル	アウトサイド平面ハンドル (キーNo.N200 : 2 コ)
扉 形 式	片扉

関連商品

SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット (211頁)

屋外用 IP44

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

フカサ 200mm

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	製品 質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑤	RA20-34LDBC	29,000	片扉	360	436	230	220	320	167	11.5
⑤	RA20-45LDBC	35,500	"	460	536	"	320	420	"	16.8
⑤	RA20-54LDBC	35,500	"	560	436	"	420	320	"	16.7
⑤	RA20-56LDBC	42,000	"	"	636	"	"	520	"	23.5
⑤	RA20-58LDBC	50,500	"	"	836	"	"	720	"	30.0
⑤	RA20-65LDBC	43,000	"	660	536	"	520	420	"	23.2
⑤	RA20-68LDBC	56,000	"	"	836	"	"	720	"	34.6

フカサ 250mm

⑤	RA25-45LDBC	39,500	片扉	460	538	280	320	420	217	18.6
⑤	RA25-66LDBC	48,500	"	660	638	"	520	520	"	29.2
⑤	RA25-610LDBC	64,500	"	"	1,038	"	"	920	211	45.6
⑤	RA25-86-1LDBC	57,000	"	860	638	"	720	520	217	36.9
⑤	RA25-810-1LDBC	75,500	"	"	1,038	"	"	920	211	57.9

◆有効フカサは扉部の樹脂ルーバー内側までの距離としています。

屋外用熱対策制御盤キャビネット・オプション

RX RA-LDB用換気扇取付金具

- 屋外用熱対策制御盤キャビネット RA-LDBに後付けで□92mmファンを取付可能にします。
- ファン取付けの際にキャビネットへの二次加工不要です。
- ルーバーのリングで固定するため、取付け作業が簡単です。
- 導風金具を使用することで、ファンから送られる風がルーバー外へ漏れることを防止し、換気効率を向上させます。



導風金具 換気扇取付金具

塗 装 色	クリーム塗装 (2.5Y8/2) クリーム色 (日塗工J22-90B)
材 質	換気扇取付金具: SPHC 導風金具: SPHC
板 厚	1.6mm

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	セット内容	外形寸法			取付可能ファン (別売) (631・633頁)
				ヨコ	タテ	フカサ	
◎	RX-L90	3,500	導風金具 換気扇取付金具	120.5	110.5	17	PF-095CH-MA (100V 防湿タイプ) PF-095CH-2MA (200V 防湿タイプ) PF-095CH-D24 (DC 防湿タイプ)

㊦代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ㊤受注品