

経済性に優れた汎用ペDESTAL！

- ボックス部はスチール製で、経済性に優れています。
- ベース部は高密度ポリエチレン製ペDESTALベースと、ステンレス製チャンネルベースより選べます。
- ボックスのフカサ寸法は350mmと500mmの2種類があり、奥行きが深い機器も収納できます。
- 自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。
- 屋根、扉は取外しが可能です。
- コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。
- ペDESTALベースタイプは防湿工事用イソモ顆粒を付属しています。

注意 ボックスの構造上、内部に雨水などが入りますので、  
収納機器のご選定の際にはご注意ください。



[CATV用電源など組込み例]


塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)
材 質	鉄
機器取付板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)
キャビネット板厚	1.6mm
ハ ン ド ル	ステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製) ハンドル(H-28:1コ)
扉 形 式	片扉または両扉



VP35-116E



VP50-812E

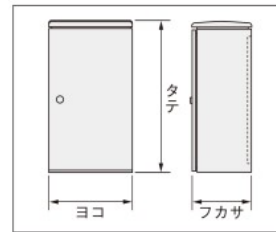

屋外用  
片扉 IP23D  
両扉 IP23C

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工J25-70B

単位：mm

フカサ 350mm

納期区分	品名記号	標準価格円	扉形式	外形寸法			機器取付板寸法		有効フカサ	製品質量kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	VP35-59E	97,000	片扉	500	900	350	420	720	332	35
○	VP35-512E	123,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	326	45
○	VP35-89E	119,000	〃	800	900	〃	720	720	332	49
○	VP35-812E	143,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	326	63
受	VP35-815E	167,000	〃	〃	1,500	〃	〃	1,320	〃	77
受	VP35-116E	149,000	両扉	1,100	600	〃	1,020	420	〃	49
○	VP35-119E	163,000	〃	〃	900	〃	〃	720	〃	66
○	VP35-1112E	183,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	〃	84
受	VP35-1115E	232,000	〃	〃	1,500	〃	〃	1,320	〃	101
受	VP35-146E	193,000	〃	1,400	600	〃	1,320	420	〃	59
受	VP35-149E	214,000	〃	〃	900	〃	〃	720	〃	81
受	VP35-1412E	244,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,020	〃	102

フカサ 500mm

納期区分	品名記号	標準価格円	扉形式	外形寸法			機器取付板寸法		有効フカサ	製品質量kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
受	VP50-89E	131,000	片扉	800	904	500	720	720	482	60
受	VP50-812E	155,000	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	476	71
受	VP50-815E	183,000	〃	〃	1,504	〃	〃	1,320	〃	82
受	VP50-116E	165,000	両扉	1,100	604	〃	1,020	420	〃	55
受	VP50-119E	178,000	〃	〃	904	〃	〃	720	〃	74
受	VP50-1112E	203,000	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	〃	93
受	VP50-1115E	252,000	〃	〃	1,504	〃	〃	1,320	〃	113
受	VP50-146E	212,000	〃	1,400	604	〃	1,320	420	〃	69
受	VP50-149E	240,000	〃	〃	904	〃	〃	720	〃	91
受	VP50-1412E	274,000	〃	〃	1,204	〃	〃	1,020	〃	114

代理店様在庫品 ○ 物流センター在庫品 ①③⑤⑦ 標準品(納期別) 受注品 ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

キャビネット  
盤用  
防塵・防水形  
コントロール  
(小型F/A用)  
自立形  
熱対策用  
情報通信用  
特定用途別  
計器盤用  
ステンレス  
キャビネット  
技術資料