

OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h

塗装性能
(凝露)
120h

RoHS

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆

レーザー
穴加工
(35頁)

粉体塗装


全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)

東京電力管内向 (強化耐候型電力量計用)

中部電力管内向

その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。

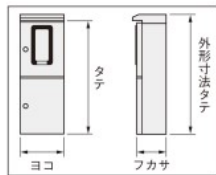

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日産工 J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日産工 J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	木製基板(計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	上扉 ハンドル	封印付キーハンドル(H-26N) キーハンドル(H-24N) (H-28:1コ)
扉 形 式	2段扉	


電力量計収納用の屋根付屋外用キャビネット!

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

関連商品

SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット(318・319頁)

FOMS FRP樹脂製引込計器盤ボックス(370頁)

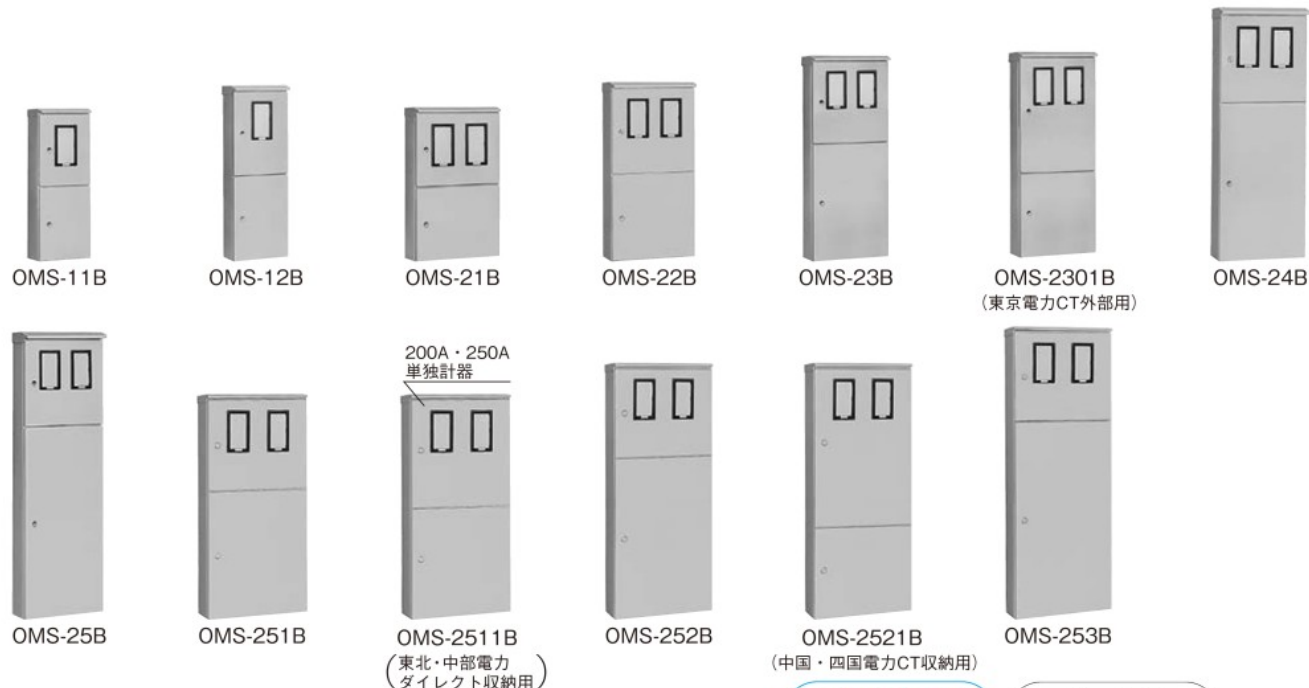

●屋根付・2段扉

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日産工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日産工J22-90B

単位: mm

納期区分	品名記号		標準価格 円	寸 法				外形寸法		取付スペース		製品重量 kg
	LB色	C色		ヨコ	タテ	フカサ	タテ	全電力管内向(東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)*	東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域			
◎	◎	OMS-11B	46,500	300	800	200	830	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×1 (ELB 3P 100A)×1	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×1 (ELB 3P 100A)×1	17.3		
◎	◎	OMS-12B	47,500	350	1,000	〃	1,030	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×1 (ELB 3P 200A)×1	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×1 (ELB 3P 200A)×1	22.3		
◎	◎	OMS-21B	59,500	500	800	〃	830	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 100A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 30A)×2 (ELB 3P 100A)×2	25.2		
◎	◎	OMS-22B	72,000	〃	1,000	〃	1,030	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	29.9		
◎	◎	OMS-23B	84,500	〃	1,200	〃	1,230	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	34.5		
◎	③(注)	OMS-2301B	84,500	〃	〃	〃	〃	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2+スペース (ELB 3P 200A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2+スペース (ELB 3P 200A)×2	35.1		
◎	③(注)	OMS-24B	88,000	〃	1,400	〃	1,430	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	39.0		
◎	③(注)	OMS-25B	93,500	〃	1,600	〃	1,630	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	43.5		
◎	◎	OMS-251B	87,000	600	1,200	〃	1,230	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	39.6		
◎	③(注)	OMS-2511B	87,000	〃	〃	〃	〃	(WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)×2 (ELB 3P 200A(250A))×2	(WHM 単(三)相 3線式 200A(250A)×2 (ELB 3P 200A(250A))×2	40.0		
◎	③(注)	OMS-252B	93,500	〃	1,400	〃	1,430	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	44.8		
◎	③(注)	OMS-2521B	93,500	〃	〃	〃	〃	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2+スペース (ELB 3P 200A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2+スペース (ELB 3P 200A)×2	46.6		
◎	③(注)	OMS-253B	99,000	〃	1,600	〃	1,630	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	(WHM 単(三)相 3線式 120A)×2 (ELB 3P 200A)×2	50.0		

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご注文ください。
価格は同価格です。[例]OMS-11B→OMS-11BCとなります。

※ご注文の際は電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。