

SH-B 集合計器盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外用
保護等級
IP44

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(電機設備)
1000h

塗装性能
(建築物)
120h

RoHS

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆


粉体塗装

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)

電力量計の集中管理をするのに適した
集合計器盤キャビネット！

● 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工 J25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工 J22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	木製基板(計器部25mm スイッチ部15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm	
ハ ン ド ル	主幹スイッチ部 封印付キーハンドル (H-26N) 計器部 (H-27N) 分岐スイッチ部 キーハンドル (H-24N) ハンドル (H-28) タテ寸法 1,300mm以下: 1 コ タテ寸法 1,600mm以上: 2 コ	
扉 形 式	3枚扉	

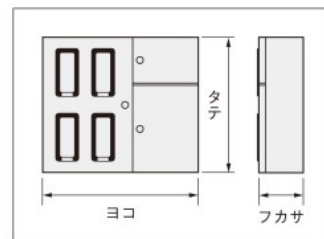

SH-34B



SH-36B

屋内・屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工J25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工J22-90B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	摘 要	外形寸法			取付スペース ※	製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ		
◎	SH-34B	95,500	単(三)相 3線式 30A 4回路用	900	700	200	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 4 [MCB 3P 100A] × 1 [ELB 3P 30A] × 4	36.3
◎	SH-36B	125,000	〃 6回路用	〃	1,000	〃	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 6 [MCB 3P 100A] × 1 [ELB 3P 30A] × 6	49.2
◎	SH-38B	143,000	〃 8回路用	〃	1,300	〃	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 8 [MCB 3P 200A] × 1 [ELB 3P 30A] × 8	62.1
◎	SH-310B	158,000	〃 10回路用	〃	1,600	〃	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 10 [MCB 3P 200A] × 1 [ELB 3P 30A] × 10	76.5
◎	SH-312B	204,000	〃 12回路用	1,300	1,300	〃	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 12 [MCB 3P 200A] × 1 [ELB 3P 30A] × 12	85.4
◎	SH-315B	236,000	〃 15回路用	〃	1,600	〃	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 15 [MCB 3P 300A] × 1 [ELB 3P 30A] × 15	105.2
◎	SH-320B	285,000	〃 20回路用	1,500	〃	〃	[WHM 単(三)相 3線式 30A] × 20 [MCB 3P 300A] × 1 [ELB 3P 30A] × 20	122.1

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]SH-34B→SH-34BCとなります。

※外形寸法、取付位置、計器の取付スペースなどにつきましては、電力会社により異なる場合がありますので別途内線規程などでご確認ください。

キャビネット

盤用

防塵 防水形

コントロール
(小型FA用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料