


SR-N SR ステンレス SR形制御盤キャビネット(水切、防塵・防水パッキン付)

SR-N 屋内用 保護等級 IP54 (カテゴリー2)	SR 屋内・屋外兼用 保護等級 IP54 (カテゴリー2)	CA CA100 CA-G04	RoHS	ハンドル 鍵 選い 対応 (323頁)	レーザー 穴加工 (36頁)	ステン レス製
---	---	-----------------------	------	------------------------------	----------------------	------------

水切、防塵・防水パッキン付のステンレス製制御盤キャビネット!

- 施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
(キーNo.N200)
- 材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
- 塗装あり(クリア塗装)と塗装なしがあります。

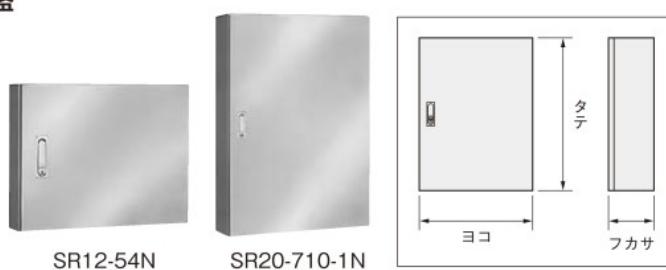

塗装色	SR-N : ヘアーライン仕上 (塗装なし)	SR : ヘアーライン仕上 クリア塗装(背面は塗装なし)
材質	ステンレス(SUS304)	
取付基板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.5mm ボディー1.5mm	
ハンドル	ステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200:2コ)	
扉形式	片扉	

オプション	
FCX-Z5AS	アースバー(793頁)
HX-C85-Z	防水キャップ(691頁)

屋内用 IP54

(カテゴリー2)

(SR-N : 塗装なしタイプ)

ヘアーライン仕上
塗装なし

屋内・屋外兼用 IP54

(カテゴリー2)

(SR : クリア塗装)

ヘアーライン仕上
クリア塗装
(背面は塗装なし)

単位:mm

フカサ 120mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	塗装なしタイプ			クリア塗装タイプ			扉形式	外形寸法		鉄製基板寸法		有効 フカサ*	製品 質量 kg
			納期区分	品名記号	標準価格 円	ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
○	SR12-34N	35,500	○	SR12-34	39,500	片扉	300	400	120	220	320	103	7.3		
○	SR12-43N	35,500	○	SR12-43	39,500	〃	400	300	〃	320	220	〃	7.3		
○	SR12-44N	41,500	③(注)	SR12-44	45,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	9.3		
○	SR12-45N	51,500	③(注)	SR12-45	57,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	11.2		
○	SR12-54N	51,500	③(注)	SR12-54	57,500	〃	500	400	〃	420	320	〃	11.3		

フカサ 160mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	塗装なしタイプ			クリア塗装タイプ			扉形式	外形寸法		鉄製基板寸法		有効 フカサ*	製品 質量 kg
			納期区分	品名記号	標準価格 円	ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
○	SR16-34N	44,500	○	SR16-34	49,500	片扉	300	400	160	220	320	143	7.8		
○	SR16-44N	51,500	○	SR16-44	57,500	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8		
○	SR16-45N	57,500	○	SR16-45	64,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	11.7		
○	SR16-46N	66,500	③(注)	SR16-46	73,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	14.2		
○	SR16-54N	59,500	○	SR16-54	65,500	〃	500	400	〃	420	320	〃	11.8		
○	SR16-55N	68,500	○	SR16-55	75,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	14.1		
○	SR16-56N	73,500	③(注)	SR16-56	82,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	16.5		
○	SR16-57N	82,500	③(注)	SR16-57	91,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	18.9		
○	SR16-59N	96,000	③(注)	SR16-59	107,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	23.6		
○	SR16-64N	66,500	③(注)	SR16-64	73,500	〃	600	400	〃	520	320	〃	13.8		
○	SR16-65N	73,500	③(注)	SR16-65	82,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	16.6		
○	SR16-66N	85,500	③(注)	SR16-66	95,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	20.0		
○	SR16-68N	101,000	③(注)	SR16-68	112,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	25.8		
○	SR16-75-1N	82,500	③(注)	SR16-75-1	91,500	〃	700	500	〃	620	420	〃	19.0		

フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	塗装なしタイプ			クリア塗装タイプ			扉形式	外形寸法		鉄製基板寸法		有効 フカサ*	製品 質量 kg
			納期区分	品名記号	標準価格 円	ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
○	SR20-34N	53,500	○	SR20-34	59,500	片扉	300	400	200	220	320	183	8.4		
○	SR20-43N	53,500	○	SR20-43	59,500	〃	400	300	〃	320	220	〃	8.4		
○	SR20-44N	59,500	○	SR20-44	65,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	10.5		
○	SR20-45N	72,000	○	SR20-45	79,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	12.6		
○	SR20-46N	76,500	○	SR20-46	84,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	15.1		
○	SR20-53N	63,000	③(注)	SR20-53	69,000	〃	500	300	〃	420	220	〃	10.2		
○	SR20-54N	72,000	○	SR20-54	79,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	12.6		

⑥代理店様在庫品 ⑦物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ⑧受注品 ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

ご注意 屋外などでもらい鍔などを考慮される場合は、クリア塗装タイプをご選定ください。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。