

SW-N ステンレスウインドウキャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)




水切、防塵・防水パッキン付のステンレス大型窓付キャビネット！

- キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。
- 扉表面からの突出がなく、すっきりとした外観です。
- 南京錠による施錠が可能です。
- 扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。

塗 装 色	ヘアーライン仕上 (塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.5mm ポデー1.5mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉



SW20-68N

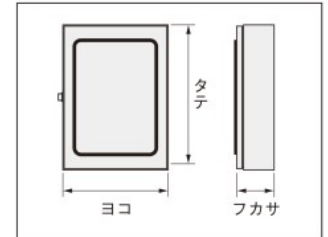

屋内用 **IP54**
(カテゴリー2)

ヘアーライン仕上
塗装なし

単位：mm

フカサ **200mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		窓寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	SW20-34N	62,500	300	400	200	220	320	210	310	183	8.4
◎	SW20-44N	68,500	400	〃	〃	320	〃	310	〃	〃	10.5
◎	SW20-45N	81,000	〃	500	〃	〃	420	〃	410	〃	12.6
◎	SW20-56N	95,500	500	600	〃	420	520	410	510	〃	17.6
◎	SW20-68N	127,000	600	800	〃	520	720	460	610	〃	27.1

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

SOW ステンレスウインドウキャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)




水切、防塵・防水パッキン付のステンレス屋根付大型窓付キャビネット！

- キャビネット内部がよく見える大型窓がついています。
- 扉表面からの突出がなく、すっきりとした外観です。
- 南京錠による施錠が可能です。
- 扉の開閉にはキャッチクリップを採用しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日産工J25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ポデー1.5mm
ハ ン ド ル	キャッチクリップ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉



SOW20-34

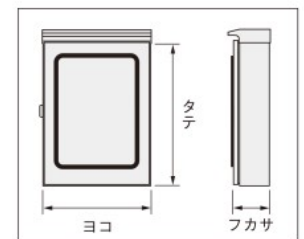

屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日産工J25-70B

単位：mm

●屋根付
フカサ **200mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸 法			外形寸法		鉄製基板寸法		窓寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ			
◎	SOW20-34	64,500	300	400	200	430	220	320	210	310	183	9.5	
◎	SOW20-44	68,500	400	〃	〃	〃	320	〃	310	〃	〃	11.9	
◎	SOW20-45	81,000	〃	500	〃	530	〃	420	〃	410	〃	14.0	
◎	SOW20-56	94,500	500	600	〃	630	420	520	410	510	〃	19.4	
◎	SOW20-68	127,000	600	800	〃	830	520	720	460	610	〃	28.6	

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。