

SCL ステンレス SCL形ボックス

屋内・屋外兼用
保護等級
IP65

CA
CA100
CA-G04

RoHS

レーザー
穴加工

ステン
レス製

EPTV
エプティ

屋内・屋外兼用 IP65

ミラー仕上

単位：mm

フカサ 200mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCL20-23	35,000	200	300	200	150	250	184	4.5
◎	SCL20-33	37,500	300	〃	〃	250	〃	〃	6.0
◎	SCL20-34	39,500	〃	400	〃	〃	350	〃	7.4
◎	SCL20-35	43,500	〃	500	〃	〃	450	〃	8.9
◎	SCL20-43	39,500	400	300	〃	350	250	〃	7.4
◎	SCL20-435	40,500	〃	350	〃	〃	300	〃	8.4
◎	SCL20-44	41,500	〃	400	〃	〃	350	〃	9.3
◎	SCL20-45	46,500	〃	500	〃	〃	450	〃	11.1
◎	SCL20-54	46,500	500	400	〃	450	350	〃	11.1

フカサ 250mm

◎	SCL25-33	41,500	300	300	250	250	250	234	6.6
◎	SCL25-34	43,500	〃	400	〃	〃	350	〃	8.2
◎	SCL25-43	43,500	400	300	〃	350	250	〃	8.2
◎	SCL25-44	47,000	〃	400	〃	〃	350	〃	10.2
◎	SCL25-45	52,000	〃	500	〃	〃	450	〃	12.0
◎	SCL25-54	52,000	500	400	〃	450	350	〃	12.0

◎注意 壁掛け専用キャビネットです。

屋内・屋外兼用
保護等級
IP65

CA
CA100
CA-G04

RoHS

レーザー
穴加工

ステン
レス製


SCF ステンレス SCF形ボックス

4点ねじ止めタイプの 高気密ステンレスキャビネット！

- 材質にステンレス(SUS304)のミラー仕上を使用しています。
- IP65の高気密です。
- ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。
- カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広がっています。
- カバー面にねじ頭の突出がなく、すっきりしたデザインです。
- カバー止めねじは脱落防止構造です。



SCF16-33

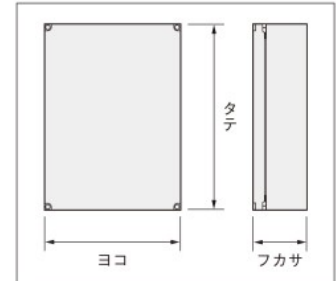

塗 装 色	ミラー仕上 (塗装なし)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	鉄製基板 (1.6mm)
キャビネット板厚	カバー 1.2mm ボデー 1.2mm
扉 形 式	カバー：4点ねじ止めタイプ

オプション

BP46-5AC1 増設アースバー (96頁)

屋内・屋外兼用 IP65

ミラー仕上

単位：mm

フカサ 80mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	SCF8-1515	17,000	150	150	80	100	100	64	1.4
◎	SCF8-152	18,000	〃	200	〃	〃	150	〃	1.8
◎	SCF8-153	19,000	〃	300	〃	〃	250	〃	2.5
◎	SCF8-22	20,000	200	200	〃	150	150	〃	2.2
◎	SCF8-225	21,000	〃	250	〃	〃	200	〃	2.6
◎	SCF8-23	22,500	〃	300	〃	〃	250	〃	3.1
◎	SCF8-24	25,500	〃	400	〃	〃	350	〃	3.9
◎	SCF8-253	23,500	250	300	〃	200	250	〃	3.7
◎	SCF8-33	25,500	300	〃	〃	250	〃	〃	4.3
◎	SCF8-34	30,000	〃	400	〃	〃	350	〃	5.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品

◎注意 壁掛け専用キャビネットです。