


SMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)




電力量計収納用のステンレス屋内・屋外兼用キャビネット!

- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 材質にはステンレス (SUS304) を使用しています。
- 表面はヘアライン仕上げの上にクリア塗装が施してあります。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

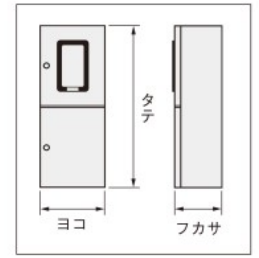

| | |
|----------|--|
| 塗 装 色 | ヘアライン仕上・クリア塗装 (背面は塗装なし) |
| 材 質 | ステンレス (SUS304) |
| 取 付 基 板 | 木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm) |
| キャビネット板厚 | 扉1.5mm ボデー1.5mm |
| ハ ン ド ル | 上扉 ステンレス封印付キーハンドル 下扉 ステンレスキーハンドル、ハンドル (H-28:1コ) |
| 扉 形 式 | 2段扉 |

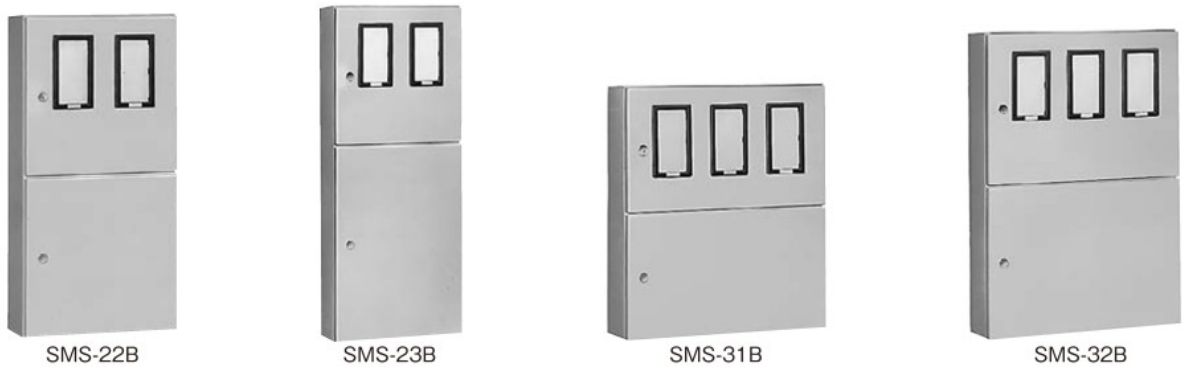

屋内・屋外兼用 IP44

ヘアライン仕上
クリア塗装
(背面は塗装なし)

2段扉

| 納期区分 | 品名記号 | 標準価格 円 | 外形寸法 | | | 取付スペース | | 製品質量 kg |
|------|---------|---------|------|-------|-----|--|--|---------|
| | | | ヨコ | タテ | フカサ | 全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く) ※ | 東京電力管内向・中部電力管内向 その他の強化耐候型電力量計使用地域 | |
| ◎ | SMS-11B | 110,000 | 300 | 800 | 200 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 30A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1 | 14.8 |
| ◎ | SMS-12B | 112,000 | 350 | 1,000 | 〃 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1 | 19.8 |
| ◎ | SMS-21B | 142,000 | 500 | 800 | 〃 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 30A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2 | 21.8 |
| ◎ | SMS-22B | 154,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2 | 26.1 |
| ◎ | SMS-23B | 189,000 | 〃 | 1,200 | 〃 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2 | 30.4 |
| ◎ | SMS-31B | 178,000 | 700 | 800 | 〃 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 3 [ELB 3P 100A] × 3 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 30A] × 3 [ELB 3P 100A] × 3 | 28.8 |
| ◎ | SMS-32B | 187,000 | 〃 | 1,000 | 〃 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3 | [WHM 単 (三) 相 3 線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3 | 34.3 |

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品 (納期別) (受)受注品 ■検針窓はすべて強化処理ガラスを使用しています。
※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。