


SOMS-B ステンレス引込計器盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

屋外用 保護等級 IP44
CA100 CA-G04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h
塗装性能 (塩水噴霧) 120h
RoHS
低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆
レーザー穴加工
ステンレス製
粉体塗装

耐食性に優れたステンレス屋根付屋外用引込計器盤キャビネット!


- 各電力管区に対応した電力量計収納用キャビネットです。
- スイッチ取付部を設けたタイプです。
- 材質にはステンレス (SUS304) を使用しています。
- 接地端子は公共建築工事標準仕様を採用しています。
- 検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。

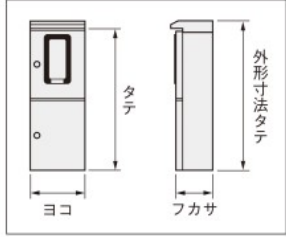

全電力管内向 (東京電力・中部電力・その他の強化耐候型電力量計使用地域を除く)
東京電力管内向 (強化耐候型電力量計用)
中部電力管内向
 その他の強化耐候型電力量計使用地域

それぞれに取付スペースの内容が表記してあります。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗J25-70B)
材 質	ステンレス (SUS304)
取 付 基 板	木製基板(計器部25mm スイッチ部15mm)
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm
ハ ン ド ル	上扉 ステンレス封印付キーハンドル 下扉 ステンレスキーハンドル、ハンドル(H-28:1コ)
扉 形 式	2段扉

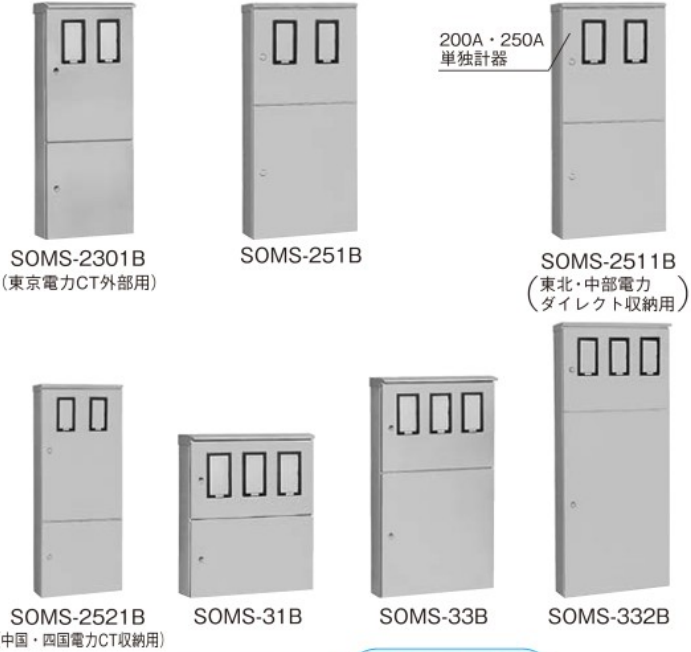

関連商品

FOMS FRP樹脂製引込計器盤ボックス (370頁)

●屋根付・2段扉

屋外用 IP44

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗J25-70B

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	寸 法			外形寸法	取付スペース		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ		タテ	取付スペース	
◎	SOMS-11B	113,000	300	800	200	830	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1	[WHM 単(三)相3線式 30A] × 1 [ELB 3P 100A] × 1	17.1
◎	SOMS-12B	116,000	350	1,000	〃	1,030	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1	22.3
◎	SOMS-21B	146,000	500	800	〃	830	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 30A] × 2 [ELB 3P 100A] × 2	25.3
◎	SOMS-22B	158,000	〃	1,000	〃	1,030	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	28.7
◎	SOMS-23B	194,000	〃	1,200	〃	1,230	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	34.6
◎	SOMS-2301B	194,000	〃	〃	〃	〃	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	35.2
◎	SOMS-24B	203,000	〃	1,400	〃	1,430	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	37.1
◎	SOMS-25B	212,000	〃	1,600	〃	1,630	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	41.6
◎	SOMS-251B	199,000	600	1,200	〃	1,230	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	37.8
◎	SOMS-2511B	199,000	〃	〃	〃	〃	[WHM 単(三)相3線式 200A(250A)] × 2 [ELB 3P 200A(250A)] × 2	[WHM 単(三)相3線式 200A(250A)] × 2 [ELB 3P 200A(250A)] × 2	38.2
◎	SOMS-252B	211,000	〃	1,400	〃	1,430	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	42.8
◎	SOMS-2521B	211,000	〃	〃	〃	〃	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2+スペース [ELB 3P 200A] × 2	44.6
◎	SOMS-253B	221,000	〃	1,600	〃	1,630	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	47.8
◎	SOMS-31B	182,000	700	800	〃	830	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 3 [ELB 3P 100A] × 3	[WHM 単(三)相3線式 30A] × 3 [ELB 3P 100A] × 3	33.6
◎	SOMS-32B	192,000	〃	1,000	〃	1,030	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	39.9
◎	SOMS-33B	204,000	〃	1,200	〃	1,230	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	43.3
◎	SOMS-331B	223,000	〃	1,400	〃	1,430	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	48.8
◎	SOMS-332B	242,000	〃	1,600	〃	1,630	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	[WHM 単(三)相3線式 120A] × 3 [ELB 3P 200A] × 3	54.6

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

■検針窓はすべて強化処理ガラスを使用しています。

※ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。