


FIBOX社製

防塵・防水構造の軽くて強いコンパクト樹脂製ボックス！

- コントロールボックス、電子機器収納箱、端子箱として、ご利用ください。
- 安全性の高い二重絶縁構造です。
- 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
- 有機溶剤、切削油、薬品などのかかる場所・雰囲気中でのご使用は下記の〈表1〉を、参考にしてください。

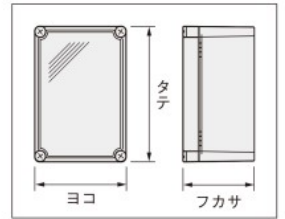

材 質	ポリカーボネート樹脂
色 彩	カバー：透明またはグレー色 (2.5PB9/2近似) ボデー：グレー色 (2.5PB9/2近似)
取付基板	鉄製基板 (1.6mm)
ボックス板厚	カバー3.0~4.0mm ボデー3.0~3.5mm
カバ	ねじ止め式 (樹脂製)



屋内用 **IP67**
単位：mm

納期区分	透明カバー		着色カバー		標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ	製品質量 kg
	品名記号	品名記号	品名記号	品名記号		ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎(注)	PBS13-1919	PBS13-1919G			11,500	188	188	130	148	148	111	1.0
◎(注)	PBS13-1928	PBS13-1928G			14,500	188	278	130	148	238	111	1.4
◎(注)	PBS13-2828	PBS13-2828G			19,500	278	188	130	238	148	111	1.9
◎(注)	PBS13-1938	PBS13-1938G			18,500	188	378	130	148	338	111	1.9
◎(注)	PBS13-2838	PBS13-2838G			23,000	278	188	130	238	148	109	2.6
◎(注)	PBS13-2856	PBS13-2856G			34,000	278	558	130	238	518	110	4.0
◎(注)	PBS18-1919	PBS18-1919G			13,000	188	188	180	148	148	161	1.2
◎(注)	PBS18-1928	PBS18-1928G			16,500	188	278	180	148	238	161	1.5
◎(注)	PBS18-2828	PBS18-2828G			22,000	278	188	180	238	148	161	2.1
◎(注)	PBS18-1938	PBS18-1938G			21,000	188	378	180	148	338	161	2.0
◎(注)	PBS18-2838	PBS18-2838G			25,500	278	188	180	238	148	159	2.8
◎(注)	PBS18-3856	PBS18-3856G			46,500	378	558	180	338	518	159	5.6

(注)上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合につきましても輸入品のため、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

〈表1〉

薬品など	性能	薬品など	性能	薬品など	性能
弱酸	○	アルコール	○	シンナー	×
強酸	×	ベンジン	×	四塩化炭素	×
弱アルカリ	○	ガソリン	×	切削油	×
強アルカリ	×	灯油	○	有機溶剤	×

○ 実用に耐える
× 使用に適さない


注意

薬品、油の種類や設置場所の環境条件により性能に差が生じる場合がありますので、ご使用の際は必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。

オプション

PBS-K 取付金具

FIBOX社製

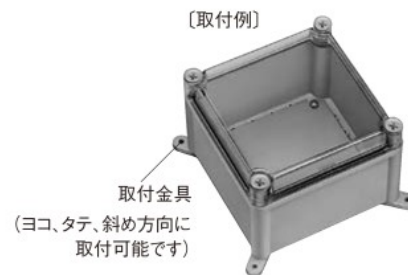

材 質	ポリカーボネート樹脂
-----	------------

納期区分	品名記号	標準価格 円	セット内容
◎(注)	PBS-K	1,050	取付金具4コ、ねじ4コ、ナット4コ

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ⑤受注品

(注)上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合につきましても輸入品のため、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。