


# RD ラックオプション(機器収納用)

## RD13 棚板

各種機器の置き台に!

搭載可能質量	5kg/25kg (機種別の搭載可能質量は下表をご参照ください。)
--------	--------------------------------------

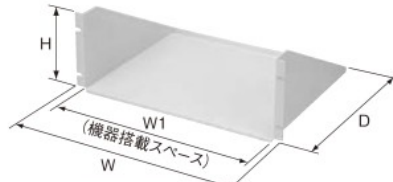

RD13-35E

付属ねじ無(化粧ねじRD75(512頁)・ケージナットRD751(512頁)をご利用ください。)

### EIA

納期区分	品名記号		標準価格円	外形寸法mm				材質	搭載可能質量kg	呼称	製品質量kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W	H	D	W1				
○	<b>RD13-31E</b>	<b>RD13-31EK</b>	4,400	482.5	44	350	440	鉄 t1.6, t2.3	5	1U	2.5
○	<b>RD13-32E</b>	<b>RD13-32EK</b>	5,100	〃	88	〃	442			鉄 t1.6	25
○	<b>RD13-33E</b>	<b>RD13-33EK</b>	5,250	〃	132.5	〃	〃	3U	2.8		
○	<b>RD13-34E</b>	<b>RD13-34EK</b>	5,850	〃	177	〃	〃	4U	3.0		
○	<b>RD13-35E</b>	<b>RD13-35EK</b>	6,550	〃	221.5	〃	〃	5U	3.3		

U=44.45

搭載可能質量	25kg
--------	------

### JIS

付属ねじ無(化粧ねじRD75(512頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号		標準価格円	外形寸法mm				材質	搭載可能質量kg	呼称	製品質量kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W	H	D	W1				
○	<b>RD13-310J</b>	<b>RD13-310JK</b>	5,250	480	99	350	442	鉄 t1.6	25	2H	2.6
○	<b>RD13-315J</b>	<b>RD13-315JK</b>	5,650	〃	149	〃	〃			3H	2.9
○	<b>RD13-320J</b>	<b>RD13-320JK</b>	6,400	〃	199	〃	〃			4H	3.0


H=50

## RD13-S スリット付棚板

各種機器の置き台に!

- 放熱用のスリットが付いています。
- 固定ベルト(RD821)(515頁)取付用の穴が付いていますので機器の固定が可能です。

搭載可能質量	5kg/25kg (機種別の搭載可能質量は下表をご参照ください。)
--------	--------------------------------------

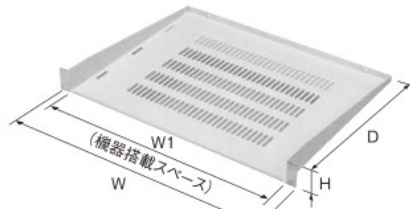

RD13-31ES

### EIA

付属ねじ無(化粧ねじRD75(512頁)・ケージナットRD751(512頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号		標準価格円	外形寸法mm				材質	搭載可能質量kg	呼称	製品質量kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W	H	D	W1				
○	<b>RD13-21ES</b>	—	4,650	482.5	44	250	440	鉄 t1.6, t2.3	5	1U	1.7
○	<b>RD13-22ES</b>	—	4,950	〃	88	〃	442			鉄 t1.6	25
○	<b>RD13-23ES</b>	—	5,250	〃	132.5	〃	〃	3U	2.1		
○	<b>RD13-24ES</b>	—	5,650	〃	177	〃	〃	4U	2.3		
○	<b>RD13-25ES</b>	—	6,000	〃	221.5	〃	〃	5U	2.5		
○	<b>RD13-31ES</b>	<b>RD13-31ESK</b>	5,250	482.5	44	350	440	鉄 t1.6, t2.3	5		
○	<b>RD13-32ES</b>	<b>RD13-32ESK</b>	6,150	〃	88	〃	442			鉄 t1.6	25
○	<b>RD13-33ES</b>	<b>RD13-33ESK</b>	6,400	〃	132.5	〃	〃	3U	2.8		
○	<b>RD13-34ES</b>	<b>RD13-34ESK</b>	7,050	〃	177	〃	〃	4U	3.0		
○	<b>RD13-35ES</b>	<b>RD13-35ESK</b>	7,650	〃	221.5	〃	〃	5U	3.3		
○	<b>RD13-42ES</b>	—	7,200	482.5	88	450	442	鉄 t1.6	5	2U	3.1
○	<b>RD13-43ES</b>	—	7,500	〃	132.5	〃	〃			3U	3.4
○	<b>RD13-44ES</b>	—	8,000	〃	177	〃	〃			4U	3.7
○	<b>RD13-45ES</b>	—	8,300	〃	221.5	〃	〃			5U	4.0

U=44.45

◎代理店様在庫品 ○物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品

システムラック

F5シリーズ

AHシリーズ

FCシリーズ

データセンター向

FLシリーズ  
(小型)

FKシリーズ  
(小型軽量)

アルミスチール  
屋外オープン

機器収納パネル  
(オプション)

熱対策・レール  
(オプション)

設置・配線  
(オプション)

電源・通信  
(オプション)

ケース